

2025 年 4 月 16 日

MP、MAR、MAFR、MVVA 系列

移除 QD 型電線接頭選項

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號

MP23、MP30、MP41 數位壓力傳感器。

2. 影響選型型號

MVVA、MAR302、MAR401、MAR403、MAR501、MAFR302、MAFR401、MAFR403、MAFR501。

3. 變更理由

因應行銷策略調整，停止銷售。

4. 變更內容


取消-QD (M8 連接器)規格，詳見次頁。

5. 變更實施日期

2025/11/1 起。

6. 其他

如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。

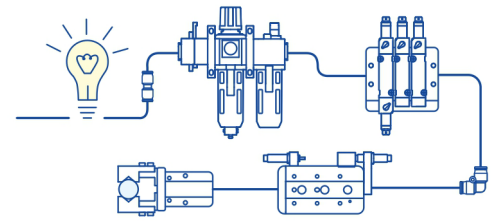


MP23

原規格	新規格
訂購代號 MP23C — F1 — QD 型號: MP23C 接續口徑: F1: Rc1/8" M1: R1/8" F2: NPT1/8" M2: NPT1/8" F3: G1/8" N1: R1/4" N2: NPT1/4" (外牙型) 壓力類型: C: 差成壓 (-100.0~100.0 kPa) P: 正壓 (-0.10~1.00 MPa) 電線長度 / 接頭: 無: 2M 電線 QD: M8, 4 Pin 公接頭	訂購代號 MP23C — F1 型號: MP23C 接續口徑: F1: Rc1/8" M1: R1/8" F2: NPT1/8" M2: NPT1/8" F3: G1/8" N1: R1/4" N2: NPT1/4" (外牙型) 壓力類型: C: 差成壓 (-100.0~100.0 kPa) P: 正壓 (-0.10~1.00 MPa)
安裝配件 (選用) MP — A1 型號: MP 安裝配件: A1: 水平固定架 A2: 垂直固定架 B1: 面板接合器 C1: 面板接合器 + 前保護蓋 D1: M8 4Pin 母頭連接器 (M84R-W0085-2M)	安裝配件 (選用) MP — A1 型號: MP 安裝配件: A1: 水平固定架 A2: 垂直固定架 B1: 面板接合器 C1: 面板接合器 + 前保護蓋

MP30


原規格	新規格
訂購代號 MP30C — 01 — F1 — QD 型號: MP30C 配管口徑: F1: R1/8", M5×0.8 F2: NPT1/8", M5×0.8 F3: G1/8", M5×0.8 電線長度 / 接頭: 無: 2M 電線 QD: M8, 4 Pin 公接頭 (作限於 02, 04 輸出型式) 壓力類型: C: 差成壓 (-100.0~100.0 kPa) V: 負壓 (-101.3~10.0 kPa) P: 正壓 (-0.10~1.00 MPa) 輸出型式: 01: 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (1~5V) 02: 2 NPN 輸出 03: 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (1~5V) 04: 2 PNP 輸出	訂購代號 MP30C — 01 — F1 型號: MP30C 配管口徑: F1: R1/8", M5×0.8 F2: NPT1/8", M5×0.8 F3: G1/8", M5×0.8 壓力類型: C: 差成壓 (-100.0~100.0 kPa) V: 負壓 (-101.3~10.0 kPa) P: 正壓 (-0.10~1.00 MPa) 輸出型式: 01: 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (1~5V) 02: 2 NPN 輸出 03: 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (1~5V) 04: 2 PNP 輸出

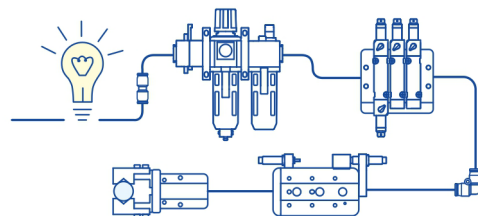

安裝配件 (選用) MP — D1 型號 安裝配件 D1: M8, 4 Pin 母頭連接器 	無配件
--	-----

MP41

原規格	新規格
訂購代號 MP41P — 022 — QD — W 型號 輸出型式 固定座 022: 2 NPN 輸出 042: 2 PNP 輸出 W: 白色 (適用 MA**302, 401-W, 403, 501 系列) B: 黑色 (適用 MA**401 系列) 壓力類型 C: 差成壓 (-101.0~101.0 kPa) P: 正壓 (-0.1~1.0 MPa) 電線長度 / 接頭 無: 2M 電線 QD: M8, 4 Pin 公接頭	訂購代號 MP41P — 022 — W 型號 輸出型式 固定座 022: 2 NPN 輸出 042: 2 PNP 輸出 W: 白色 (適用 MA**302, 401-W, 403, 501 系列) B: 黑色 (適用 MA**401 系列) 壓力類型 C: 差成壓 (-101.0~101.0 kPa) P: 正壓 (-0.1~1.0 MPa)
安裝配件 (選用) MP — D1 型號 安裝配件 D1: M8, 4 Pin 母頭連接器 	無配件

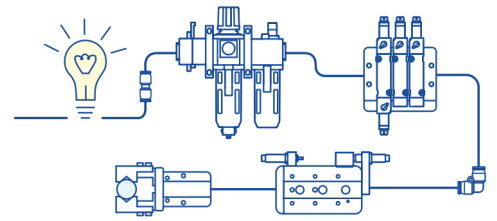

MAR 與 MAFR 系列以下列 MAR302 為範例:

原規格	新規格
訂購代號 MAR302 K - 8A - □ - □□ - E1 - □ - □ 型號: 無: 標準型 K: 逆流型 注意事項 配管口徑代號: 8A: 1/4 10A: 3/8 15A: 1/2 無: 溢流型 Q: 非溢流型 流動方向: 無: 左→右 R: 右→左 (選用) 數位壓力傳感器: E1: MP41P-022 E2: MP41P-022-QD E5: MP41P-042 E6: MP41P-042-QD *請參 MP41 詳細資料。 支架: 無: L 型 B3: Z 型 配管口螺牙: 無: Rc 牙 G: G 牙 NPT: NPT 牙 無: 標準型 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 迎座 (A-MAR302) A: 壓力錶迎座 (A-MAR302)	訂購代號 MAR302 K - 8A - □ - □□ - E1 - □ - □ 型號: 無: 標準型 K: 逆流型 注意事項 配管口徑代號: 8A: 1/4 10A: 3/8 15A: 1/2 無: 溢流型 Q: 非溢流型 流動方向: 無: 左→右 R: 右→左 (選用) 數位壓力傳感器: E1: MP41P-022 E5: MP41P-042 *請參 MP41 詳細資料。 支架: 無: L 型 B3: Z 型 配管口螺牙: 無: Rc 牙 G: G 牙 NPT: NPT 牙 無: 標準型 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 迎座 (A-MAR302) A: 壓力錶迎座 (A-MAR302)

MOVVA

原規格

訂購代號

MVVA - 10S - SJ - G

型號

噴嘴直徑 / 型式

10	1.0 mm	無	標準型
15	1.5 mm		
20	2.0 mm		
25	2.5 mm		
30	3.0 mm		
10	1.0 mm	S	電磁閥控制
15	1.5 mm		
20	2.0 mm		

壓力開關型式

無	標準型
SJ	微動開關 (設定值可調)
EV*	數位壓力傳感器
EV1:	MP41C-022
EV5:	MP41C-042
EV6:	MP41C-042-QD

* SJ、EV* 僅適用噴嘴直徑
10~20。

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙

新規格

訂購代號

MVVA - 10S - SJ - G

型號

噴嘴直徑 / 型式

10	1.0 mm	無	標準型
15	1.5 mm		
20	2.0 mm		
25	2.5 mm		
30	3.0 mm		
10	1.0 mm	S	電磁閥控制
15	1.5 mm		
20	2.0 mm		

壓力開關型式

無	標準型
SJ	微動開關 (設定值可調)
EV*	數位壓力傳感器
EV1:	MP41C-022
EV5:	MP41C-042

* SJ、EV* 僅適用噴嘴直徑
10~20。

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙