


軟質聚氨酯管—(UB管)

包裝：有20m、50m、100m三種

訂購代號：

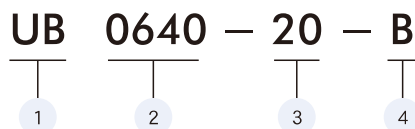

①品名

②管徑(外徑、內徑)：

	公制 mm (mm)						
編號	0320	0425	0640	0850	1065	1280	1611
外徑	3	4	6	8	10	12	16
內徑	2	2.5	4	5	6.5	8	11

	英制 inch (mm)							
編號	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
外徑	3.18	4	4.76	6.35	8	9.53	12.7	16
內徑	2	2.5	3	4.15	5	6	8.5	11

③配管長度：

編號	20	50	100
長度	20m	50m	100m

※英制僅20m、100m規格
 ※UB1611、UB5/8僅20m規格
 ※UB50m僅黑色

④配管顏色：

編號	B	R	O	YB	Y	G	Bu	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	土黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白
公制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
英制	5/32, 5/16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	○	○	○						

※UB1611、UB5/8僅黑色

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.7 MPa
使用真空壓力	-750 mmHg(10Torr)
使用溫度範圍	-15(無結凍情況)~+60℃

UB
軟質聚氨酯管
Soft Polyurethane Tube


型式

UB0320	UB5/32
UB0425	UB3/16
UB0640	UB1/4
UB0850	UB5/16
UB1065	UB3/8
UB1280	UB1/2
UB1611	UB5/8
UB1/8	

尼龍管—(NA管、NB管)

包裝：20m、100m

訂購代號：

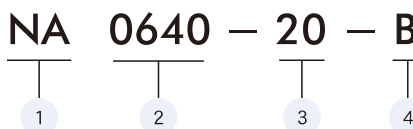

①品名

NA：一般尼龍管／NB：軟質尼龍管

②配管徑(外徑、內徑)：

	公制 mm (mm)					
編號	0425	0640	0860	1075	1290	1613
外徑	4	6	8	10	12	16
內徑	2.5	4	6	7.5	9	13

	英制 inch (mm)							
編號	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
外徑	3.18	4	4.76	6.35	8	9.53	12.7	16
內徑	2	2.5	3	4.15	6	6	8.5	11

③配管長度：

編號	20	100
長度	20m	100m

※NA1613、NA5/8僅20m規格

④軟管顏色：

編號	B	R	O	YB	Y	G	Bu	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	土黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白
公制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
英制	5/32, 5/16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2	○								
NB	○									○

※NA1613、NA5/8僅黑色

規格：

品名	NA	NB
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.9 MPa	0~0.7 MPa
使用真空壓力	-750 mmHg(10Torr)	
使用溫度範圍	-15(無結凍情況)~+60℃	

NA
尼龍管
Nylon Tube

型式

NA0425	NA5/32
NA0640	NA3/16
NA0860	NA1/4
NA1075	NA5/16
NA1290	NA3/8
NA1613	NA1/2
NA1/8	NA5/8

NB
軟質尼龍管
Soft Nylon Tube

型式

NB0425	NB1075
NB0640	NB1290
NB0860	

※在有條件的情況下，流體可以為水。