自動化控制器

# MVB-156 系列

多元連接系統



 


## 規格

- 25 針 D-sub 連接器。
- 簡易配線系統。
- 最大工作頻率:5Hz。

#### 注意事項

- MVSY-156 電磁閥不可連續通電超過 2 小時以上。
- 以一天為單位, MVSY-156 電磁閥總通電時間不可超過未通電時間。
- 訂購最大連座數 4E1 為 12 連座, 4E2 與 4E2C.P.R 為 11 連座。
- 搭配 MVSY-156 系列電磁閥 (僅適用 LJ 出線型式)。 搭配 MVSP-156 系列電磁閥 (僅適用 H 出線型式)。



連接線

無:不附連接線

D: 附 D-sub 連接線 (纜線長度 3m)

防塵蓋 / 訂購代號 \* 與 MVB-100 系列共用配件。

配管口螺牙

無: Rc 牙

G·G 牙 NPT: NPT 牙

- \* COM 規格需對應 PLC ( PNP 輸出 ) 之機型。
- \* + COM 規格需對應 PLC ( NPN 輸出 ) 之機型。



型號 本體寬度 連座數 2, 3, 4..., 12 連座 5B: 5 方口直配管型適用 COM 規格

5M: 5 方口連座型適用

無:-COM N: +COM

雷磁閥型號

無: MVSY-156

P: MVSP-156

# 電磁閥 / 擋板代號

S	<b>4E1</b> : 5/2 單線圈電磁閥
D	<b>4E2</b> : 5/2 雙線圈電磁閥
С	<b>4E2C</b> : 5/3 雙線圈電磁閥
Р	<b>4E2P</b> : 5/3 雙線圈電磁閥
R	<b>4E2R</b> : 5/3 雙線圈電磁閥
В	連座擋板

電壓種類

AC220V(50/60)Hz


AC110V(50/60)Hz

DC24V

### 電路板套件 + 連座 / 訂購代號

C4: 直配管型附快速接頭 (配管徑: ø4mm) C6: 直配管型附快速接頭 (配管徑: ø6mm)


C8: 直配管型附快速接頭 (配管徑: ø8mm) M4: 連座型附快速接頭 (配管徑: ø4mm) M6: 連座型附快速接頭 (配管徑: ø6mm) M8: 連座型附快速接頭 (配管徑: ø8mm)

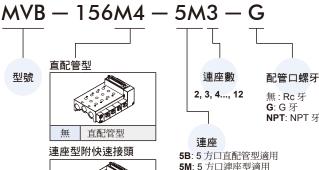



000		
M4	配管徑 : ø4mm	
М6	配管徑 : ø6mm	
M8	配管徑: ø8mm	

# NPT: NPT 牙

 

#### 連接線/訂購代號



導線 \* MVB-100 系列共用配件。



<sup>\*</sup>依序由 D-sub 端開始組裝。