
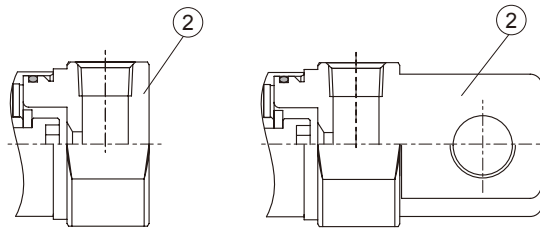


### 墊片緩衝型(不可調)

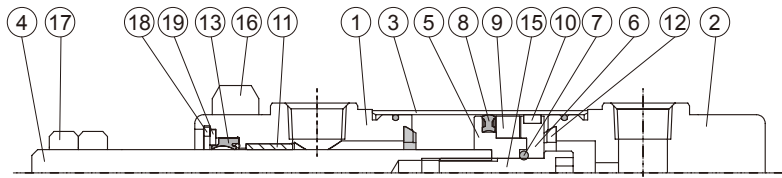

N 型




E 型

訂購代號  
不含衝程料件

內徑	墊片緩衝型
ø20	CP-MCKMB-20
ø25	CP-MCKMB-25
ø32	CP-MCKMB-32
ø40	CP-MCKMB-40

內徑	可調緩衝型
ø20	CP-MCKMB-20A
ø25	CP-MCKMB-25A
ø32	CP-MCKMB-32A
ø40	CP-MCKMB-40A

### 可調緩衝型

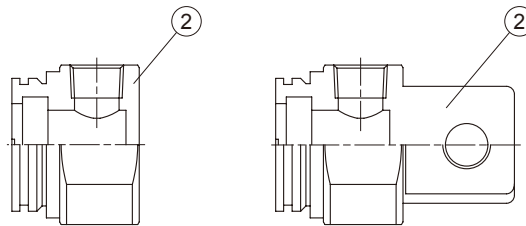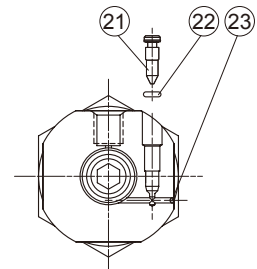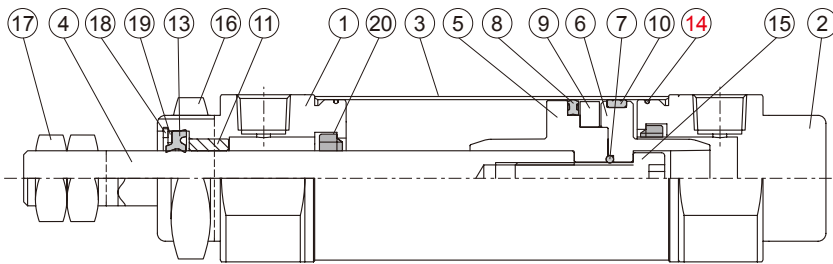

N 型

E 型

### 主要零件材質

No.	緩衝		名稱	材質	不含衝程料件(內含)	
	不可調	可調			不可調	可調
1	●	●	前缸蓋	鋁合金	●	●
2	●	●	後缸蓋	鋁合金	●	●
3	●	●	缸管	不銹鋼		
4	●	●	活塞桿	不銹鋼		
5	●	●	前活塞	鋁合金	●	●
6	●	●	後活塞	鋁合金	●	●
7	●	●	活塞墊片	NBR	●	●
8	●	●	活塞密封環	NBR	●	●
9	●	●	磁性環	磁石材	●	●
10	●	●	耐磨環	樹脂	●	●
11	●	●	襯套	軸承合金	●	●
12	●		緩衝墊片	NBR	●	

No.	緩衝		名稱	材質	不含衝程料件(內含)	
	不可調	可調			不可調	可調
13	●	●	活塞桿密封環	NBR	●	●
14	●	●	缸蓋環 *1	NBR	●	●
15	●	●	活塞螺栓	SCM	●	●
16	●	●	缸蓋螺帽	碳鋼	●	●
17	●	●	桿前螺帽	碳鋼	●	●
18	●	●	扣環	彈簧鋼	●	●
19	●	●	墊圈	碳鋼	●	●
20		●	緩衝密封環	NBR		●
21		●	針閥密封環	NBR		●
22		●	針閥	碳鋼		●
23		●	封氣鋼珠	不銹鋼		●

\*1. ø20, ø25 無此零件。