



墊片緩衝型(不可調)

ø16~ø25

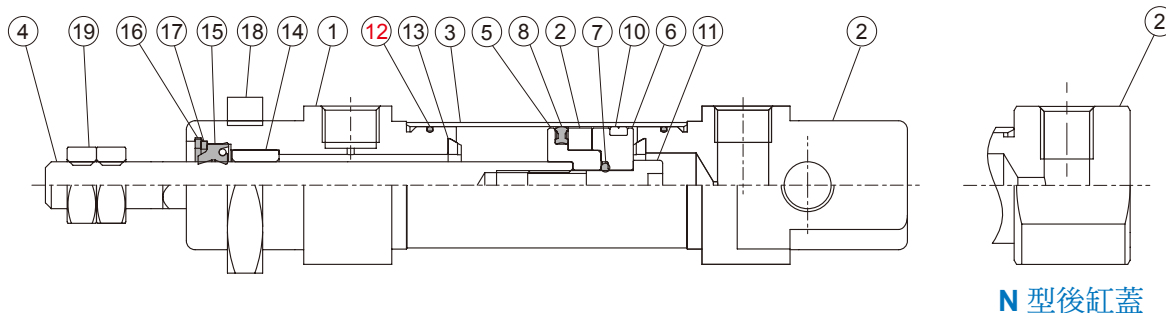

可調緩衝型

ø20, ø25

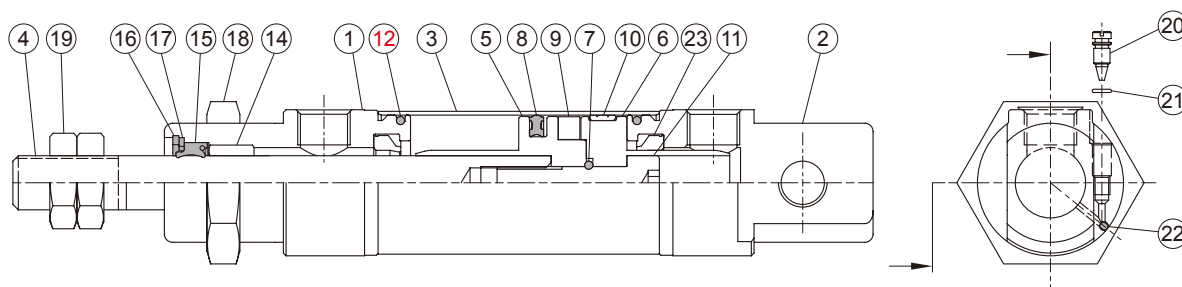

主要零件材質

No.	緩衝		名稱	內徑			數量	不含衝程料件 (內含)	
	不可調	可調		16	20	25		不可調	可調
1	●	●	前蓋	鋁合金			1	●	●
2	●	●	後蓋	鋁合金			1	●	●
3	●	●	缸管	不銹鋼			1		
4	●	●	活塞桿	不銹鋼			1		
5	●	●	前活塞	鋁合金			1	●	●
6	●	●	後活塞	鋁合金			1	●	●
7	●	●	活塞墊片	NBR			1	●	●
8	●	●	活塞密封環	NBR			1	●	●
9	●	●	磁性環	磁石材			1	●	●
10	●	●	耐磨環	樹脂			1	●	●
11	●	●	活塞螺栓	SCM			1	●	●
12	●	●	缸蓋環	NBR	—		2	●	●
13	●	●	緩衝墊片	NBR	TPU		2	●	●
14	●	●	襯套	軸承合金			1	●	●
15	●	●	活塞桿密封環	NBR			1	●	●
16	●	●	扣環	彈簧鋼			1	●	●
17	●	●	墊圈	碳鋼			1	●	●
18	●	●	缸蓋螺帽	碳鋼			1	●	●

No.	緩衝		名稱	內徑			數量	不含衝程料件 (內含)	
	不可調	可調		16	20	25		不可調	可調
19	●	●	桿前螺帽	碳鋼			2	●	●
20		●	針閥	不銹鋼			2		●
21		●	針閥密封環	NBR			2		●
22		●	封氣鋼珠	不銹鋼			2		●
23		●	緩衝密封環	NBR			2		●

訂購代號 不含衝程料件

內徑	墊片緩衝型	可調緩衝型
ø16	CP-MCKMI-16	CP-MCKMI-16A
ø20	CP-MCKMI-20	CP-MCKMI-20A
ø25	CP-MCKMI-25	CP-MCKMI-25A