


## Product Change Notification 設變通報

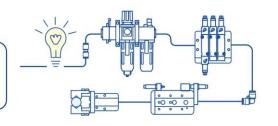

2024年03月07日

## MAF900-D、MAF901-D 規格

## 最大使用壓力設變通知

感謝您支持與推廣金器產品,下列產品規格將進行變更,抱歉造成您的困擾,敬 請理解配合。

1. 產品型號

MAF900-D \ MAF901-D

2. 變更理由

型錄使用壓力範圍勘誤。

3. 變更內容

	設變前				設變後			
型錄	規格				規格			
	型號		MAF901		型號		MAF901	
	配管口徑代號		50A		配管口徑代號		50A	
	配管口徑尺寸		2		配管口徑尺寸		2	
	使用流體		空氣		使用流體		空氣	
	使用壓力範圍 (*1)		0.05~1.75 MPa		使用壓力範圍 (*1)		0.05~1.75 MPa	
	周圍溫度		0~+80°C (不凍結)		周圍溫度		0~+80°C ( 不凍結 )	
	過濾精度		標準 : 50µm		過濾精度		標準 : 50µm	
	流量 (*2)		63000 ℓ /min		流量 (*2)		63000 ℓ /min	
	重量		6930 g		重量		6930 g	
	*1. 選用自動排水閥·使用壓力範圍 0.15~1.75MPa			*1. 選用自動排水閥·使用壓力範圍 0.15~1MPa				
產	(81.41)					A90.490	/	
	Maindman / Made in Taiwan			M Mindman / Made IN TAIWAN				
品	MAF901-50A-D			MAF901-50A-D				
標	MAX. PRESS. 1.75MPa				MAX. PRESS. 1.0MPa			
紘			796175	796175			796175	
籤								

4. 變更實施日期

即日起。

5. 其他

如有其他疑問,請洽詢公司營業單位。