

2024 年 09 月 30 日

## MEQI / MEGT / METFB 訂購代號更新

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

### 1. 產品型號

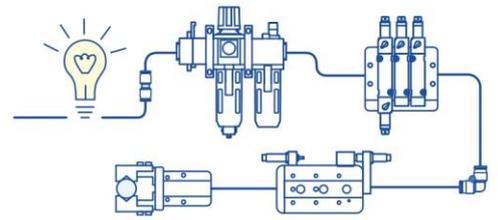
**MEQI / MEGT / METFB 系列。**

### 2. 變更理由

**新增附步進馬達型的訂購代號。**

 
### 3. 變更內容

 
變更前												
<b>MEQI - 50 L05 - 200 - BC - S 56</b>												
型號	規格		螺桿導程		行程		規格		馬達位置		法蘭面 (馬達安裝用)	
	32	L01	1 mm	100~400	32	BC	直結	M		三菱 安川 台達		
	L02	2 mm	100~600	40	BA	轉折	P		國際			
	L05	5 mm	100~800	50			S		金器			
	L10	10 mm	100~1000	63, 80			B		金器			
	L20	20 mm										
	L32	32 mm										
<p>*1. 標準品不附馬達，法蘭面搭配馬達廠牌請參「馬達選用一覽表」4-122 頁。 *2. 步進馬達無煞車。</p>												
變更後												
電動缸不附馬達: <b>MEQI - 50 L05 - 200 - BC - S56</b> 可選配步進馬達 (*2): <b>CK10 03 N 015</b>												
① 型號      ② 螺桿導程      ③ 行程      ④ 規格      ⑤ 法蘭面 (馬達安裝用)      ⑥ 控制器      ⑦ 馬達      ⑧ 馬達電源 + 編碼線長												
32	L01	1 mm	100~400	32	M		CK10		SM (僅適用 S42, S56)		01	1 m (僅適用 CM20)
	L02	2 mm	100~600	40	P		CM20*		BM (僅適用 B42, B56)		015	1.5 m (僅適用 CK10)
	L05	5 mm	100~800	50	S						03	3 m (標配)
	L10	10 mm	100~1000	63, 80	B						05	5 m
	L20	20 mm										
	L32	32 mm										
<p>*1. 標準品不附馬達，法蘭面搭配馬達廠牌請參「馬達選用一覽表」4-122 頁。 *2. 可另購 RS485 通訊傳輸線 (CK10-C035) 以調校控制器，詳細請參 4-129 頁。</p>												



變更  
前

**MEGTX — 50 L05 — 200 — BC — S 56 — RP**

後支撐板 (\*2) 

型號	規格	螺桿導程		行程		規格	馬達位置		法蘭面 (馬達安裝用)			
									搭配馬達廠牌 (*1)	馬達容量 / 尺寸	適用規格	
 MEGTX	32	L01	1 mm	100~400	32	BC	直結	M	三菱	10	50/100W 伺服	32, 40
		L02	2 mm	100~600	40				安川	40	200/400W 伺服	50, 63
 MEGTX	40	L05	5 mm	100~800	50	BA	轉折	P	國際	10	50/100W 伺服	32, 40
		L10	10 mm	100~1000	63				40	400W 伺服	50, 63	
 MEGTX	50	L20	20 mm			S	金器	B	42	□42 步進	32, 40	
		63							56	□56 步進	50, 63	

 
 
\*1. 標準品不附馬達，法蘭面搭配馬達廠牌請參「馬達選用一覽表」4-122 頁。  
\*2. 不適用馬達轉折型 (BA)。

變更  
後

電動缸不附馬達 可選配步進馬達 (\*3)

**MEGTX — 50 L05 — 200 — BC — S56 — RP — CK10 03 N 015**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① 型號	② 規格	③ 螺桿導程	④ 行程	⑤ 規格	⑥ 法蘭面 (馬達安裝用)	⑧ 控制器	⑨ 馬達	馬達電源 + 編碼線長						
 MEGTX	32	L01	1 mm	100~400	32	M	三菱 安川 台達	10	50/100W 伺服	32, 40	CK10	SM (僅適用 S42, S56)	01	1 m (僅適用 CM20)
		L02	2 mm	100~600	40			40	200/400W 伺服	50, 63			015	1.5 m (僅適用 CK10)
 MEGTX	40	L05	5 mm	100~800	50	P	國際	10	50/100W 伺服	32, 40	CM20*	BM (僅適用 B42, B56)	03	3 m (標配)
		L10	10 mm	100~1000	63			40	400W 伺服	50, 63			05	5 m
 MEGTX	50	L20	20 mm			S	金器	42	□42 步進 NEMA17	32, 40	⑩ 需搭配傳感器	接點方式	N	NPN
		63						56	□56 步進 NEMA23	50, 63				
 MEGTX	50	⑤ 馬達位置		⑦ 後支撐板 (*2)		B	金器			⑪ I/O 線長				
		BC	直結	RP				015	1.5 m (標配)					
													03	3 m

\*1. 標準品不附馬達，法蘭面搭配馬達廠牌請參「馬達選用一覽表」4-122 頁。  
\*2. 不適用馬達轉折型 (BA)。  
\*3. 可另購 RS485 通訊傳輸線 (CK10-C035) 以調校控制器，詳細請參 4-129 頁。

