

# 速度控制閥 / 消音器

空氣調理設備

**NISCON**

進口代理商品

## 速度控制閥 BN-2800 系列



訂購代號

BN - 2800 - 8

型號

配管口徑


6: Rc1/8    20: Rc3/4  
8: Rc1/4    25: Rc1  
10: Rc3/8    40: Rc1 1/2  
15: Rc1/2

## 規格

型號	BN-2800							
配管口徑代號	6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A	
配管口徑尺寸 Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	
使用流體	空氣、清水							
使用壓力範圍	0~1 MPa							
耐壓力	1.5 MPa							
(*) 有效斷面積 mm <sup>2</sup>	2.2(6.5)	14(16)	20(22)	24(26)	75(70)	130(115)	300(480)	
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)							
重量 Kgf	0.8	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	1.8	
外觀尺寸	A	40	46	55	65	90	110	134
	B	20	22	28	30	40	48	94
	C	60	66	73	78	147	172	176

(\*) 內屬於自由流。

## 外觀尺寸

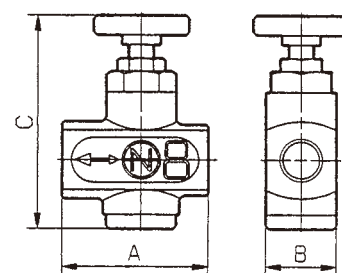

## 消音器 BN-2600 系列



訂購代號

BN - 2600 - 8

型號

配管口徑

6: Rc1/8  
8: Rc1/4  
10: Rc3/8  
15: Rc1/2  
20: Rc3/4  
25: Rc1

## 規格

型號	BN-2600					
配管口徑代號	6A	8A	10A	15A	20A	25A
配管口徑	牙型			陽螺紋		陰螺紋
	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1
使用流體	空氣					
使用壓力範圍	1 MPa					
有效斷面積 mm <sup>2</sup>	15	40	60	80	200	300
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)					
重量 Kgf	0.01	0.02	0.04	0.2		
外觀尺寸	S	19	30	41		
	L	43	46	63	65	92
	D	16	21	33	44	

## 外觀尺寸

