

球閥 SUS304

切斷閥

耐腐蝕 SUS304 快速接頭內置型手柄型截止閥 (2 通閥)

包裝 1 個/袋

訂購代號

BVC 20 - 06 □ SUS

1 2 3 4 5

① 形狀

代號	BVC	BVLC	BVU	BVLU
形狀	直型	彎頭型	聯管直型	聯管彎頭型

代號	BVG	BVLG
形狀	不同尺寸聯管直型	不同尺寸聯管彎頭型

② 有效斷面積 (系列名)

代號	20	60
有效斷面積	20 mm ²	60 mm ²

③ 端口尺寸 1 (øD, øD1, R) ④ 端口尺寸 2 (øD2, R)

配管徑	公制牙				英制牙				
	代號	06	08	10	12	1/4	5/16	3/8	1/2
管外徑	ø6	ø8	ø10	ø12	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7	

螺牙尺寸	管用錐型牙				
	代號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	

⑤ 金屬材質 SUS: SUS304

訂購代號 / 選用配件

BVLCP 20

1 2

① 形狀

代號	BVLUH	BVLCP	BVLO
形狀	聯管固定座	彎頭型用 共轉止擋器	旋鈕鎖定套

② 適用系列 (如選擇旋鈕鎖定套, 此無需標示代號)

代號	20	60
系列	20 系列用	60 系列用

特點

■ 適用於藥品環境中使用







金屬材質採用 SUS304, 密封橡膠材質採用 FKM。

規格

使用流體	空氣、水 (有條件)*、其他液體 (有條件)*
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	螺牙型: 0~60°C (不凍結) 聯管型: 0~80°C (不凍結)

⚠ 警告: 使用流體為水或液體時, 請務必遵守以下條件

- 使用水或其他液體時, 衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 根據化學品、混合氣體等的使用條件, 請在使用前檢查, 使用條件是否符合產品要求。
- 請務必裝上嵌入環 (WR)。


BVU 聯管型  øD ₁ øD ₂	BVG 不同尺寸聯管型  øD ₁ øD ₂	BVLU 聯管彎頭型  øD ₁ øD ₂																																						
BVC 直型  øD	BVLC 彎頭型  øD	BVLG 不同尺寸聯管彎頭型  øD ₁ øD ₂																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVU20-0606SUS</td><td>BVU20-1/4-1/4SUS</td></tr> <tr><td>BVU20-0808SUS</td><td>BVU20-5/16-5/16SUS</td></tr> <tr><td>BVU60-1010SUS</td><td>BVU60-3/8-3/8SUS</td></tr> <tr><td>BVU60-1212SUS</td><td>BVU60-1/2-1/2SUS</td></tr> </table>	型式		BVU20-0606SUS	BVU20-1/4-1/4SUS	BVU20-0808SUS	BVU20-5/16-5/16SUS	BVU60-1010SUS	BVU60-3/8-3/8SUS	BVU60-1212SUS	BVU60-1/2-1/2SUS	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVG20-0806SUS</td><td>BVG20-5/16-1/4SUS</td></tr> <tr><td>BVG60-1210SUS</td><td>BVG60-1/2-3/8SUS</td></tr> </table>	型式		BVG20-0806SUS	BVG20-5/16-1/4SUS	BVG60-1210SUS	BVG60-1/2-3/8SUS	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVLU20-0606SUS</td><td>BVLU20-1/4-1/4SUS</td></tr> <tr><td>BVLU20-0808SUS</td><td>BVLU20-5/16-5/16SUS</td></tr> <tr><td>BVLU60-1010SUS</td><td>BVLU60-3/8-3/8SUS</td></tr> <tr><td>BVLU60-1212SUS</td><td>BVLU60-1/2-1/2SUS</td></tr> </table>	型式		BVLU20-0606SUS	BVLU20-1/4-1/4SUS	BVLU20-0808SUS	BVLU20-5/16-5/16SUS	BVLU60-1010SUS	BVLU60-3/8-3/8SUS	BVLU60-1212SUS	BVLU60-1/2-1/2SUS												
型式																																								
BVU20-0606SUS	BVU20-1/4-1/4SUS																																							
BVU20-0808SUS	BVU20-5/16-5/16SUS																																							
BVU60-1010SUS	BVU60-3/8-3/8SUS																																							
BVU60-1212SUS	BVU60-1/2-1/2SUS																																							
型式																																								
BVG20-0806SUS	BVG20-5/16-1/4SUS																																							
BVG60-1210SUS	BVG60-1/2-3/8SUS																																							
型式																																								
BVLU20-0606SUS	BVLU20-1/4-1/4SUS																																							
BVLU20-0808SUS	BVLU20-5/16-5/16SUS																																							
BVLU60-1010SUS	BVLU60-3/8-3/8SUS																																							
BVLU60-1212SUS	BVLU60-1/2-1/2SUS																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVC20-0601SUS</td><td>BVC60-1002SUS</td></tr> <tr><td>BVC20-0602SUS</td><td>BVC60-1003SUS</td></tr> <tr><td>BVC20-0603SUS</td><td>BVC60-1004SUS</td></tr> <tr><td>BVC20-0801SUS</td><td>BVC60-1202SUS</td></tr> <tr><td>BVC20-0802SUS</td><td>BVC60-1203SUS</td></tr> <tr><td>BVC20-0803SUS</td><td>BVC60-1204SUS</td></tr> </table>	型式		BVC20-0601SUS	BVC60-1002SUS	BVC20-0602SUS	BVC60-1003SUS	BVC20-0603SUS	BVC60-1004SUS	BVC20-0801SUS	BVC60-1202SUS	BVC20-0802SUS	BVC60-1203SUS	BVC20-0803SUS	BVC60-1204SUS	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVLC20-0601SUS</td><td>BVLC60-1002SUS</td></tr> <tr><td>BVLC20-0602SUS</td><td>BVLC60-1003SUS</td></tr> <tr><td>BVLC20-0603SUS</td><td>BVLC60-1004SUS</td></tr> <tr><td>BVLC20-0801SUS</td><td>BVLC60-1202SUS</td></tr> <tr><td>BVLC20-0802SUS</td><td>BVLC60-1203SUS</td></tr> <tr><td>BVLC20-0803SUS</td><td>BVLC60-1204SUS</td></tr> </table>	型式		BVLC20-0601SUS	BVLC60-1002SUS	BVLC20-0602SUS	BVLC60-1003SUS	BVLC20-0603SUS	BVLC60-1004SUS	BVLC20-0801SUS	BVLC60-1202SUS	BVLC20-0802SUS	BVLC60-1203SUS	BVLC20-0803SUS	BVLC60-1204SUS	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVLG20-0608SUS</td><td>BVLG20-1/4-5/16SUS</td></tr> <tr><td>BVLG20-0806SUS</td><td>BVLG20-5/16-1/4SUS</td></tr> <tr><td>BVLG60-1012SUS</td><td>BVLG60-3/8-1/2SUS</td></tr> <tr><td>BVLG60-1210SUS</td><td>BVLG60-1/2-3/8SUS</td></tr> </table>	型式		BVLG20-0608SUS	BVLG20-1/4-5/16SUS	BVLG20-0806SUS	BVLG20-5/16-1/4SUS	BVLG60-1012SUS	BVLG60-3/8-1/2SUS	BVLG60-1210SUS	BVLG60-1/2-3/8SUS
型式																																								
BVC20-0601SUS	BVC60-1002SUS																																							
BVC20-0602SUS	BVC60-1003SUS																																							
BVC20-0603SUS	BVC60-1004SUS																																							
BVC20-0801SUS	BVC60-1202SUS																																							
BVC20-0802SUS	BVC60-1203SUS																																							
BVC20-0803SUS	BVC60-1204SUS																																							
型式																																								
BVLC20-0601SUS	BVLC60-1002SUS																																							
BVLC20-0602SUS	BVLC60-1003SUS																																							
BVLC20-0603SUS	BVLC60-1004SUS																																							
BVLC20-0801SUS	BVLC60-1202SUS																																							
BVLC20-0802SUS	BVLC60-1203SUS																																							
BVLC20-0803SUS	BVLC60-1204SUS																																							
型式																																								
BVLG20-0608SUS	BVLG20-1/4-5/16SUS																																							
BVLG20-0806SUS	BVLG20-5/16-1/4SUS																																							
BVLG60-1012SUS	BVLG60-3/8-1/2SUS																																							
BVLG60-1210SUS	BVLG60-1/2-3/8SUS																																							

選用配件

BVUH 聯管固定座 	BVLCP 彎頭型用 共轉止擋器 	BVLO 旋鈕鎖定套 												
<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVUH20</td><td>BVUH60</td></tr> </table>	型式		BVUH20	BVUH60	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVLCP20</td><td>BVLCP60</td></tr> </table>	型式		BVLCP20	BVLCP60	<table border="1"> <tr><th colspan="2">型式</th></tr> <tr><td>BVLO</td><td></td></tr> </table>	型式		BVLO	
型式														
BVUH20	BVUH60													
型式														
BVLCP20	BVLCP60													
型式														
BVLO														
材質: PBT	2 個 / 袋 材質: PBT	材質: PP												

內部構造

聯管直型: BVU-SUS
(旋鈕開啟狀態)

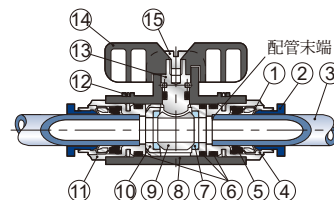

補充說明

* 英制的開口環顏色為白色。

No.	零件名稱	材質	No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼	⑨	閥球	SUS304
②	開口環	玻璃填充 PBT	⑩	閥球支架	SUS304
③	配管	聚氨酯或尼龍等	⑪	接頭金屬本體	SUS304
④	導環	SUS304	⑫	固定銷	不銹鋼
⑤	彈性夾套	FKM	⑬	閥桿	SUS304
⑥	O 型環	FKM	⑭	旋鈕	POM
⑦	球閥密封橡膠	PTFE	⑮	平頭螺絲	SUS304
⑧	樹脂本體	玻璃填充 PPS	⑯	球型閥座	SUS304