


扁管 (雙管) – UQ 管

包裝 20m、100m

訂購代號

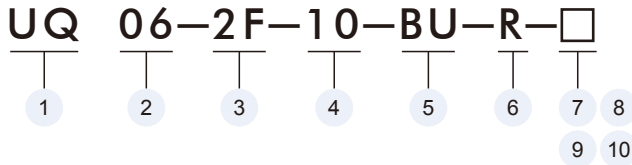

1 品名

UQ: 扁管 / UCQ: 軟質扁管

2 管徑 (外徑 × 內徑)

單位: mm

		公制 mm					
編號	03	04	06	08	10	12	
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8	

* ø3 僅適 UQ 型。

3 芯數 (結合管數)

2F: 2 芯 / 3F: 3 芯 / 4F: 4 芯 / 5F: 5 芯 / 6F: 6 芯

* 同徑尺寸的 3 芯 ~ 6 芯受訂生產。

4 長度

20: 20m / 100: 100m

5 6 7 8 9 10 軟管顏色

■ UQ 適用

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

■ UCQ 適用

編號	CBL	CO	CY	CG	CB	C
色彩	透明藍	透明橙	透明黃	透明綠	透明藍	透明

規格

使用流體	空氣、水
最高使用壓力	UQ: 0.8 MPa (20°C 65%RH 時) UCQ: 0.6 MPa (20°C 65%RH 時)
使用真空壓力	- 100 kPa
使用溫度範圍	- 15~+60°C (不凍結)

<p>UQ</p> <p>2 芯扁管 (雙管) 2 Flat Tube</p>	<p>UQ</p> <p>3 芯扁管 (雙管) 3 Flat Tube</p>	<p>UQ</p> <p>4 芯扁管 (雙管) 4 Flat Tube</p>
型式	型式	型式
UQ03-2F-□□□□	UQ03-3F-□□□□□	UQ03-4F-□□□□□□
UQ04-2F-□□□□	UQ04-3F-□□□□□	UQ04-4F-□□□□□□
UQ06-2F-□□□□	UQ06-3F-□□□□□	UQ06-4F-□□□□□□
UQ08-2F-□□□□	UQ08-3F-□□□□□	UQ08-4F-□□□□□□
UQ10-2F-□□□□	UQ10-3F-□□□□□	UQ10-4F-□□□□□□
UQ12-2F-□□□□	UQ12-3F-□□□□□	UQ12-4F-□□□□□□
<p>UQ</p> <p>5 芯扁管 (雙管) 5 Flat Tube</p>	<p>UQ</p> <p>6 芯扁管 (雙管) 6 Flat Tube</p>	
型式	型式	
UQ03-5F-□□□□□□□	UQ03-6F-□□□□□□□□	
UQ04-5F-□□□□□□□	UQ04-6F-□□□□□□□□	
UQ06-5F-□□□□□□□	UQ06-6F-□□□□□□□□	
UQ08-5F-□□□□□□□	UQ08-6F-□□□□□□□□	
UQ10-5F-□□□□□□□	UQ10-6F-□□□□□□□□	
UQ12-5F-□□□□□□□	UQ12-6F-□□□□□□□□	
<p>UCQ</p> <p>2 芯扁管 (雙管) 2 Flat Tube</p>	<p>UCQ</p> <p>3 芯扁管 (雙管) 3 Flat Tube</p>	<p>UCQ</p> <p>4 芯扁管 (雙管) 4 Flat Tube</p>
型式	型式	型式
UCQ03-2F-□□□□	UCQ03-3F-□□□□□	UCQ03-4F-□□□□□□
UCQ04-2F-□□□□	UCQ04-3F-□□□□□	UCQ04-4F-□□□□□□
UCQ06-2F-□□□□	UCQ06-3F-□□□□□	UCQ06-4F-□□□□□□
UCQ08-2F-□□□□	UCQ08-3F-□□□□□	UCQ08-4F-□□□□□□
UCQ10-2F-□□□□	UCQ10-3F-□□□□□	UCQ10-4F-□□□□□□
UCQ12-2F-□□□□	UCQ12-3F-□□□□□	UCQ12-4F-□□□□□□
<p>UCQ</p> <p>5 芯扁管 (雙管) 5 Flat Tube</p>	<p>UCQ</p> <p>6 芯扁管 (雙管) 6 Flat Tube</p>	
型式	型式	
UCQ03-5F-□□□□□□□	UCQ03-6F-□□□□□□□□	
UCQ04-5F-□□□□□□□	UCQ04-6F-□□□□□□□□	
UCQ06-5F-□□□□□□□	UCQ06-6F-□□□□□□□□	
UCQ08-5F-□□□□□□□	UCQ08-6F-□□□□□□□□	
UCQ10-5F-□□□□□□□	UCQ10-6F-□□□□□□□□	
UCQ12-5F-□□□□□□□	UCQ12-6F-□□□□□□□□	