




抗靜電管接頭

特殊環境用—快速接頭

包裝 10個/袋

訂購代號

 PC 6 - 01 EG



① 型號

② 配管徑 (øD)

單位: mm

代號	3	4	6	8	10	12
管外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 牙徑 (R)

代號	公制螺牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 樹脂材質

EG: 靜電消散樹脂 (管外徑為 3mm 請標記為 MEG)

特點

- 最適合需要防靜電的製造和組裝生產線的配管
- 採用靜電散逸樹脂製成的快速接頭。


規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.6 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+40°C (不凍結)
體積電阻率*	導電 PBT: $1 \times 10^3 \Omega \text{ cm}$, 導電 POM: $1 \times 10^2 \Omega \text{ cm}$

* 體積電阻率是材料製造商發佈的數值，並非保證值。

內部構造

彎頭型: PL-EG

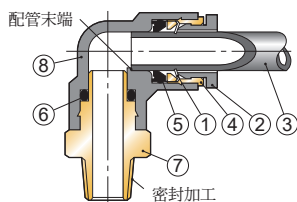

No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環	導電性 POM
③	配管	防靜電配管
④	導環	黃銅 (無電鍍鍍)
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	O 型環	NBR
⑦	螺牙本體	黃銅 (無電鍍鍍)
⑧	樹脂本體	導電性 PBT

* 公制螺牙規格的墊圈材質為 SUS304 + NBR。

PC		PU	
直型	øD	聯管直型	øD
	R		øD
型式 PC øD-REG		型式 PU øDEG	
PC3-M5MEG	PC6-03EG	PU3MEG	PU8EG
PC4-M5EG	PC8-01EG	PU4EG	PU10EG
PC4-M6EG	PC8-02EG	PU6EG	PU12EG
PC4-01EG	PC8-03EG		
PC4-02EG	PC10-02EG		
PC6-M5EG	PC10-03EG		
PC6-M6EG	PC12-03EG		
PC6-01EG	PC12-04EG		
PC6-02EG			
PL		PV	
彎頭型	øD	聯管彎頭型	øD
	R		øD
型式 PL øD-REG		型式 PV øDEG	
PL3-M5MEG	PL6-03EG	PV3MEG	PV8EG
PL4-M5EG	PL8-01EG	PV4EG	PV10EG
PL4-M6EG	PL8-02EG	PV6EG	PV12EG
PL4-01EG	PL8-03EG		
PL4-02EG	PL10-02EG		
PL6-M5EG	PL10-03EG		
PL6-M6EG	PL12-03EG		
PL6-01EG	PL12-04EG		
PL6-02EG			
PB		PE	
T 型	øD	聯管 T 型	øD
	R		øD
型式 PB øD-REG		型式 PE øDEG	
PB3-M5MEG	PB6-03EG	PE3MEG	PE8EG
PB4-M5EG	PB8-01EG	PE4EG	PE10EG
PB4-M6EG	PB8-02EG	PE6EG	PE12EG
PB4-01EG	PB8-03EG		
PB4-02EG	PB10-02EG		
PB6-M5EG	PB10-03EG		
PB6-M6EG	PB12-03EG		
PB6-01EG	PB12-04EG		
PB6-02EG			