



# 多迴路旋轉接頭

## 機能型－快速接頭

包裝 1個/袋




### 訂購代號

**RB 4 — M5**



① 型號

② 迴路數量


代號	4	6	8
	4 迴路	6 迴路	8 迴路
數量			

③ 牙徑 (R)

	公制牙		管用錐型牙
代號	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>01</b>
尺寸	M5×0.8	M6×1	R1/8

### 特點

- 適用於旋轉部件的配管，例如分度台
- 一個多路旋轉接頭可供應 4、6 或 8 個通路  
可訂製上述以外的通路，如需購買請洽業務人員。

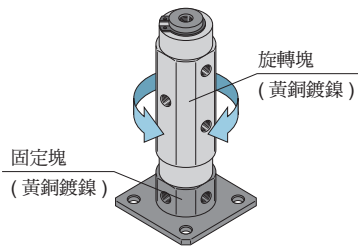

### 規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~60°C (不凍結)

**RB**  
多迴路旋轉接頭



型式	
RB4-M5	RB6-M6
RB4-01	RB8-M5
RB6-M5	RB8-M6