



關斷型管接頭

機能型 — 快速接頭

包裝 1個/袋

訂購代號

PSC 6 - 01 M

1

2

3

4

① 型號

② 配管徑 (øD)

單位: mm

代號	4 / 4M	6 / 6M	8	10	12
管外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

* 直型和彎頭型請輸入代號: 4 或 6
聯管型請輸入代號: 4M 或 6M

③ 牙徑 (R)

代號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2


④ 接頭規格

代號	無	M
規格	標準型	迷你型
管外徑	ø8, ø10, ø12	ø4, ø6

PSC		PSL	
直型	彎頭型	直型	彎頭型
型式 PSC øD-R		型式 PSL øD-R	
PSC4-M5M	PSC8-03	PSL4-M5M	PSL8-03
PSC4-01M	PSC10-02	PSL4-01M	PSL10-02
PSC6-M5M	PSC10-03	PSL6-M5M	PSL10-03
PSC6-01M	PSC10-04	PSL6-01M	PSL10-04
PSC6-02M	PSC12-03	PSL6-02M	PSL12-03
PSC8-01	PSC12-04	PSL8-01	PSL12-04
PSC8-02		PSL8-02	
PSU		PSM	
聯管直型	分隔聯管	聯管直型	分隔聯管
型式 PSU øD		型式 PSM øD ₁ -øD ₂	
PSU4M	PSU10	PSM4M-4	PSM10
PSU6M	PSU12	PSM6M-6	PSM12
PSU8		PSM8	

特點

- 可透過配管的裝卸來控制氣流開閉
內置斷流裝置，在拔出配管時氣流停止，連接配管時空氣流動。
- 易於安裝和拆卸配管 採用 2 段導通構造。

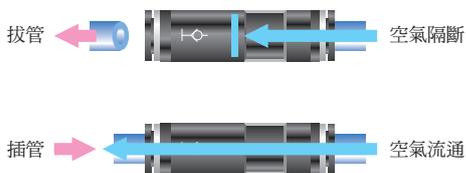

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~60°C (不凍結)




影片

關斷裝置特點

<https://www.pisco.co.jp/product/a/a17/#product-video>

內部構造

彎頭型: PSL

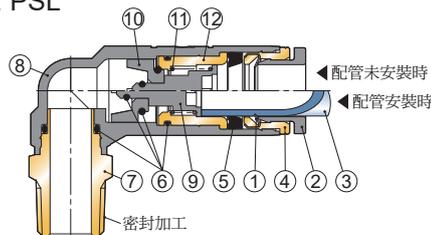

No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環	POM
③	配管	聚氨基酯, 尼龍等
④	導環	黃銅 (無電鍍鍍)
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	O 型環	NBR
⑦	金屬本體	黃銅 (無電鍍鍍)
⑧	樹脂本體	PBT
⑨	十字閥	POM
⑩	翼型閥	POM
⑪	彈簧	不銹鋼
⑫	閥體導引	黃銅 (化學鍍鍍)

*1. 公制螺牙用的墊圈材質為 SUS304 + NBR。

*2. 配管尺寸為 ø4, ø6mm 規格的接頭不內裝翼型閥。

*3. 只有 PSC8-01 產品的翼型閥材質為黃銅 (無電鍍鍍)。