




# 手動閥

## 切斷閥

快速接頭內置型旋鈕型截止閥 ( 殘壓排氣用 3 通閥、2 通閥 )

包裝 1 個/袋

### 訂購代號

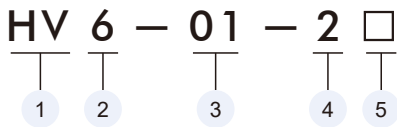

#### ① 手動閥

#### ② 入口側接續形狀、尺寸 (IN) ③ 出口側接續形狀、尺寸 (OUT)

配管徑	公制牙 mm				
代號	4	6	8	10	12
管外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

配管徑	英制牙 inch					
代號	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
管外徑	ø3.97	ø4.76	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7

螺牙尺寸	管用錐型牙			
代號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

#### ④ 端口數

代號	無	-2
規格	3 通閥 ( 附殘壓排氣功能 )	2 通閥

#### ④ 外觀顏色 ( 選配 )

代號	無	W
規格	標準色	淺灰

### 訂購代號 / 聯管直型固定座



#### ① 手動閥

#### ② 聯管直型固定座

#### ③ 尺寸

代號	5		7	
	公制	英制	公制	英制
適用型號	HV4-4	HV5/32-5/32	HV10-10 HV12-10 HV12-12	HV3/8-3/8 HV1/2-3/8 HV1/2-1/2
	HV6-4	HV3/16-3/16		
	HV6-6	HV1/4-5/32		
	HV8-6	HV1/4-3/16		
	HV8-8	HV1/4-1/4		
		HV5/16-1/4 HV5/16-5/16		

### 規格


使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~60°C ( 不凍結 )

### 特點

- 附殘壓排氣功能的三通閥和無排氣功能的二通閥
- 旋鈕上的刻印容易區分二通閥和三通閥
- 相較於傳統產品，最多減輕 28% 的重量
- 旋鈕的倒圓角，提高可操作性
- 聯管直型可以使用專用支架進行固定

### 關於三通閥、二通閥


#### ■ 三通閥

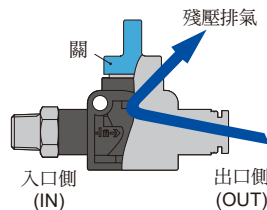

三通閥具有在停止供氣時排出輸出側殘留壓力 ( 安裝設備的殘留壓力 ) 的功能，可安全進行設備的調整和維修作業。

二通閥不具有殘壓排氣功能，適用於需要保留殘壓的設備供氣，例如儲槽等。二通閥則更適用於真空配管。

#### ■ 二通閥和 三通閥可以用閥蓋旋鈕上的刻印來區分。

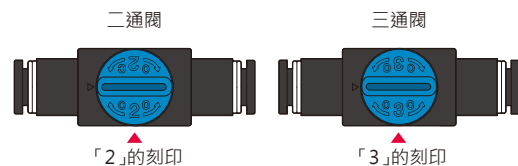

影片


2 通和 3 通手動閥

<https://www.pisco.co.jp/product/c/c02/#product-video>

### 內部構造

#### 直型 B

( 旋鈕關閉狀態 )

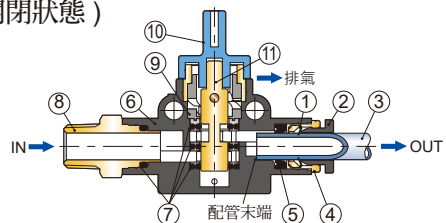







No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環	POM
③	配管	聚氨酯或尼龍等
④	導環	黃銅 ( 無電鍍鍍銀 )
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	樹脂本體	PBT
⑦	O 型環	NBR
⑧	金屬本體	黃銅 ( 無電鍍鍍銀 )
⑨	墊片	PPS
⑩	旋鈕	POM
⑪	線軸	黃銅 ( 無電鍍鍍銀 )



# 手動閥

## 切斷閥

快速接頭內置型旋鈕型截止閥 (殘壓排氣用 3 通閥、2 通閥)

<b>HV</b> 直型 A 		<b>HV</b> 直型 B 	
型式 HV IN-OUT		型式 HV IN-OUT	
HV4-01	HV3/16-01	HV01-4	HV01-3/16
HV6-01	HV3/16-02	HV01-6	HV02-3/16
HV6-02	HV3/16-03	HV02-6	HV03-3/16
HV6-03	HV1/4-01	HV03-6	HV01-1/4
HV8-01	HV1/4-02	HV01-8	HV02-1/4
HV8-02	HV1/4-03	HV02-8	HV03-1/4
HV8-03	HV5/16-01	HV03-8	HV01-5/16
HV10-02	HV5/16-02	HV02-10	HV02-5/16
HV10-03	HV5/16-03	HV03-10	HV03-5/16
HV10-04	HV3/8-02	HV04-10	HV02-3/8
HV12-02	HV3/8-03	HV02-12	HV03-3/8
HV12-03	HV3/8-04	HV03-12	HV04-3/8
HV12-04	HV1/2-02	HV04-12	HV02-1/2
HV5/32-01	HV1/2-03	HV01-5/32	HV03-1/2
	HV1/2-04		HV04-1/2
<b>HV</b> 聯管直型 		<b>HV</b> 聯管直型 	
型式 HV IN-OUT		型式 HV IN-OUT	
HV4-4	HV3/16-3/16	HV01-01	HV03-02
HV6-4	HV1/4-5/32	HV02-01	HV03-03
HV6-6	HV1/4-3/16	HV02-02	
HV8-6	HV1/4-1/4		
HV8-8	HV5/16-1/4		
HV10-10	HV5/16-5/16		
HV12-10	HV3/8-3/8		
HV12-12	HV1/2-3/8		
HV5/32-5/32	HV1/2-1/2		
<b>HVH</b> 聯管直型固定座 			
型式 HVH5   HVH7		補充說明 * 英制的開口環顏色為白色。	
材質：POM			