




電費調漲 · 碳費開徵 還在為節能煩惱嗎？

選擇「金器高效節能方案」，將浪費轉換成您的獲利

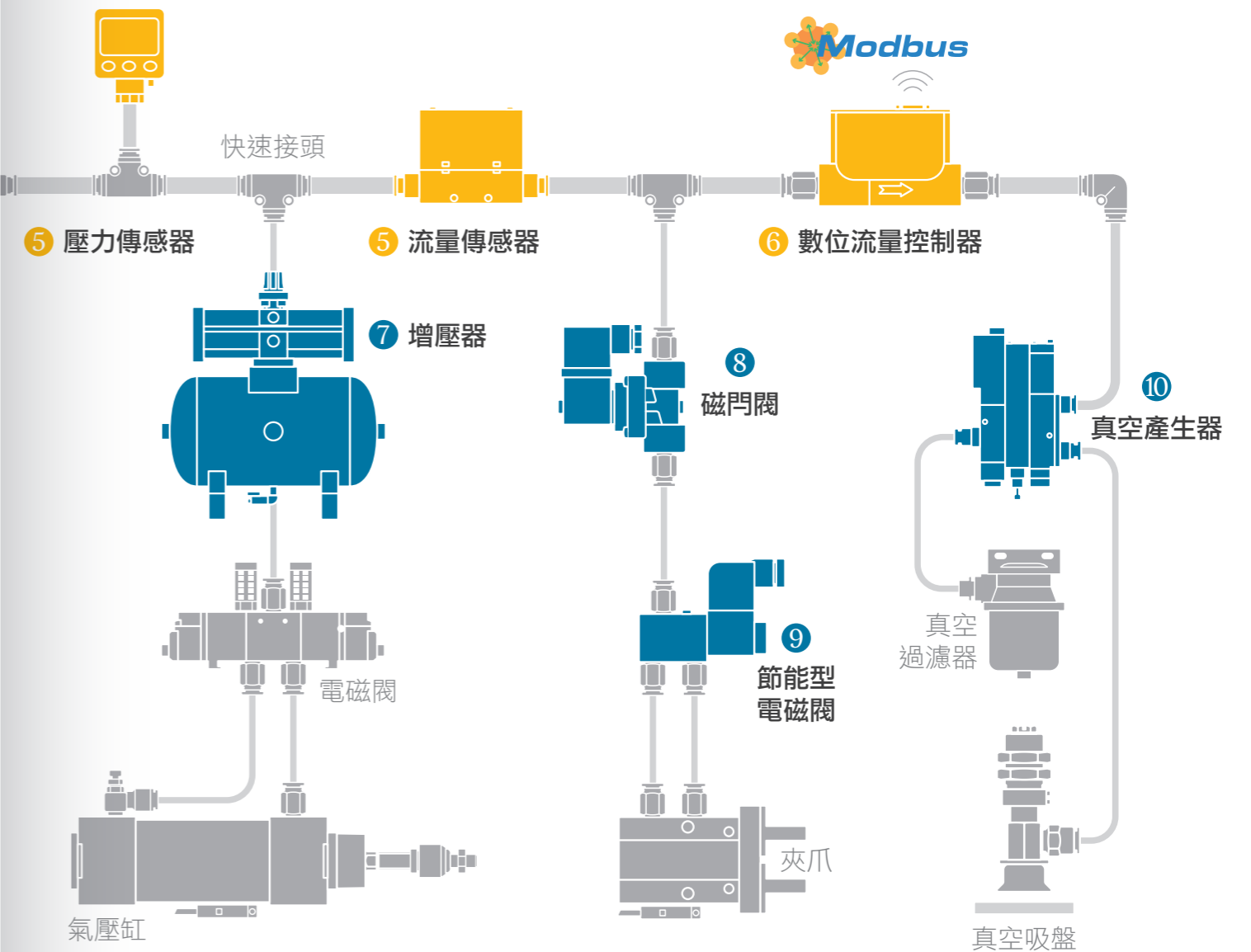

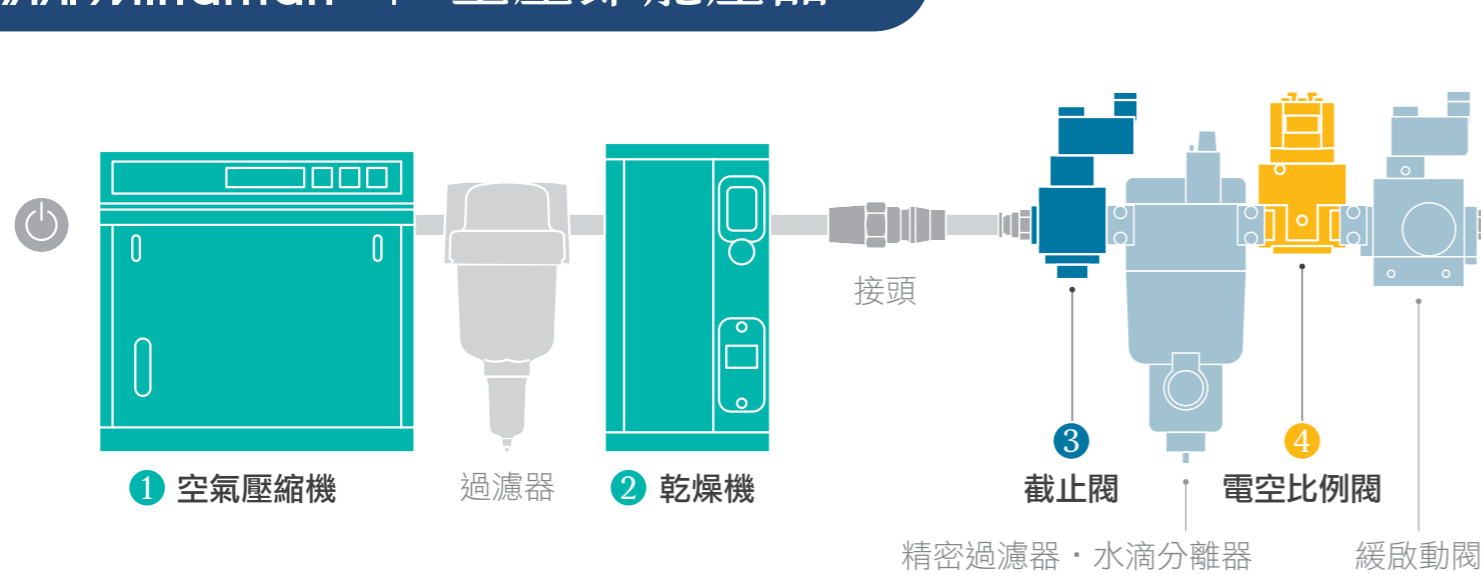

節能的路上，您必需了解的重點

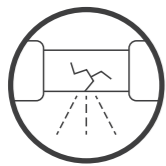


管路洩漏

是浪費的最大敵人
需實時監視立即改善



管路管理

優化管路配置管理
關閉閒置未使用的迴路

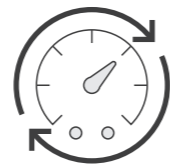

節省能耗

每降低 1 kg 操作壓力
可節省約 6~10% 能耗

1 空氣壓縮機	2 冷凍式 乾燥機	3 截止閥	4 電空比例閥	5 流量傳感器 壓力傳感器	6 數位流量 控制器	7 增壓器	8 磁閥	9 節能型 電磁閥	10 真空產生器
SAS-V 系列	MAPU 系列	MVHR 系列	MAER 系列	MF, MP 系列	MFCA MFCB 系列	MVBA 系列	MUSL MUCL 系列	MVDC MVSU 系列	VN 系列
日本製造 變頻節能	全自動調節 控制負載	電磁式驅動可 遠端程控截斷氣源	依設備負載不同 即時調控壓力 RS232 RS485	監控管路狀態 進行預防維護	依需求精準控制流量 適量不浪費 RS485	局部高壓操作應用 低成本升級 高壓型空壓機	激磁後斷電保持 有效節能	激磁後降功率保持 有效節能	真空壓力自保持型 控制閥具備節電迴路
AIRMAN [台灣總代理]									PISCO [台灣總代理]





總公司

台北市承德路三段 106 號

T (02) 25913001
(02) 25976201 (10 線)
F (02) 25912822
(02) 25981879

台中分公司

台中市西屯區長安路一段 160 號

T (04) 23131870 (10 線)
(04) 23131880
F (04) 23131881

工廠

台南市佳里區六安里六安 117-59 號


T (06) 7265168
F (06) 7266456

台南分公司

台南市佳里區六安里六安 117-59 號

T (06) 7262011
F (06) 7263561



 www.mindman.com.tw
 mindman@mindman.com.tw

高雄分公司

高雄市龍江街 91 號

T (07) 3119113-5
F (07) 3220021

