



嵌入環


相關配備 – 管類

管內徑保護

嵌入環 — WR 系列

包裝 10 個/袋

訂購代號

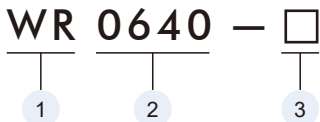

① 型號

② 適用管徑 (外徑 × 內徑)

公制 mm						
代號	0320	0425	0640	0850	0860	1065
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø8	ø10
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6	ø6.5

公制 mm						
代號	1075	1280	1290	1210	1611	1613
外徑	ø10	ø12	ø12	ø12	ø16	ø16
內徑	ø7.5	ø8	ø9	ø10	ø11	ø13

英制 inch				
代號	3/16	1/4	3/8	1/2
外徑	ø4.76	ø6.35	ø9.53	ø12.7

② 適用管內徑 (英制適用)

公制 mm							
代號	30	42	46	60	70	85	96
內徑	ø3	ø4.2	ø4.6	ø6	ø7	ø8.5	ø9.6

WR

嵌入環

型式	
WR0320	WR1611
WR0425	WR1613
WR0640	WR3/16-30
WR0850	WR1/4-42
WR0860	WR1/4-46
WR1065	WR3/8-60
WR1075	WR3/8-70
WR1280	WR1/2-85
WR1290	WR1/2-96
WR1210	

特點

■ 防止配管從內部收縮，防止洩漏和斷開

當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時，請務必使用嵌入環 (WR)。

■ 符合食品衛生法 詳細請參第 2 頁。



■ 適用配管尺寸一覽表

公制 mm								
代號	配管尺寸		配管代號					
	外徑 mm	內徑 mm	UB	UC UBS CTB	UBT UE	UD FB	NA NB	SFT SET CTA
0320	3	2	WR0320	-	WR0320	-	-	-
0420	4	2	-	-	-	-	-	WR0320
0425		2.5	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425
0640	6	4	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640
0850	8	5	WR0850	WR0850	WR0850	-	-	-
0860		6	-	-	-	WR0860	WR0860	WR0860
1065	10	6.5	WR1065	WR1065	WR1065	-	-	-
1075		7.5	-	-	-	WR1075	WR1075	WR1075
1080		8	-	-	-	-	-	WR1280
1280	12	8	WR1280	WR1280	WR1280	-	-	-
1290		9	-	-	-	WR1290	WR1290	WR1290
1210		10	-	-	-	-	-	WR1210
1611	16	11	WR1611	-	-	-	-	-
1613		13	-	-	-	-	WR1613	WR1613

英制 inch								
代號	配管尺寸		配管代號					
	外徑 mm	內徑 mm	UB	CTB	NA	SFT SET CTA FB		
1/8	3.18	2	WR0320	-	WR0320	-		
5/32	4	2.5	WR0425	-	WR0425	-		
3/16-30	4.76	2.99	WR3/16-30	-	WR3/16-30	-		
1/4-42	6.35	4.15	WR1/4-42	WR1/4-42	-	-		
1/4-46		4.57	-	-	WR1/4-46	WR1/4-46		
5/16	8	5	WR0850	-	-	-		
3/8-60		6	-	-	WR0860	-		
3/8-60	9.53	5.99	WR3/8-60	WR3/8-60	-	-		
3/8-70		6.99	-	-	WR3/8-70	WR3/8-70		
1/2-85	12.7	8.5	WR1/2-85	WR1/2-85	-	-		
1/2-96		9.56	-	-	WR1/2-96	WR1/2-96		
5/8	16	11	WR1611	-	-	-		
		13	-	-	WR1613	-		