

M124C-M* 系列


連接器 / M12 (公頭)



規格

型號	M124C-MA	M124C-MD
插孔型式		
接點數量	4	4
額定電壓	250V DC/AC	
額定電流	4A	
使用溫度範圍	-40°C~+105°C (不凍結)	
保護構造等級	IP 67	
適合電線芯徑	22AWG	
適合電纜外徑	ø4 mm ~ ø8 mm	
外殼材質	尼龍	

訂購代號

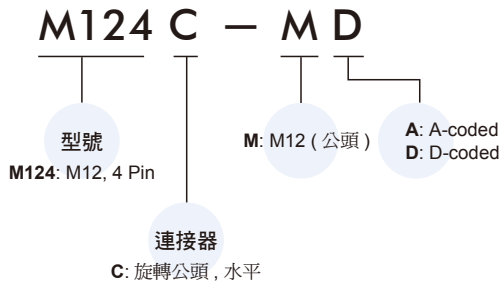

外觀尺寸

