

# M124R-\*D 系列

通訊用電纜線 (EtherNet/IP)




## 規格

型號	M124R-RJD		M124R-MD	
插孔型式				
接點數量	4	8	4	4
額定電壓	30V DC/AC			
額定電流	0.5A			
端子材質	銅鍍金			
接頭外觀材質	PVC			
接頭外觀顏色	灰色			
電線外徑 & 材質	ø4.5, PVC			
電線顏色	灰色			
使用溫度範圍	-20°C~+60°C (不凍結)			
導線規格	0.14mm <sup>2</sup> / 26AWG			
接頭保護構造等級	IP67	IP20	IP67	IP67


## 訂購代號

### M124R – RJD – PVC – 3M

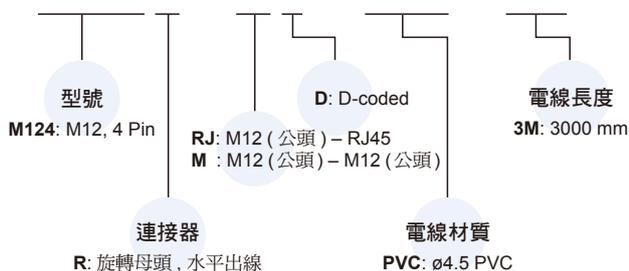

## 外觀尺寸

### M124R-RJD

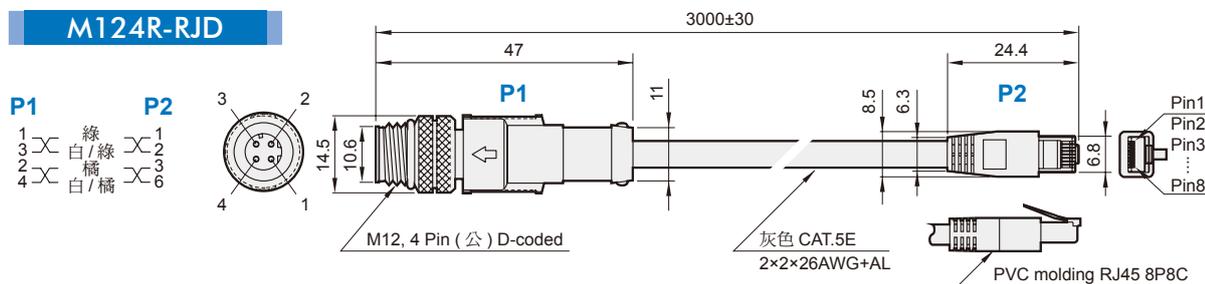

### M124R-MD

