

M83R-F 系列


附連接器電纜線 / M8 (公頭) – M8 (母頭)



規格

型號	M83R-F	
插孔形式		
接點數量	3	3
額定電壓	125V DC/AC	
額定電流	3A	
端子材質	銅鍍金	
接頭外觀材質	PVC	
接頭外觀顏色	灰色	
電線外徑 & 材質	ø3.5, PVC	
電線顏色	灰色	
使用溫度範圍	-20°C~+60°C (不凍結)	
導線規格	0.25mm ² / 24AWG	
接頭保護構造等級	IP 67	

訂購代號

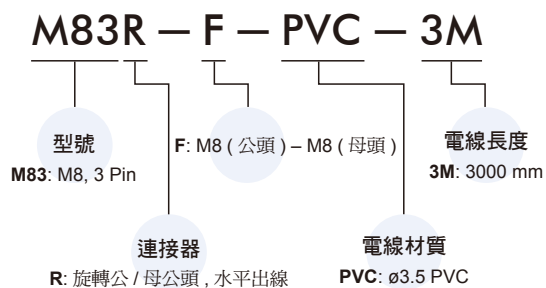

外觀尺寸

