

MAHR200 系列

空氣調理組合 (調壓器)



 
選用表



注意事項
(安裝前閱讀)



符號



訂購代號

MAHR200 — 8A — □ — □

型號


配管口徑代號

8A: 1/4

無: 標準型 (灰蓋)
H: 高壓型 (紅蓋)

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

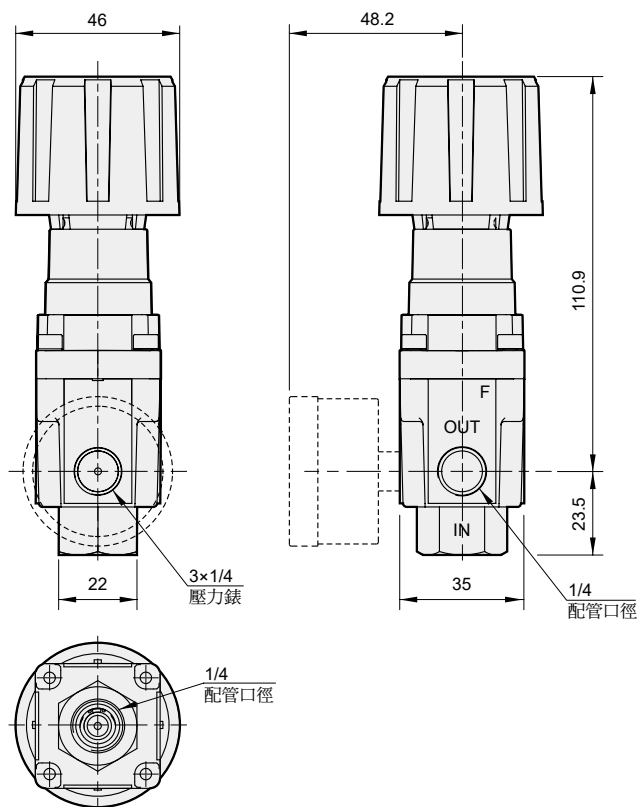

特點

高壓型最大調壓可達 2.7 MPa。

規格

型號	MAHR200
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	1/4
使用流體	空氣
最高使用壓力	3.5 MPa
耐壓力	5 MPa
設定壓力範圍	標準型: 0~1 MPa
	高壓型: 0~2.7 MPa
周圍溫度	0~+60°C (不凍結)
附屬配件	標準型壓力錶: PG-40W-8A
	高壓型壓力錶: PG-40W-8A-30K
重量	250 g

* 本產品調整轉鈕沒有壓入式自鎖機構。

流量特性圖

