## **MAR302** 系列

### 空氣調理組合(調壓器)







#### 符號






規格

型號	MAR302		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	400 g		

#### 訂購代號

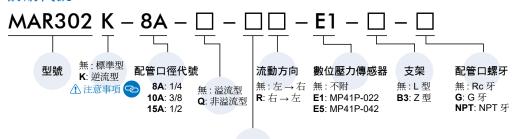



壓力錶 無:標準型 (PG-20)

C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR302) A: 壓力錶連座 (A-MAR302)

- \*選用標準型調壓器須注意,即使入口側壓力排除,但出口側壓力無法完全排出(殘壓處理), 必須選用 (K) 附逆流型調壓器才能完全去除殘壓。
- \*選用(Q)非溢流型調壓器,當出口側壓力高於設定壓力時,出口壓力將不會透過排氣孔流出。
- \*選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時,不得與 (E\*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

#### 流量特性圖

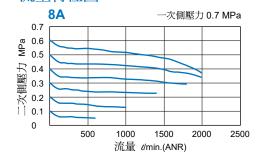

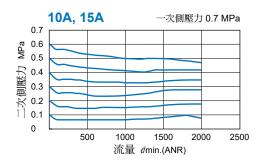




# MAR302 外觀尺寸


### 空氣調理組合(調壓器)





#### **MAR302**

L 型支架

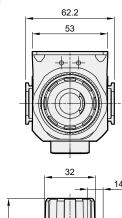

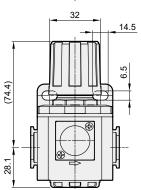

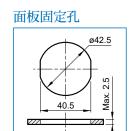

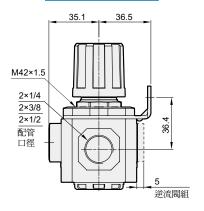

#### MAR302-B3

Z型支架

