MBS 系列

2口2位柱塞式電磁閥(常閉型)









 
密封材質



注意事項 (安裝前閱讀)







規格

- IP65 防水線圈。
- 連續循環,100% ED。
- 防爆等級: EExm II T4 或 Eex ia II C T6 PTB 認證。
- 周圍溫度: -15~+50°C(不凍結)。
- 電壓容許差: ±8%。
- 在不影響作動下,作任何角度安裝 (線圈位於上方最佳)。


電力消耗

線圈功率	2	3	2E
AC (VA)	6.9	8.0	5.3
DC (W)	6.0	6.8	5.2

外觀尺寸

型	號		MBS											
記號 尺	寸 (mm)	01	03	04	06									
D	#2	51	51	51	51									
	#3	54	54	54	54									
	#2E	48	48	48	48									
ŀ	1	54	58	60	60									
Н	ľ	49	51	51	51									
L	-	22	22	35	35									
N	Λ	15	15	11	11									
w	#2	22	22	22	22									
VV	#3, 2E	30	30	30	30									
	#2	0.16	0.17	0.20	0.18									
重量 (kg)	#3	0.21	0.22	0.25	0.23									
	#2E	0.48	0.49	0.52	0.50									

訂購代號

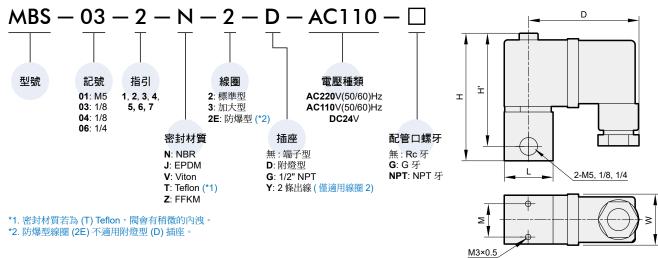

規格:(責	規格:(黃銅本體)適用流體:水、空氣、輕油、瓦斯、真空。																					
記號		密封		節流		溫度°C						最大使用壓力 bar(最小 0 bar)					真空					
(配管口徑) 指引 材質 線圏		線圈	口徑	線圈 2 / 2E					線圈 3				線圏 2		線圏 3		線圈 2E		CV 值	典王 torr		
(配合口注)		77 54		mm	N	JV		T Z	Z	N	J	V	Т	Z	AC	DC	AC	DC	AC	DC		1011
	1			1.0										30				0.03				
01(M5) 03(1/8) 04(1/8) 06(1/4)	2	N		1.3				-20 ~						30	24	30	30	30	30	0.05	10-2	
	3	J	2	1.6	-5	-10				-5	-10 ~		30	20	30	30	30	24	0.09			
	4	V	3	2.0	~	~				~			16	11	22	20	17	14	0.14			
	5	Ţ	2E	2.5	80	80		80		80	145		10	7	12	10	10	8	0.18	10-1		
	6	_ Z		3.0											6	4	8	8	7	5	0.27	10
	7*1			5.0											1	0.2	2	0.5	1	0.1	0.40	10

- *1. 僅適用記號 01(M5)、03(1/8)。 *2. 真空使用時,請於出口側抽真空。

