MEP 系列

2口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型)







規格

- 連續循環,100% ED
- IP65 防水線圏
- 開啟時間 5~20 ms,關閉時間 10~40 ms


電力消耗

線圈功率	4	5	3E			
AC (VA)	19.5	23.0	9.2			
DC (W)	15.0	18.5	10.0			

重量

型號		MEP								
記號/線	圏	4	4 5 3E							
	10	0.44	0.52	0.74						
重量 (kg)	15	0.41	0.49	0.71						

訂購代號

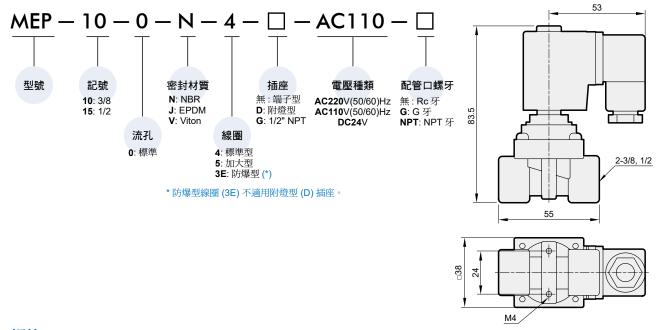

規格

MI	MEP: (鍛造銅閥體,不銹鋼板沖壓成型閥蓋)適用流體:空氣、水																						
		存款	密封 線圏	節流 口徑 mm	溫度℃					最大使用壓力 (0~ bar)				真空度 Torr									
					線圏 4		線	圈 5	線圈	∃ 3E	線圏 4		線圏 5		線圈 3E		線圏 4		線圏 5		線圈 3E		CV 值
(AL					N	J,V	N	J,V	Ν	J,V	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	
1	0(2/0)	Ν	4		-5	-10	-5	-10	-5	-10													
	10(3/8)	J	5	15	~	~	~	~	~	~	0.5	0.2	1.2	0.5	0.2	0.1	400	600	10	400	600	700	2.4
1	5(1/2)	V	3E		80	90	80	145	80	145													

