

MGD 系列

2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型)



選用表



密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)



 
規格

- 連續循環，100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證
- IP65 防水線圈
- 開啟時間：200~500 ms，關閉時間：500~2000 ms


電力消耗

線圈功率	2	2E	3	4	3E
AC (VA)	6.9	5.3	8.0	19.5	9.2
DC (W)	6.2	5.2	6.8	15.0	10.0


2/2 N.C.



訂購代號

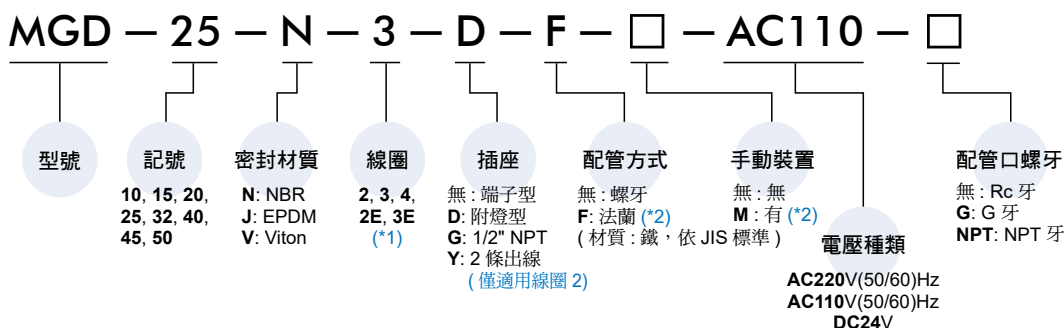

- *1. 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。
*2. 法蘭 (F) 型式、線圈 (4)、(3E) 線圈無法裝手動 (M)。
僅適用記號 25~50。

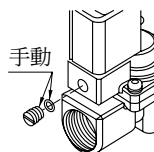

規格



MGD: (鍛造銅閥體 , 常閉型) 適用流體 : 空氣、水、瓦斯、輕油 .. 等																								
記號 (配管口徑)	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C				使用壓力 (0.3~ bar)														CV 值		
				線圈 2, 2E		線圈 3		線圈 4, 3E		線圈 2				線圈 2E				線圈 3					線圈 3E, 4	
				N, J, V		N	J, V	N	J, V	AC		DC		AC		DC		AC		DC			AC	DC
				氣體 / 液體		氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體	氣體	液體		氣體 / 液體	
10(3/8)	N J V	2 2E 3 4 3E	15	-5 ~ 80	-5 ~ 80	-10 ~ 120	-5 ~ 80	-10 ~ 145	10	10	10	10	16	12	11	10	16	14	15	12	16	16	3	
15(1/2)			10						10	10	10	16	12	11	10	16	14	15	12	16	16	3.9		
20(3/4)			10						10	10	10	14	11	10	9	16	13	14	11	16	16	7.5		
25(1)			10						10	9	9	12	10	9	8	16	12	12	10	16	16	10		
32(1 1/4)			10						10	8	8	10	9	8	7	13	11	11	9	16	16	16		
40(1 1/2)			10						10	8	8	10	9	8	7	13	11	11	9	16	16	21		
45(1 1/2)			8						8	5	5	10	8	7	6	11	10	10	7	16	16	26		
50(2)			8						8	5	5	10	8	7	6	11	10	10	7	16	16	31		

MGD 外觀尺寸 & 重量

2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型)



F 法蘭 (JIS10K 鐵法蘭)

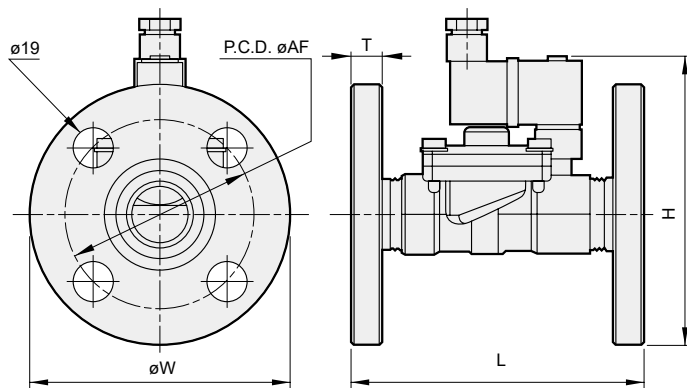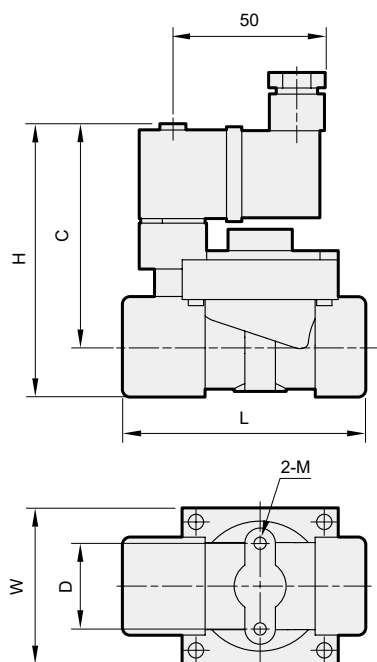

尺寸 & 重量

型號	MGD (螺牙)								MGD-F (法蘭)					
記號 尺寸 (mm)	10	15	20	25	32	40	45	50	25	32	40	45	50	
AF	—								90	100	105	105	120	
C 線圈 2, 3, 2E 線圈 4, 3E	68	68	72	76	91	91	99	99	—					
	79	79	83	87	102	102	110	110						
D	22	22	28	34	—									
H 線圈 2, 3, 2E 線圈 4, 3E	81	81	88	95.5	119.5	119.5	133	133	138	158	161	169	176	
	92	92	99	106.5	130.5	130.5	144	144	149	169	172	180	187	
L	64	64	80	90	102	102	123	123	138	155	155	175	177	
M	M5×0.8				—				M5×0.8	—				
T	—								14	16	16	16	16	
W	42	42	51	61	76	76	95	95	125	135	140	140	155	
重量 (kg)	線圈 2	0.50	0.47	0.71	0.92	1.95	1.68	3.48	2.90	3.31	5.07	5.13	6.92	7.02
	線圈 2E	0.77	0.74	0.98	1.19	2.22	1.95	3.75	3.17	3.58	5.33	5.40	7.20	7.28
	線圈 3	0.54	0.51	0.74	0.96	1.99	1.72	3.51	2.93	3.35	5.10	5.17	6.97	7.05
	線圈 4	0.60	0.57	0.81	1.03	2.07	1.80	3.62	3.04	3.42	5.19	5.26	7.07	7.16
	線圈 3E	0.91	0.88	1.11	1.32	2.36	2.09	3.90	3.32	3.71	5.48	5.54	7.36	7.45