

MRB / MRC 系列

2 口 2 位柱塞式電磁閥 (常閉型 / 常開型)




選用表



密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)

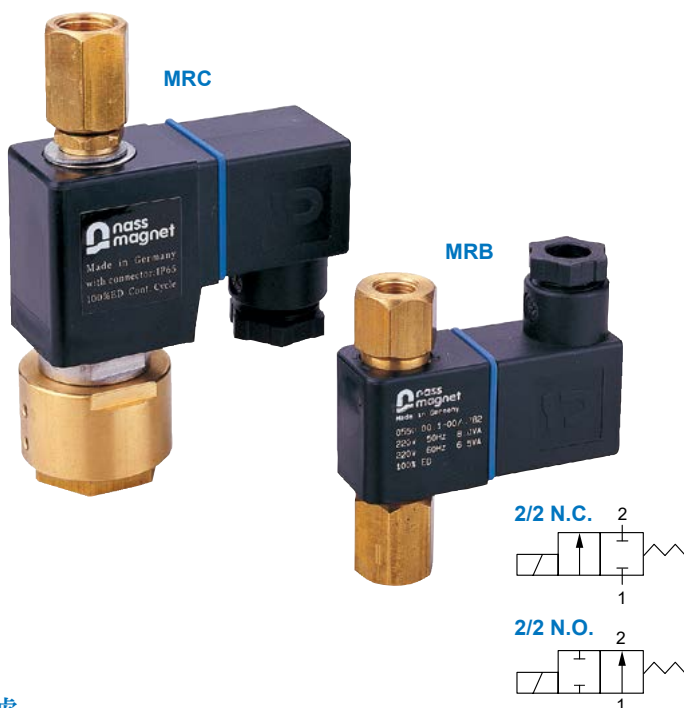

規格

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證
- 開啟時間 5~20 ms，關閉時間 10~40 ms

電力消耗

線圈功率	2	2E	4	5	3E
AC (VA)	6.9	5.3	17.6/15.4	33/23	9.2
DC (W)	6.2	5.2	15	18.5	10
線圈環境溫度	-15~50°C (不凍結)				

尺寸

型號		MRB				MRC		
記號 尺寸 (mm)		03		06		03	06	10
		2	2E	2	2E			
L		77		78.6			98	
H		50					53	
W		22	30	22	30		34	
S		19.5					16	
S'		—					8	
重量 (g)	NC	138	406	140	409		—	
	NO	146	466	141	461		450	

訂購代號

MRB — 06 — 2 — NO — N — 2 — □ — AC110 — □

型號
MRB
MRC

記號
03: 1/8
06: 1/4
10: 3/8

指引
1, 2, 3,
4, 5

NC: 常閉型
NO: 常開型
(適用 MRB)
無: 常開型
(適用 MRC)

密封材質
N: NBR
J: EPDM
V: Viton


線圈
2, 2E
4, 5, 3E
(*)

插座
無: 端子型
D: 附燈型
G: 1/2" NPT
Y: 2 條出線 (僅適用線圈 2)

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

* 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

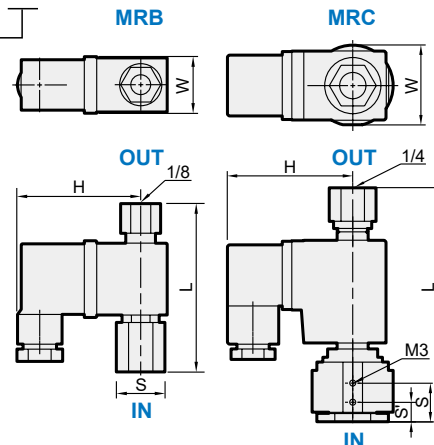

規格

MRB: (黃銅本體，小型 2 口 2 位常閉型 / 常開型) 適用流體：空氣、水、輕油、瓦斯、真空

記號 (配管口徑)	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C		使用壓力 0~bar (AC/DC)		CV 值	真空 torr
					線圈 2, 2E		線圈 2, 2E			
					V		NC	NO		
03(1/8) 06(1/4)	1	V	2,2E	1.3	-10~80	9	10	0.05	10 ⁻²	
	2			1.5		5	8	0.09		

MRC: (黃銅本體，2 口 2 位常開型) 適用流體：空氣、水、輕油、瓦斯、真空

記號 (配管口徑)	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 5~°C						使用壓力 bar			CV 值	真空 torr
					線圈 4, 3E			線圈 5			線圈 4	線圈 5	線圈 3E		
					N	J	V	N	J	V					
03(1/8) 06(1/4) 10(3/8)	1	N J V	4 5 3E	1.6	90	120	90	150	0~16	0~24	0~16	0.10	10 ⁻³		
	2			2.0					0~13	0~20	0~13	0.15			
	3			2.2					0~10	0~16	0~10	0.17			
	4			2.5					0~7	0~10	0~7	0.20	10 ⁻²		
	5			3.0					0~5	0~7	0~5	0.31			