

MVMA-260 系列

機械閥



技術資料



注意事項
(安裝前閱讀)



規格

型號	MVMA-260-4R1
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	1/4
方口數	5 口
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.8 MPa
耐壓力	1 MPa
有效斷面積	18 mm ²
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)
重量	178 g

訂購代號

MVMA - 260 - 4R1 - G


型號

本體寬度

滾輪式操縱桿

4: 4 方向 (5 方口)

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

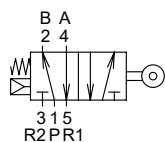

流量特性圖

