

MVSC1 / MVSP 系列 特色



電磁閥

- 用手即可壓按、旋轉鎖定，方便測試。
- 插座 (H) 採「快插快拔式」，接線上更為便利。
- 端子材質
端子外框為尼龍 PA6，耐化學性及耐候性優良。
- DISK 環、U-packing 環 (HNBR) 設計
耐磨性佳、密封性優、溫度範圍廣 - 35~+150°C (壽命可達 5000 萬次)。
- 反應速度 (應答時間) 快 20~30ms (DC 型)。
- 前端「低功率輸出 PLC」可直接驅動電磁閥。
- 使用 SurTec 650 皮膜處理
在中性鹽霧環境下長達 336 小時不發生氧化。

出線型式



● (L) DIN 端子附燈型




● (D) DIN 端子型



● (W) 出線型



● (H) 水平插座附燈型

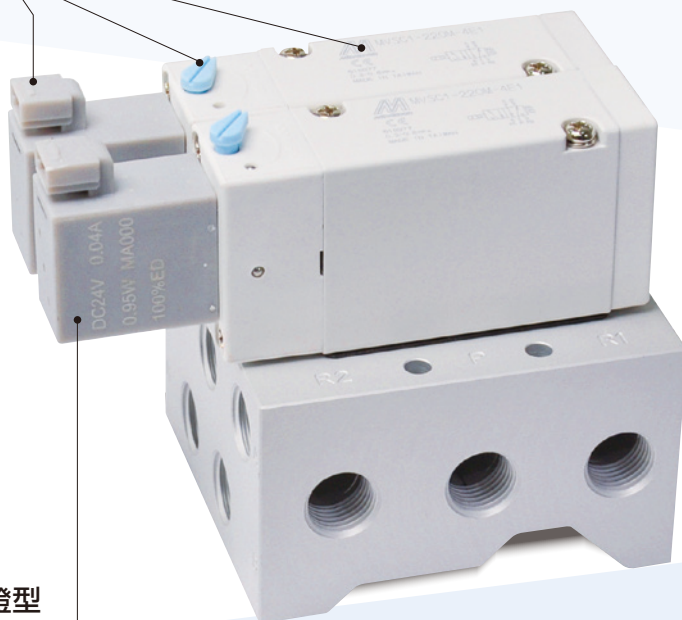

線圈特點

橋式整流器設計


將 AC 電壓轉換為 DC，故 AC 通電時無雜音產生。

低電力消耗

功率 0.95W(DC 電壓)，與他牌 3W 相較可「省電約 70%」。

低電流消耗

可延長前端驅動器 (PLC、Relay...) 使用壽命。

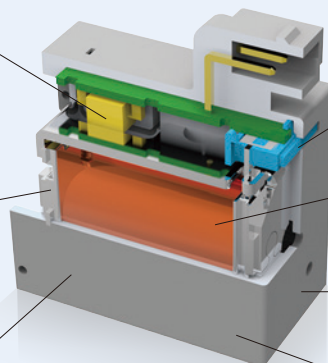

附 LED 燈

指示線圈通電的狀態。

漆包線絕緣等級

H 級 / 180°C

線圈絕緣等級

F 級 / 155°C

線圈表面溫升低