

MYA / MYS 系列

2 口 2 位活塞式電磁閥 (常閉型)




選用表



密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)

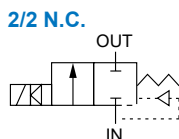

規格

- Y 型鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證



電力消耗

線圈功率	4	5	3E
AC (VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC (W)	15	18.5	10

尺寸

型號	MYA / MYS	
記號 尺寸 (mm)	10	15
H	118.0	
L	95.0	
N	59.0	
W	13.0	
重量 (kg)	0.55	

訂購代號

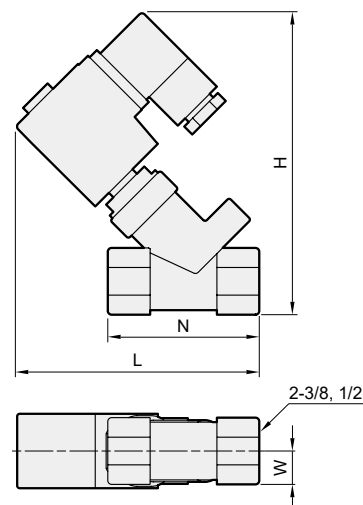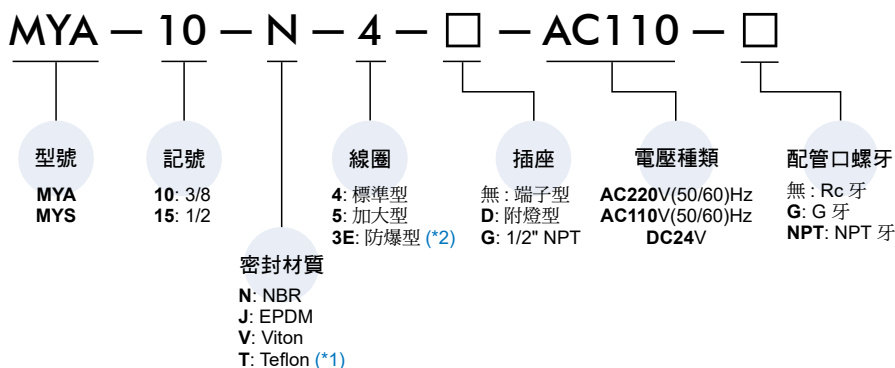

*1. 密封材質若為 (T) Teflon，閥會有稍微的內洩。

*2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

MYA: (鍛造銅閥體) 適用流體: 水、空氣、高溫流體													
記號 (配管口徑)	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 5~℃				使用壓力 bar					CV 值
				線圈 4		線圈 5, 3E		線圈 4		線圈 5		線圈 3E	
				N	J, V	N	J, V	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
10(3/8)	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	1.9
15(1/2)			12					0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	2.6

MYS: (鍛造銅閥體) 適用流體：蒸氣高溫流體													
記號 (配管口徑)	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 5~°C		使用壓力 bar					CV 值		
				線圈 4, 3E		線圈 5		線圈 4		線圈 5		線圈 3E	
				T	T	AC	DC	AC	DC	AC/DC			
10(3/8)	T*	4, 5, 3E	12	158	185	0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	1.9		
15(1/2)			12			0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	2.6		

* 密封材質為 (T) Teflon 時會有 400cc/min. 以下氣體洩漏量。