

推壓式開關閥

機械閥

快速接頭內置型推壓式、滾輪式切換閥 (3 通閥、殘壓排氣用 2 通閥)

包裝 1 個/袋

訂購代號

MVM 6 3 A - R J

1 2 3 4 5 6

① 形狀

代號	MVP	MVU	MVM	MVF
機種	面板安裝型	氣動開關	微型開關型	腳踏開關

② 配管徑 (øD)

代號	公制牙		英制牙	
	04	06	1/8	5/32
管外徑 mm	ø4	ø6	ø3.18	ø3.97

③ 端口數

代號	2	3
端口數	2 端口 (2 通閥)	3 端口 (3 通閥)

④ 作動方式

代號	無	A
作動	常閉	常開
識別方式	黑色開口環	淺灰色開口環



* MVP 和 MVU 僅適用常閉型。
* 英制的開口環顏色為白色。

⑤ 操作方式

代號	無	R
操作方式	按鈕式	滾輪槓桿式

* MVU 僅適用按鈕式。

⑥ 排氣方式 (僅適用 3 端口)


代號	無	J
排氣方式	附消音器大氣開放型	附接頭集中排氣型

規格


使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.7 MPa
使用溫度範圍	0~60°C (不凍結)
給油	要求 ISO VG32 (渦輪機油 1 級)

內部構造

微型開關型
按鈕式: MAM

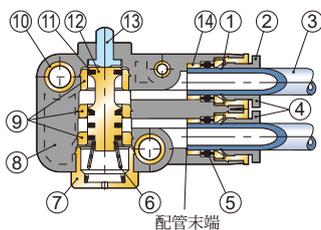

腳踏開關 構造圖

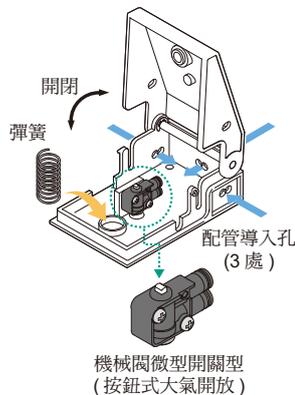

No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環*	POM
③	配管	聚氨酯或尼龍等
④	導環	鍍鎳黃銅
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	彈簧	鋼琴線
⑦	彈簧座	鍍鎳黃銅
⑧	樹脂本體	PBT

No.	零件名稱	材質
⑨	密封環	鍍鎳黃銅
⑩	嵌入環	鍍鎳黃銅
⑪	扁平 O 型環	NBR
⑫	芯軸	鍍鎳黃銅
⑬	按鈕	POM
⑭	配管導環	鍍鎳黃銅

* 開放環顏色, 常閉型為黑色, 常開型為淺灰色。

特點

- 關閉時排放排氣口殘壓的三通閥
亦提供不附排氣功能的二通閥。
- 滑閥結構, 操作不受壓力影響

面板安裝型				氣動開關	
MVP 按鈕式大氣開放型		MVP 滾輪式大氣開放型		MVU 氣動開關	
型式 MVP øD ^④		型式 MVP øD ^④ -R		型式 MVU øD ^④	
MVP42	MVP43	MVP42-R	MVP43-R	MVU42	MVU43
MVP62	MVP63	MVP62-R	MVP63-R	MVU62	MVU63
MVP 按鈕式集中排氣型		MVP 滾輪式集中排氣型			
型式 MVPøD3-J		型式 MVPøD3-RJ			
MVP43-J	MVP63-J	MVP43-RJ	MVP63-RJ		
腳踏開關		微型開關型			
MVF 腳踏開關		MVM 按鈕式大氣開放型		MVM 滾輪式大氣開放型	
型式 MVFøD ^④		型式 MVMøD ^④		型式 MVMøD ^④ -R	
MVF42	MVF1/8 2	MVM42	MVM1/8 2	MVM42-R	MVM1/8 2-R
MVF62	MVF5/32 2	MVM62	MVM5/32 2	MVM62-R	MVM5/32 2-R
MVF42A	MVF1/8 2A	MVM42A	MVM1/8 2A	MVM42A-R	MVM1/8 2A-R
MVF62A	MVF5/32 2A	MVM62A	MVM5/32 2A	MVM62A-R	MVM5/32 2A-R
MVF43	MVF1/8 3	MVM43	MVM1/8 3	MVM43-R	MVM1/8 3-R
MVF63	MVF5/32 3	MVM63	MVM5/32 3	MVM63-R	MVM5/32 3-R
MVF43A	MVF1/8 3A	MVM43A	MVM1/8 3A	MVM43A-R	MVM1/8 3A-R
MVF63A	MVF5/32 3A	MVM63A	MVM5/32 3A	MVM63A-R	MVM5/32 3A-R
		MVM 按鈕式集中排氣型		MVM 滾輪式集中排氣型	
		型式 MVMøD3-J		型式 MVMøD3-RJ	
		MVM43-J	MVM1/8 3-J	MVM43-RJ	MVM1/8 3-RJ
		MVM63-J	MVM5/32 3-J	MVM63-RJ	MVM5/32 3-RJ
		MVM43A-J	MVM1/8 3A-J	MVM43A-RJ	MVM1/8 3A-RJ
		MVM63A-J	MVM5/32 3A-J	MVM63A-RJ	MVM5/32 3A-RJ



影片

腳踏開關配管方式
<https://www.pisco.co.jp/product/c/c04/#product-video>