




塑膠軌道鏈 HPO

標準型 - 蓋板可開合 (全覆蓋型)

特點

全覆蓋型 - 可防止粉塵進入內部

保護電纜免受灰塵和污垢的影響。此外，蓋板可從任一側開合，使添加或更換電纜等作業非常方便。

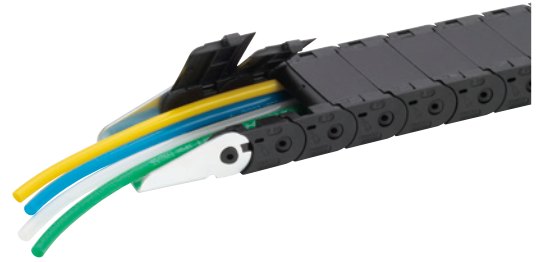

訂購代號

HP O 204 - R50

1 2 3 4


① 軌道鏈 ② 蓋板開合 · 全覆蓋型

③ 尺寸 (外觀尺寸: 高 × 寬) mm

代號	202	203	204	206	408	412	512	819
尺寸	20×26	20×32	22×40	22×60	40×78	40×117	60×117	84×190

④ 彎曲半徑 (R)

代號	R30	R38	R45	R50	R70	R100	R150	R200	R250	R300	R400
202, 203	○		○								
204, 206		○		○							
408, 412					○	○	○	○			
512						○					
819							○	○	○	○	○

 

左右隔板 / 訂購代號

SB 4

1 2

① 軌道鏈用左右隔板

② 對應型號

代號	4	5	6
對應型號	HPO408 HPO412	HPO512	HPU819

蓋板 / 訂購代號

HPO 204 - Y

1 2 3

① 軌道鏈

② 尺寸 (參照 ~ 軌道鏈 / 訂購代號「③ 尺寸」)

③ 蓋板 (ヨウフラップ)

規格

型號	202	203	204	206	408	412	512	819
最小彎曲半徑	30 45		38 50		70 100 150 200		100	150 200 250 300 400
最大電纜、管外徑	10		10		19		36	46
間距	20		26		45		60	90
鏈節數	50		39		23		17	11
最大自由跨距*	0.75		0.75		1.75		4.5	2.5
最大移動行程	1.4		1.4		3.4		8.8	4.6
最大電纜、管重量	1.9		2.5		10		30.6	35
最大移動速度	2.5							
軌道鏈重量	0.28	0.31	0.5	0.6	1.36	1.7	2.15	4.4
軌道鏈本體材質	PA6 GF20%							
安裝金屬支架材質	SPCC+ 三價鍍鋅							
隔板材質	-				PA6			
使用溫度範圍	-10 ~ 80							
使用環境條件	避免在酸 / 鹼環境或熱水中使用							

*最大的自由跨距長度，是塑膠導軌鏈能夠水平運行的距離。



塑膠軌道鏈 HPO

標準型 - 蓋板可開合 (全覆蓋型)

HPO 翻板開合 全覆蓋型	HPO 系列用 隔板		HPO 系列用 蓋板
	SB4,5	SB8	HPO□-Y
型式	型式	適用型號	型式
HPO202-	SB4	HPO408,412	HPO202-Y
HPO203-	SB5	HPO512	HPO203-Y
HPO204-	SB8	HPO819	HPO204-Y
HPO206-			HPO206-Y
HPO408-			HPO408-Y
HPO412-			HPO412-Y
HPO512-R100			HPO512-Y
HPO819-			HPO819-Y

安裝配件 / 訂購代號

安裝配件有數種不同形狀，請根據條件選擇適合的配件。移動端 (帶孔型) 和固定端 (樞軸式) 為分開販售，請分別下單選購。
* 部分配件上刻有「R」或「L」等標記，僅為品名識別，與訂購代號無關。

HPO 系列用 安裝金屬支架																
用途	移動端用							固定端用								
金屬形狀																
螺絲安裝位置	移動端用 (帶孔型)							固定端用 (樞軸式)								
安裝方式	內側安裝			外側安裝				內側安裝			外側安裝					
	外周安裝	內周安裝		外周安裝	內周安裝		外周安裝	內周安裝		外周安裝	內周安裝					
適用型號	支架型式 / 重量 (g)							支架型式 / 重量 (g)								
HPO202	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-FAO-S	15	U2-FAO-S	15	U2-FBO-S	15	U2-FBO-S	15
HPO203																
HPO204	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-FAO	37	U2-FAO	37	U2-FBO	37	U2-FBO	37
HPO206																
HPO408	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-FAO	88	U4-FAI	88	U4-FBO	88	U4-FBI	88
HPO412																
HPO512	U5-MAO	138	U5-MAO	138	U5-MAO	138	U5-MAO	138	U5-FAO	145	U5-FAO	145	U5-FBO	146	U5-FBO	146
HPO819	U8-MAO	373	U8-MAO	373	U8-MAO	373	U8-MAO	373	U8-FAO	391	U8-FAO	391	U8-FBO	393	U8-FBO	393

*1. 安裝配件需要移動端和固定端兩種。

*2. 上述重量為左右一組的重量。

訂購範例

本體: HPO204-R38, 每組 15 節, 共 3 條

安裝方式: 移動端用 → 內側與外周安裝 / 固定端用 → 內側與外周安裝 (3 條皆相同)

① 本體 HPO204-R38 15 節 × 3 條	② 移動端用安裝配件 U2-MAO 3 組	③ 固定端用安裝配件 U2-FAO 3 組
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

① ② ③ 為一組完整套件。