




塑膠軌道鏈 HPU

標準型 - 蓋板可開合

特點

蓋板可從任一側開合

無論安裝方向如何，都可以更換或添加電纜和配管。即使蓋板關閉，亦可檢查內容。

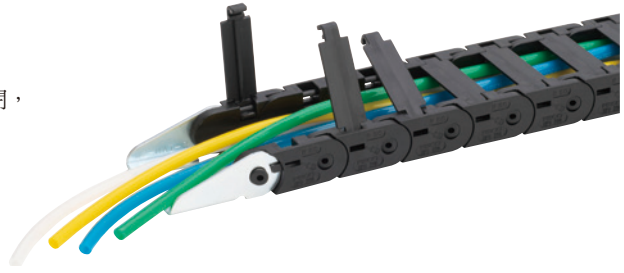

訂購代號

HP U 204 - R50

1 2 3 4


① 軌道鏈 ② 蓋板開合型

③ 尺寸 (外觀尺寸: 高 × 寬) mm

代號	102	202	203	204	206	306	408	412	615
尺寸	12×27	20×26	20×32	22×40	22×60	34×60	40×78	40×117	64×164

④ 彎曲半徑 (R)

代號	R19	R25	R30	R38	R45	R50	R75	R100	R150	R200
102	○									
202		○	○		○					
203			○		○					
204, 206				○		○				
306						○		○	○	
408, 412						○	○	○	○	○
615							○	○	○	○

 

左右隔板 / 訂購代號

SB 4

1 2

① 軌道鏈用左右隔板

② 對應型號

代號	4	5	6
對應型號	HPU408 HPU412	HPU512	HPU615

蓋板 / 訂購代號

HPU 204 - Y

1 2 3

① 軌道鏈

② 尺寸 (參照 ~ 軌道鏈 / 訂購代號「③ 尺寸」)

③ 蓋板 (ヨウフラップ)

規格

型號	102	202	203	204	206	306	408	412	615
最小彎曲半徑	19	25 30 45	30 45	38 50		50 100 150	50 75 100 150 200		75 100 150 200
最大電纜、管外徑	7	11				19	19		36
間距	20	25		32		45			70
鏈節數	50	40		32		23			15
最大自由跨距*	0.46	0.75		1		1.5			3
最大移動行程	0.7	1.4		1.9		2.9			5.8
最大電纜、管重量	1.5	1.2		2		6	5		25
最大移動速度	2.5								
軌道鏈重量	0.12	0.25	0.26	0.5	0.56	0.64	1.1	1.3	2.46
軌道鏈本體材質	PA6 GF20%								
安裝金屬支架材質	SUS430	SPCC+ 三價鍍鋅							
隔板材質	-						PA6		
使用溫度範圍	-10 ~ 80								
使用環境條件	避免在酸 / 鹼環境或熱水中使用								

*最大的自由跨距長度，是塑膠導軌鏈能夠水平運行的距離。



塑膠軌道鏈 HPU

標準型 - 蓋板可開合

HPU 蓋板開合型	HPU 系列用 隔板		HPU 系列用 蓋板
	SB4	SB6	HPU□-Y
型式	型式	適用型號	型式
HPU102-R19	SB4	HPU408,412	HPU102-Y
HPU202-□	SB6	HPU615	HPU202-Y
HPU203-□			HPU203-Y
HPU204-□			HPU204-Y
HPU206-□			HPU206-Y
HPU306-□			HPU306-Y
HPU408-□			HPU408-Y
HPU412-□			HPU412-Y
HPU615-□			HPU615-Y

安裝配件 / 訂購代號

安裝配件有數種不同形狀，請根據條件選擇適合的配件。移動端（帶孔型）和固定端（樞軸型）為分開販售，請分別下單選購。
*部分配件上刻有「R」或「L」等標記，僅為品名識別，與訂購代號無關。

HPU 系列用 安裝金屬支架																
用途	移動端用								固定端用							
金屬形狀																
螺絲安裝位置	內側安裝				外側安裝				內側安裝				外側安裝			
安裝方式	外周安裝		內周安裝		外周安裝		內周安裝		外周安裝		內周安裝		外周安裝		內周安裝	
適用型號	支架型式 / 重量 (g)								支架型式 / 重量 (g)							
HPU102	U1-K	12.5	U1-K	12.5	-	-	-	-	(*2)	-	(*2)	-	-	-	-	
HPU202	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-MAO-S	12	U2-MAI-S	12	U2-FAO-S	15	U2-FAO-S	15	U2-FBO-S	15	U2-FBO-S	
HPU203																
HPU204	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-MAO	32	U2-MAI	32	U2-FAO	37	U2-FAO	37	U2-FBO	37	U2-FBO	
HPU206																
HPU306	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-MAO	70	U3-FAO	73	U3-FAI	74	U3-FBO	73	U3-FBI	
HPU408																
HPU412	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-MAO	84	U4-FAO	88	U4-FAI	88	U4-FBO	88	U4-FBI	
HPU615																
HPU615	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-MAO	203	U6-FAO	230	U6-FAI	230	-	-	-	

*1. 安裝配件需要移動端和固定端兩種。

*2. HPU102 專用安裝配件 (U1-K) 為移動端和固定端的組合套件，其形狀與上表中的圖示不同。

*3. 上述重量為左右一組的重量。(HPU102 專用配件為固定端與移動端組合的總重量)

訂購範例

本體：HPU102-R19，每組 15 節，共 3 條

安裝方式：移動端用 → 內側與外周安裝 / 固定端用 → 內側與外周安裝 (3 條皆相同)

① 本體
HPU102-R19
15 節 × 3 條

② 移動端用、固定端用安裝配件
U1-K 3 組

* HPU 102 專用配件 (U1-K) 包含移動端與固定端安裝部件，為成套出貨。

① ② 為一組完整套件。

本體：HPU204-R38，每組 15 節，共 3 條

安裝方式：移動端用 → 內側與外周安裝 / 固定端用 → 內側與外周安裝 (3 條皆相同)

① 本體
HPU204-R38
15 節 × 3 條

② 移動端用安裝配件
U2-MAO 3 組

③ 固定端用安裝配件
U2-FAO 3 組

① ② ③ 為一組完整套件。