



壓力錶

小型壓力錶

包裝 1個/袋

訂購代號

GPC 15 - M5

1

2

3

①形狀

代號	GPC	GPU	GPM	GPJ
形狀	管用錐型牙	聯管直型	分隔型	插入型

②系列名

15: 15 系列 (僅適用管用錐型牙)

③配管外徑 (øD) 或螺牙尺寸 (R)


代號	公制牙 mm			英制牙 inch		
	4	6	8	5/32	1/4	5/16
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø3.97	ø6.35	ø7.94
壓力單位	MPa			psi		

代號	管用錐型牙	
	M5	01 02
尺寸	M5×0.8	R1/8 R1/4
壓力單位	MPa	

規格

接續尺寸	公制 mm	英制 inch
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	0~116 psi
精度	±5% (全刻度)	
使用溫度範圍	0~60°C (不凍結)	
刻度角	150°	
材質	上蓋	丙烯酸纖維
	金屬本體	黃銅 (無電鍍鍍銀)
	樹脂本體	PBT (聯管型: GPU, 分隔型: GPM)

內部構造

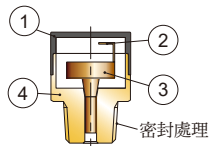





No.	零件名稱	材質
①	上蓋	PMMA
②	指針	銅合金
③	波登管	鈹銅
④	金屬本體	黃銅 (無電鍍鍍銀)

* 公制螺絲的墊圈材質標配為 SUS304+NBR。

特點

- 機身輕巧，可安裝在狹小空間內
- 快插接頭內置型，只需連接配管即可顯示壓力。

GPC 直型 		GPU 聯管直型 	
型式 GPC15-R		型式 GPUøD-øD	
GPC15-M5	GPC15-02	GPU4-4	GPU5/32-5/32
GPC15-01		GPU6-6	GPU1/4-1/4
		GPU8-8	GPU5/16-5/16
GPM 分隔型 		GPJ 插入型 	
型式 GPM-øD		型式 GPJ-øD	
GPM4	GPM5/32	GPJ4	GPJ5/32
GPM6	GPM1/4	GPJ6	GPJ1/4
GPM8	GPM5/16	GPJ8	GPJ5/16