

## 壓力控制器

包裝 1個/袋

訂購代號

**JPC 6 - 01**

1      2      3

① 型號

② 配管徑

單位: mm

編號	4	6	8	10	12
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12


③ 牙徑



	公制牙		管用錐型牙		
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

## 規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
設定壓力範圍	0.2~0.6 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)
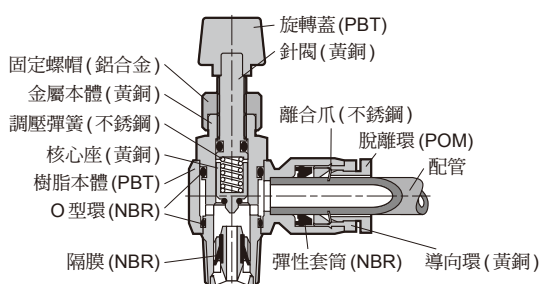
## 構造圖



JPC		JPS	
彎頭型 Elbow		直型 Straight	
			
øD		øD	
R		R	
型式 JPC øD-R		型式 JPS øD-R	
JPC4-M5	JPC8-02	JPS4-M5	JPS8-02
JPC4-01	JPC8-03	JPS4-01	JPS8-03
JPC6-M5	JPC10-02	JPS6-M5	JPS10-02
JPC6-01	JPC10-03	JPS6-01	JPS10-03
JPC6-02	JPC12-03	JPS6-02	JPS12-03
JPC8-01	JPC12-04	JPS8-01	JPS12-04

## 逆止閥

包裝 1個/袋

訂購代號

**CVC 6 - 01 A**

1      2      3      4

① 型號

② 配管徑 · 牙徑

單位: mm

配管徑	公制 (mm)					英制 (inch)				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø3.97	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7

牙徑	管用錐型牙			
編號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2


③ 配管徑 · 牙徑

單位: mm

配管徑	公制 (mm)					英制 (inch)				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø3.97	ø6.35	ø7.94	ø9.53	ø12.7

牙徑	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2



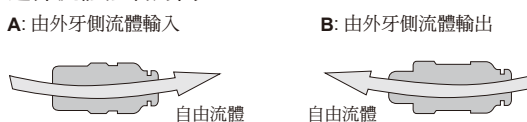





④ 選擇流體控制方向



\* 訂購 CVU 型無須標示

## 規格

型號	CV*	CVP*	CVL*
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	-0.0~0.9 MPa		-0.1~1.0 MPa
最低作動壓力差	0.01 MPa 以下		5 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)		
最低逆止壓差	0.02 MPa	0.04 MPa	—

<b>CVC</b> 直型 Straight 		<b>CVU</b> 聯管直型 Union Straight 	
型式 CVC $\phi$ D-R $\square$		型式 CVU $\phi$ D- $\phi$ D	
CVC4-M5 $\square$	CVC8-02 $\square$	CVU4-4	CVU5/32-5/32
CVC4-M6 $\square$	CVC10-03 $\square$	CVU6-6	CVU1/4-1/4
CVC4-01 $\square$	CVC10-04 $\square$	CVU8-8	CVU5/16-5/16
CVC6-01 $\square$	CVC12-03 $\square$	CVU10-10	CVU3/8-3/8
CVC6-02 $\square$	CVC12-04 $\square$	CVU12-12	CVU1/2-1/2
CVC8-01 $\square$			
<b>CVPC</b> 直式樹脂型 Straight PBT Type 		<b>CVLU</b> 聯管直式 低作動型 Union Straight Low Operating Pressure Type 	
型式 CVPC $\phi$ D-R $\square$		型式 CVLU $\phi$ D- $\phi$ D	
CVPC4-M5 $\square$	CVPC6-02 $\square$	CVLU4-4	CVLU10-10
CVPC4-M6 $\square$	CVPC8-01 $\square$	CVLU6-6	CVLU12-12
CVPC4-01 $\square$	CVPC8-02 $\square$	CVLU8-8	
CVPC6-01 $\square$			
<b>CVG</b> 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight 		<b>CVF</b> 套筒型 Bush Type 	
型式 CVG $\phi$ D <sub>1</sub> - $\phi$ D <sub>2</sub> $\square$		型式 CVF R-Rc $\square$	
CVG12-10 $\square$		CVF01-01 $\square$	CVF03-03 $\square$
		CVF02-02 $\square$	CVF04-04 $\square$
<b>CVPU</b> 聯管直式樹脂型 Union Straight PBT Type 		<b>CVPF</b> 套筒樹脂型 Bush PBT Type 	
型式 CVPU $\phi$ D- $\phi$ D		型式 CVPF R-Rc	
CVPC4-4	CVPC8-8	CVPF01-01	CVPF02-02
CVPC6-6			

## 壓力錶

包裝 1 個/袋

訂購代號

GPC15 — M5

1 2

① 型號





② 配管徑/牙徑

單位: mm

編號	配管徑 - 公制			配管徑 - 英制			公制牙	管用錐型牙	
	4	6	8	5/32	1/4	5/16	M5	01	02
尺寸	$\phi$ 4	$\phi$ 6	$\phi$ 8	$\phi$ 3.97	$\phi$ 6.35	$\phi$ 7.94	M5 $\times$ 0.8	R1/8	R1/4
壓力表示單位	MPa			psi			MPa		

## 規格

配管徑規格	公制	英制
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	0~116 psi
精度	$\pm$ 5%F.S.	
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)	

<b>GPC</b> 直接安裝型 Straight 		<b>GPM</b> 隔板型 Bulkhead Type 	
型式 GPC15-R		型式 GPM $\phi$ D	
GPC15-M5	GPC15-02	GPM4	GPM5/32
GPC15-01		GPM6	GPM1/4
		GPM8	GPM5/16
<b>GPU</b> 聯管直型 Union Straight 		<b>GPJ</b> 軟管接頭型 Nipple Type 	
型式 GPU $\phi$ D- $\phi$ D		型式 GPJ $\phi$ D	
GPU4-4	GPU5/32-5/32	GPJ4	GPJ5/32
GPU6-6	GPU1/4-1/4	GPJ6	GPJ1/4
GPU8-8	GPU5/16-5/16	GPJ8	GPJ5/16