



SUS303 相當耐腐蝕超小型管接頭

特殊環境用 — 抗腐蝕性相當於 SUS303 快速接頭

包裝 10 個/袋

訂購代號

SLC — 0425 — M5 □

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑 (øD, M, FM)

代號	公制牙 mm			公制外牙		公制內牙
	0320	0425	0640	M3	M5	FM5
管外徑	ø3	ø4	ø6	M3×0.5	M5×0.8	M5×0.8
管內徑	ø2	ø2.5	ø4			

③ 牙徑 (M)

代號	公制牙 mm		
	M3	M5	M6
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1.0

④ 包裝規格

無：標準型包裝
-C：無塵室包裝規格

特點

■ 極小的尺寸，非常適合狹小空間的配管

■ 適用於耐腐蝕和使用化學藥劑環境
使用材質請參內部構造。

● 無塵室包裝規格

■ 適用於無塵環境的配管


經由乾淨的空氣淨化後，無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。

規格

型式	倒鉤型	內牙型
使用流體	空氣	
最高使用壓力	0.5 MPa (使用真空配管時 0.4 MPa)	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa	
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)	

內部構造

倒鉤型通用彎頭：SLH

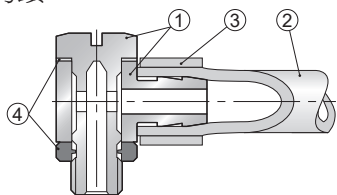

No.	零件名稱	材質
①	金屬本體	特殊不銹鋼 (奧氏體或鐵素體)*
②	配管	真空配管或無塵室包裝規格
③	配管夾套	氟素樹脂 (需另購)
④	墊片	PPS

*耐腐蝕性相當於 SUS303。

SLC	SLH	SLB
超小直型	通用彎頭型	通用 T 型
型式 SLC-øD-M□	型式 SLH-øD-M□	型式 SLB-øD-M□
SLC-0320-M3□ SLC-0425-M6□	SLH-0320-M3□ SLH-0425-M3□	SLB-0320-M3□ SLB-0425-M3□
SLC-0320-M5□ SLC-0640-M3□	SLH-0320-M5□ SLH-0425-M5□	SLB-0320-M5□ SLB-0425-M5□
SLC-0425-M3□ SLC-0640-M5□	SLH-0640-M5□	SLB-0640-M5□
SLC-0425-M5□ SLC-0640-M6□		
SLG	SLH-F	SLB-F
超小不同尺寸接頭	通用彎頭型	通用 T 型
型式 SLG-øD ₁ -øD ₂ □	型式 SLH-FM-M□	型式 SLB-FM-M□
SLG-0425-0320□ SLG-0640-0425□	SLH-FM5-M5□	LB-FM5-M5□
LS	SLL	SLE
加固管套	聯管彎頭型	聯管 T 型
型式 LS-øD□	型式 SLL-FM□	型式 SLE-FM□
LS-0425□ LS-0640□	SLL-FM5□	SLE-FM5□
SLN	SLP	
公制牙雙向接頭	塞頭	
型式 SLN-M-M□	型式 SLP-M□	
SLN-M3-M3□ SLN-M5-M5□	SLP-M3□ SLP-M5□	