

### SUS316不銹鋼製

包裝：1個／袋

訂購代號：

SSNC 6 - 01 - X - C - TP

1 2 3 4 5 6

①型號

②配管徑：(mm)

| 編號 | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 尺寸 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 |

③牙徑：管用錐型牙

| 編號 | 01   | 02   | 03   | 04   |
|----|------|------|------|------|
| 尺寸 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |

④規格要求：

X：於油封塗上非揮發性油脂  
無記號：無油脂處理(一般規格)

⑤包裝規格：

C：無塵室包裝  
無記號：標準型(一般包裝)

⑥密封膠帶：


TP：密封膠帶  
無記號：無密封膠帶

規格：

| 使用流體   | 空氣、水、其他※1                     |
|--------|-------------------------------|
| 使用壓力範圍 | 氣體：0~1 MPa<br>液體：0~0.3 MPa ※2 |
| 使用真空壓力 | -0.1 MPa                      |
| 使用溫度範圍 | -15~+120℃(不凍結)                |

※1.對於藥品或氣體混合物來說，根據使用條件與產品要求有不一樣的情況，所以請與本公司確認後再使用。

※2.建議使用嵌入環。

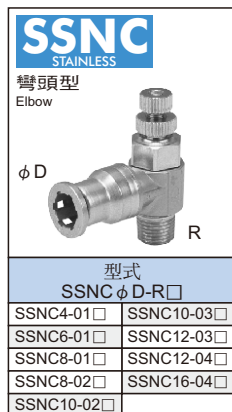

### 三方向切換閥(手動旋扭型)

包裝：1個／袋

訂購代號：

HBV 6 - 6


1 2 3

①型號

②配管徑(φD<sub>1</sub>)；③配管徑(φD<sub>2</sub>)：(mm)

| 編號 | 公制 |    |     |     | 英制    |       |       |       |
|----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|    | 6  | 8  | 10  | 12  | 1/4   | 5/16  | 3/8   | 1/2   |
| 尺寸 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ6.35 | φ7.94 | φ9.53 | φ12.7 |

圖示：將旋塞旋轉90°，即對流通路作切換

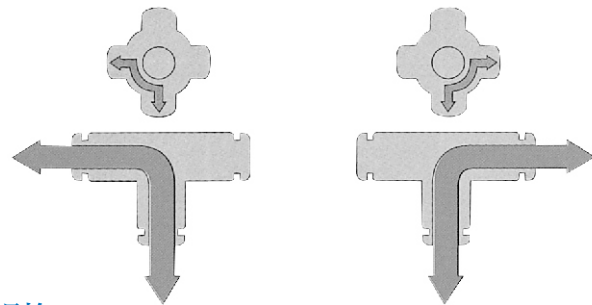

規格：

| 使用流體   | 空氣          |
|--------|-------------|
| 使用壓力範圍 | 0~0.7 MPa   |
| 使用真空壓力 | -0.1 MPa    |
| 使用溫度範圍 | 0~+60℃(不凍結) |

