



速度控制器 固定流量

特殊環境用 – 速度控制

控制固定流量的快速接頭 - 內置速度控制器

包裝 1個/袋

訂購代號

JKC 6 - 01 A 0.7

1 2 3 4 5

① 型號

代號	JKC	JKL
形狀	直型	彎頭型

② 配管徑 (øD)

	公制 mm		
代號	4	6	8
管外徑	ø4	ø6	ø8

③ 牙徑 (R)

	管用錐型牙	
代號	01	02
尺寸	R1/8	R1/4

* 管外徑 ø4mm 僅適用於錐型牙 R1/8 (01)。

④ 流體方向控制

代號	A	B
	出口控制	進入控制
控制方向	<p>自由流向</p> <p>控制流向</p> <p>控制從牙側進入的空氣，而從管接頭側進入的空氣，自由地從牙側流出。</p>	<p>自由流向</p> <p>控制流向</p> <p>控制從管接頭側進入的空氣，而從牙側進入的空氣，自由地從管接頭側流出。</p>
辨識方式	金屬主體上刻印：A	金屬主體上刻印：B



影片

出口控制和進入控制的區別

<https://www.pisco.co.jp/product/b/b04/#product-video>

⑤ 節流孔徑

單位：mm

代號	0.1*	0.2*	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
01(R1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
02(R1/4)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○

代號	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
01(R1/8)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
02(R1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* 節流閥內徑：0.1、0.2 mm 僅適用配管尺寸：ø4 mm。

規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)


特點

■ 此產品不帶流量調節功能

請注意，初次購買本產品時，可先諮詢業務，以實際樣品協助選定最適合的產品，一旦購買之後就無法對產品的流量大小進行變更。

內部構造

直型：JKCø4, ø6mm

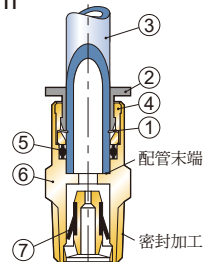

No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環	POM
③	配管	聚氨酯或尼龍等
④	導環	黃銅 (無電解鍍銀)
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	金屬本體	黃銅 (無電解鍍銀)
⑦	隔膜	HNBR

JKC

直型



øD R

型式	
JKCøD-R□□	
JKC4-01□0.1	JKC6-02□□
JKC4-01□0.2	JKC8-01□□
JKC4-01□□	JKC8-02□□
JKC6-01□□	

JKL

彎頭型



øD R

型式	
JKLøD-R□□	
JKL4-01□0.1	JKL6-02□□
JKL4-01□0.2	JKL8-01□□
JKL4-01□□	JKL8-02□□
JKL6-01□□	