



SUS304 不銹鋼管接頭

特殊環境用－快速接頭

包裝 1個/袋

訂購代號

PC 6 - 01 SUS



① 型號

② 配管徑 (øD)

單位: mm

代號	4	6	8	10	12	16
管外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

③ 牙徑 (R)

代號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

* 如果是③是管外徑尺寸，請從②表選擇。

④ 不銹鋼材質 SUS304

特點

適用於化學藥品環境的快速接頭

在需要強度或在使用化學藥劑環境中使用時最為理想。
密封橡膠採用 FKM 材質，開口環以玻璃纖維填充 PBT。

規格


使用流體	空氣、水 (有條件)*、其他藥品等 (有條件)*
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

⚠ 警告：使用流體為水或液體時，請務必遵守以下條件

- 使用水或其他液體時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 根據化學品、混合氣體等的使用條件，請在使用前檢查，使用條件是否符合產品要求。
- 請務必裝上嵌入環 (WR)。

內部構造

彎頭型：PL-SUS

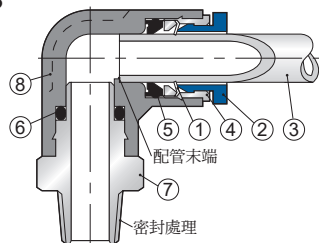


No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開口環	含有玻璃纖維的 PBT
③	配管	氟素樹脂 (PFA、FEP)，聚醯胺等
④	導環	SUS304
⑤	彈性套	FKM
⑥	O 型環	FKM
⑦	金屬本體	SUS304 *
⑧	樹脂本體	PBT

* 公制螺牙規格標配的墊圈材質為 SUS316 + FKM。

類似品識別方法

SUS304 耐腐蝕性 SUS303 相當

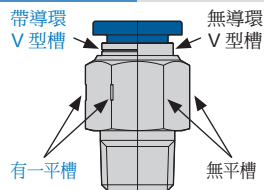

PG		PY	
不同尺寸聯管直型		聯管 Y 型	
	øD ₁ øD ₂		øD
型式 PG øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PY øDSUS	
PG6-4SUS	PG12-10SUS	PY4SUS	PY10SUS
PG8-6SUS	PG16-12SUS	PY6SUS	PY12SUS
PG10-8SUS		PY8SUS	PY16SUS
PEG		PRX	
不同尺寸聯管 T 型		歧管雙 Y 型	
	øD ₁ øD ₂		R
型式 PEG øD ₁ -øD ₂ SUS		型式 PRX øD-RSUS	
PEG6-4SUS	PEG10-8SUS	PRX4-01SUS	PRX6-01SUS
PEG8-6SUS	PEG12-10SUS	PRX4-02SUS	
PVU		PRG	
三角聯管型		不同尺寸雙 Y 型	
	øD		øD ₁ øD ₂
型式 PVU øDSUS		型式 PRG øD ₁ -øD ₂ SUS	
PVU4SUS	PVU10SUS	PRG6-4SUS	PRG8-6SUS
PVU6SUS	PVU12SUS		
PVU8SUS			



SUS304 不銹鋼管接頭

特殊環境用－快速接頭

PC 直型 		PL 彎頭型 		PB T 型 		PAX 歧管彎頭型 		PKG 不同尺寸三通型 	
型式 PC ϕ D-RSUS		型式 PL ϕ D-RSUS		型式 PB ϕ D-RSUS		型式 PAX ϕ D-RSUS		型式 PKG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ SUS	
PC4-M5SUS	PC8-03SUS	PL4-M5SUS	PL8-03SUS	PB4-M5SUS	PB8-03SUS	PAX4-M5SUS	PAX8-02SUS	PKG6-4SUS	PKG10-6SUS
PC4-M6SUS	PC10-01SUS	PL4-M6SUS	PL10-01SUS	PB4-M6SUS	PB10-01SUS	PAX4-M6SUS	PAX8-03SUS	PKG8-4SUS	PKG10-8SUS
PC4-01SUS	PC10-02SUS	PL4-01SUS	PL10-02SUS	PB4-01SUS	PB10-02SUS	PAX4-01SUS	PAX10-01SUS	PKG8-6SUS	
PC4-02SUS	PC10-03SUS	PL4-02SUS	PL10-03SUS	PB4-02SUS	PB10-03SUS	PAX4-02SUS	PAX10-02SUS		
PC6-M5SUS	PC10-04SUS	PL6-M5SUS	PL10-04SUS	PB6-M5SUS	PB10-04SUS	PAX6-M5SUS	PAX10-03SUS		
PC6-M6SUS	PC12-02SUS	PL6-M6SUS	PL12-02SUS	PB6-M6SUS	PB12-02SUS	PAX6-M6SUS	PAX10-04SUS		
PC6-01SUS	PC12-03SUS	PL6-01SUS	PL12-03SUS	PB6-01SUS	PB12-03SUS	PAX6-01SUS	PAX12-02SUS		
PC6-02SUS	PC12-04SUS	PL6-02SUS	PL12-04SUS	PB6-02SUS	PB12-04SUS	PAX6-02SUS	PAX12-03SUS		
PC6-03SUS	PC16-03SUS	PL6-03SUS	PL16-03SUS	PB6-03SUS	PB16-03SUS	PAX6-03SUS	PAX12-04SUS		
PC8-01SUS	PC16-04SUS	PL8-01SUS	PL16-04SUS	PB8-01SUS	PB16-04SUS	PAX8-01SUS			
PC8-02SUS		PL8-02SUS		PB8-02SUS					
PU 聯管直型 		PV 聯管彎頭型 		PE 聯管 T 型 		PW 不同尺寸聯管 Y 型 		PKD 歧管三通型 	
型式 PU ϕ DSUS		型式 PV ϕ DSUS		型式 PE ϕ DSUS		型式 PW ϕ D ₁ - ϕ D ₂ SUS		型式 PKD ϕ D ₁ - ϕ D ₂ -RSUS	
PU4SUS	PU10SUS	PV4SUS	PV10SUS	PE4SUS	PE10SUS	PW6-4SUS	PW10-8SUS	PKD6-4-01SUS	PKD8-6-02SUS
PU6SUS	PU12SUS	PV6SUS	PV12SUS	PE6SUS	PE12SUS	PW8-6SUS	PW12-10SUS	PKD8-4-02SUS	PKD10-8-03SUS
PU8SUS	PU16SUS	PV8SUS	PV16SUS	PE8SUS	PE16SUS				
PD 歧管 T 型 		PVX 三角彎頭型 		PX 歧管 Y 型 		PAU 聯管 A 型 		PPF 蓋形接頭 	
型式 PD ϕ D-RSUS		型式 PVX ϕ D-RSUS		型式 PX ϕ D-RSUS		型式 PAU ϕ DSUS		型式 PPF ϕ DSUS	
PD4-M5SUS	PD8-03SUS	PVX4-M5SUS	PVX8-02SUS	PX4-M5SUS	PX8-02SUS	PAU4SUS	PAU10SUS	PPF4SUS	PPF10SUS
PD4-M6SUS	PD10-01SUS	PVX4-M6SUS	PVX8-03SUS	PX4-M6SUS	PX8-03SUS	PAU6SUS	PAU12SUS	PPF6SUS	PPF12SUS
PD4-01SUS	PD10-02SUS	PVX4-01SUS	PVX10-01SUS	PX4-01SUS	PX10-01SUS	PAU8SUS		PPF8SUS	
PD4-02SUS	PD10-03SUS	PVX4-02SUS	PVX10-02SUS	PX4-02SUS	PX10-02SUS				
PD6-M5SUS	PD10-04SUS	PVX6-M5SUS	PVX10-03SUS	PX6-M5SUS	PX10-03SUS				
PD6-M6SUS	PD12-02SUS	PVX6-M6SUS	PVX10-04SUS	PX6-M6SUS	PX10-04SUS				
PD6-01SUS	PD12-03SUS	PVX6-01SUS	PVX12-02SUS	PX6-01SUS	PX12-02SUS				
PD6-02SUS	PD12-04SUS	PVX6-02SUS	PVX12-03SUS	PX6-02SUS	PX12-03SUS				
PD6-03SUS	PD16-03SUS	PVX6-03SUS	PVX12-04SUS	PX6-03SUS	PX12-04SUS				
PD8-01SUS	PD16-04SUS	PVX8-01SUS		PX8-01SUS					
PD8-02SUS									