


標準型管接頭

一般環境用—快速接頭

包裝 10個/袋，1個/袋

訂購代號

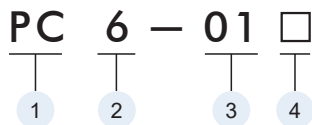

① 型號

② 配管徑 (øD, øD1, øD2)

單位: mm

	公制					英制								
代號	4	6	8	10	12	16	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
管外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	ø3.18	ø3.97	ø4.76	ø6.65	ø7.94	ø9.53	ø12.7	ø15.88

* 如為牙徑選擇，請從③表中選擇。

③ 牙徑 (R, Rc, Rc1, Rc2)

	公制牙		管用錐型牙			
代號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

* 如對於不同牙徑的聯管類型，③是管尺寸，因此請從②的表中選擇。

接單生產	公制牙	美式錐形牙					管用平型牙			
代號	U10U	N0U	N1U	N2U	N3U	N4U	G1	G2	G3	G4
尺寸	10-32UNF	NPT1/16	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2

* 接單生產，請洽業務人員。

④ 規格

代號	無	-C	W	W-C	-UC
規格	標準型	無塵室包裝	淺灰	淺灰 + 無塵室包裝	真空洗淨 + 無塵室包裝
外觀					
開口環	黑	淺藍	淺灰	淺灰	淺藍
本體色	黑	淺灰			
包裝	10個/袋	10個/袋*3	10個/袋	10個/袋*3	1個/袋

*1. 所有規格的英制尺寸色套顏色均為白色。

*2. 英制尺寸“W-C”沒有設置，因為它與“C”是同一產品。

*3. 10個 (獨立包裝) / 袋。



規格

型式	標準型	省空間
使用流體	空氣、水 (有條件)*	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa	
使用真空壓力	- 100 kPa	
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)	

⚠ 警告：使用流體為水時，請務必遵守以下條件

- 使用水時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 請務必裝上嵌入環 (WR)。




影片

PISCO 接頭可操作、持久性、管裝卸方式
<https://www.pisco.co.jp/product/a/a01/#product-video>

特點

● 標準型


- 可以適應各種氣壓配管
提供豐富的管接頭種類可選擇。
- 能自由改變配管方向角度
根據型號的不同，安裝後可以調整配管的取出角度。
- 根據條件，亦可使用水
我們有眾多普通接頭可使用於水。(請確認規格內的使用條件。)
- 可以進行集中配管佈置
三通型 (PKD, PKG, PKJ) 與雙向三通型 (PKVD, PKVG)
可節省空間，緊湊地進行集中配管。

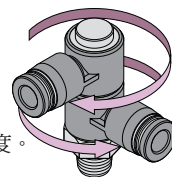

● 省空間型

- 適用於接頭安裝高度受限的情況

* 與標準型的結構規格不同。

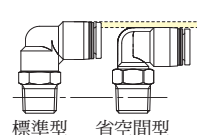

● 無塵室包裝規格


- 適用於無塵環境的配管

使用氟素系潤滑脂，經由乾淨的空氣淨化後，無塵室內包裝 (相當於 ISO6 級)。

● 無塵室洗淨規格

- 適用於需要防塵和防油污的各種製造過程


在無塵室內使用 HFE (氫氟醚) 進行真空超音波清洗後，脫氣包裝。

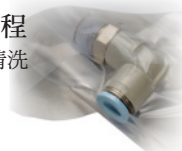

內部構造

彎頭型：PL

省空間彎頭型：PL-M

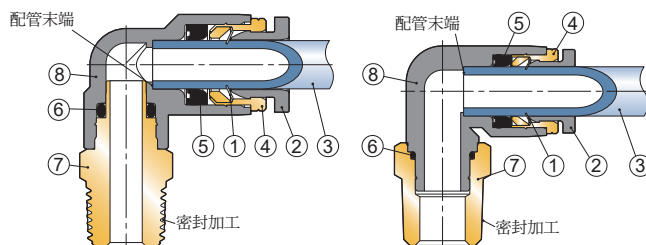

No.	零件名稱	材質
①	鎖爪	不銹鋼
②	開放環	POM
③	配管	聚氨酯、尼龍等
④	導環	黃銅 (無電鍍鍍銀)
⑤	彈性夾套	NBR
⑥	O 型環	NBR
⑦	金屬本體	黃銅 (無電鍍鍍銀)
⑧	樹脂本體	PBT

* 標準品淺灰色規格 M5、M6 螺栓墊圈材質，根據機型標配 SUS304+NBR 或 SPCC+NBR，而 M5、M6 螺栓的無塵室包裝和洗淨規格，墊圈材質為 POM，有關詳細訊息，請洽業務人員。

標準型管接頭

一般環境用—快速接頭

PC 直型		PL 彎頭型		PB T 型		PX 歧管 Y 型		POC 內六角直通型		PEG 不同尺寸聯管 T 型	
型式 PC ϕ D-R \square		型式 PL ϕ D-R \square		型式 PB ϕ D-R \square		型式 PX ϕ D-R \square		型式 POC ϕ D-R \square		型式 PEG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ \square	
PC4-M5 \square	PC5/32-M5 \square	PL4-M5 \square	PL5/32-01 \square	PB4-M5 \square	PB16-03 \square	PX4-M5 \square	PX16-03 \square	POC4-M5 \square	POC12-02 \square	PEG4-6 \square	PEG5/32-1/4 \square
PC4-M50 \square *	PC5/32-01 \square	PL4-M6 \square	PL5/32-02 \square	PB4-M6 \square	PB16-04 \square	PX4-M6 \square	PX16-04 \square	POC4-M6 \square	POC12-03 \square	PEG6-4 \square	PEG3/16-5/32 \square
PC4-M6 \square	PC5/32-02 \square	PL4-01 \square	PL3/16-M5 \square	PB4-01 \square	PB5/32-01 \square	PX4-01 \square	PX5/32-01 \square	POC4-01 \square	POC12-04 \square	PEG6-8 \square	PEG3/16-1/4 \square
PC4-01 \square	PC3/16-M5 \square	PL4-02 \square	PL3/16-01 \square	PB4-02 \square	PB5/32-02 \square	PX4-02 \square	PX5/32-02 \square	POC6-M5 \square	POC16-03 \square	PEG8-4 \square	PEG1/4-3/16 \square
PC4-02 \square	PC3/16-01 \square	PL6-M5 \square	PL3/16-02 \square	PB6-M5 \square	PB3/16-01 \square	PX6-M5 \square	PX3/16-01 \square	POC6-M6 \square	POC16-04 \square	PEG8-6 \square	PEG1/4-5/32 \square
PC6-M5 \square	PC3/16-02 \square	PL6-M6 \square	PL1/4-M5 \square	PB6-M6 \square	PB3/16-02 \square	PX6-M6 \square	PX3/16-02 \square	POC6-01 \square	POC1/4-M5 \square	PEG8-10 \square	PEG1/4-5/16 \square
PC6-M6 \square	PC1/4-M5 \square	PL6-01 \square	PL1/4-01 \square	PB6-01 \square	PB1/4-01 \square	PX6-01 \square	PX1/4-01 \square	POC6-02 \square	POC1/4-01 \square	PEG10-6 \square	PEG5/16-5/32 \square
PC6-01 \square	PC1/4-01 \square	PL6-02 \square	PL1/4-02 \square	PB6-02 \square	PB1/4-02 \square	PX6-02 \square	PX1/4-02 \square	POC8-01 \square	POC1/4-02 \square	PEG10-8 \square	PEG5/16-3/16 \square
PC6-02 \square	PC1/4-02 \square	PL6-03 \square	PL1/4-03 \square	PB6-03 \square	PB1/4-03 \square	PX6-03 \square	PX1/4-03 \square	POC8-02 \square	POC5/16-01 \square	PEG10-12 \square	PEG5/16-1/4 \square
PC6-03 \square	PC1/4-03 \square	PL8-01 \square	PL5/16-01 \square	PB8-01 \square	PB5/16-01 \square	PX8-01 \square	PX5/16-01 \square	POC8-03 \square	POC5/16-02 \square	PEG12-8 \square	PEG5/16-3/8 \square
PC8-01 \square	PC5/16-01 \square	PL8-02 \square	PL5/16-02 \square	PB8-02 \square	PB5/16-02 \square	PX8-02 \square	PX5/16-02 \square	POC10-01 \square	POC5/16-03 \square	PEG12-10 \square	PEG3/8-1/4 \square
PC8-02 \square	PC5/16-02 \square	PL8-03 \square	PL5/16-03 \square	PB8-03 \square	PB5/16-03 \square	PX8-03 \square	PX5/16-03 \square	POC10-02 \square	POC3/8-02 \square	PEG12-16 \square	PEG3/8-5/16 \square
PC8-03 \square	PC5/16-03 \square	PL10-01 \square	PL3/8-01 \square	PB10-01 \square	PB3/8-01 \square	PX10-01 \square	PX3/8-01 \square	POC10-03 \square	POC3/8-03 \square	PEG16-10 \square	PEG3/8-1/2 \square
PC10-01 \square	PC3/8-01 \square	PL10-02 \square	PL3/8-02 \square	PB10-02 \square	PB3/8-02 \square	PX10-02 \square	PX3/8-02 \square	POC10-04 \square	POC3/8-04 \square	PEG16-12 \square	PEG1/2-5/16 \square
PC10-02 \square	PC3/8-02 \square	PL10-03 \square	PL3/8-03 \square	PB10-03 \square	PB3/8-03 \square	PX10-03 \square	PX3/8-03 \square			PEG5/32-3/16 \square	PEG1/2-3/8 \square
PC10-03 \square	PC3/8-03 \square	PL10-04 \square	PL3/8-04 \square	PB10-04 \square	PB3/8-04 \square	PX10-04 \square	PX3/8-04 \square				
PC10-04 \square	PC3/8-04 \square	PL12-02 \square	PL1/2-02 \square	PB12-02 \square	PB1/2-02 \square	PX12-02 \square	PX1/2-02 \square				
PC12-02 \square	PC1/2-02 \square	PL12-03 \square	PL1/2-03 \square	PB12-03 \square	PB1/2-03 \square	PX12-03 \square	PX1/2-03 \square				
PC12-03 \square	PC1/2-03 \square	PL12-04 \square	PL1/2-04 \square	PB12-04 \square	PB1/2-04 \square	PX12-04 \square	PX1/2-04 \square				
PC12-04 \square	PC1/2-04 \square	PL16-03 \square	PL5/8-03 \square								
PC16-03 \square	PC5/8-03 \square	PL16-04 \square	PL5/8-04 \square								
PC16-04 \square	PC5/8-04 \square	PL5/32-M5 \square									
* PC4-M50 是 PC4-M5 的薄型規格 (六角對邊 8mm)											

PD 歧管 T 型		PL-M 省空間彎頭型		PB-M 省空間 T 型		POL 內六角通用彎頭型		PV 聯管彎頭型		PLH 45 度彎頭型	
型式 PD ϕ D-R \square		型式 PL ϕ D-RM		型式 PB ϕ D-RM		型式 POL ϕ D-R \square		型式 PV ϕ D \square		型式 PLH ϕ D-R \square	
PD4-M5 \square	PD16-03 \square	PL8-01M	PL10-02M	PB8-01M	PB10-02M	POL4-M5 \square	POL8-03 \square	PV4 \square	PV5/32 \square	PLH8-01 \square	PLH10-04 \square
PD4-M6 \square	PD16-04 \square	PL8-02M	PL10-03M	PB8-02M	PB10-03M	POL6-01 \square	POL10-02 \square	PV6 \square	PV3/16 \square	PLH8-02 \square	PLH12-02 \square
PD4-01 \square	PD5/32-01 \square	PL8-03M		PB8-03M		POL6-02 \square	POL10-03 \square	PV8 \square	PV1/4 \square	PLH8-03 \square	PLH12-03 \square
PD4-02 \square	PD5/32-02 \square					POL8-01 \square	POL12-03 \square	PV10 \square	PV5/16 \square	PLH10-01 \square	PLH12-04 \square
PD6-M5 \square	PD3/16-01 \square					POL8-02 \square	POL12-04 \square	PV12 \square	PV3/8 \square	PLH10-02 \square	PLH16-03 \square
PD6-M6 \square	PD3/16-02 \square							PV16 \square	PV1/2 \square	PLH10-03 \square	PLH16-04 \square
PD6-01 \square	PD1/4-01 \square										
PD6-02 \square	PD1/4-02 \square										
PD6-03 \square	PD1/4-03 \square										
PD8-01 \square	PD5/16-01 \square										
PD8-02 \square	PD5/16-02 \square										
PD8-03 \square	PD5/16-03 \square										
PD10-01 \square	PD3/8-01 \square										
PD10-02 \square	PD3/8-02 \square										
PD10-03 \square	PD3/8-03 \square										
PD10-04 \square	PD3/8-04 \square										
PD12-02 \square	PD1/2-02 \square										
PD12-03 \square	PD1/2-03 \square										
PD12-04 \square	PD1/2-04 \square										

PD-M 省空間歧管 T 型		PU 省空間歧管 T 型		PY 聯管 Y 型		PAU 聯管 A 型		PW 不同尺寸聯管 Y 型	
型式 PD ϕ D-RM		型式 PU ϕ D \square		型式 PY ϕ D \square		型式 PAU ϕ D \square		型式 PW ϕ D ₁ - ϕ D ₂ \square	
PD8-01M	PD10-02M	PU4 \square	PU3/16 \square	PY4 \square	PY5/32 \square	PAU4 \square	PAU5/32 \square	PW6-4 \square	PW1/4-3/16 \square
PD8-02M	PD10-03M	PU6 \square	PU1/4 \square	PY6 \square	PY3/16 \square	PAU6 \square	PAU3/16 \square	PW8-4 \square	PW1/4-5/32 \square
PD8-03M		PU8 \square	PU5/16 \square	PY8 \square	PY1/4 \square	PAU8 \square	PAU1/4 \square	PW8-6 \square	PW1/4-4 \square
		PU10 \square	PU3/8 \square	PY10 \square	PY5/16 \square	PAU10 \square	PAU5/16 \square	PW10-6 \square	PW5/16-5/32 \square
		PU12 \square	PU1/2 \square	PY12 \square	PY3/8 \square	PAU12 \square	PAU3/8 \square	PW10-8 \square	PW5/16-1/4 \square
		PU16 \square	PU5/8 \square	PY16 \square	PY1/2 \square		PAU1/2 \square	PW12-8 \square	PW3/8-1/4 \square
								PW12-10 \square	PW3/8-5/16 \square
								PW16-12 \square	PW1/2-5/16 \square
								PW3/16-5/32 \square	PW1/2-3/8 \square

標準型管接頭

一般環境用 — 快速接頭

PH 直通彎頭型		PHF 內牙通用彎頭型		PLL 長彎頭型		PLF 內牙彎頭型		PCF 內牙直型		PGJ 縮減型	
											
型式 PH ϕ D-R \square		型式 PHF ϕ D-R&Rc \square		型式 PLL ϕ D-R \square		型式 PLF ϕ D-Rc \square		型式 PCF ϕ D-Rc \square		型式 PGJ ϕ D ₂ - ϕ D ₁ \square	
PH4-M5 \square	PH5/32-M5 \square	PHF4-M5 \square	PHF3/16-M5 \square	PLL4-M5 \square	PLL16-04 \square	PLF4-M5 \square	PLF-5/32-01 \square	PCF4-M5 \square	PCF16-04 \square	PGJ4-6 \square	PGJ8-1/4 \square
PH4-M6 \square	PH5/32-01 \square	PHF4-01 \square	PHF3/16-01 \square	PLL4-01 \square	PLL5/32-01 \square	PLF4-M6 \square	PLF-5/32-02 \square	PCF4-01 \square	PCF5/32-01 \square	PGJ6-4 \square	PGJ10-1/4 \square
PH4-01 \square	PH3/16-M5 \square	PHF6-M5 \square	PHF3/16-02 \square	PLL4-02 \square	PLL5/32-02 \square	PLF4-01 \square	PLF3/16-M5 \square	PCF4-02 \square	PCF5/32-02 \square	PGJ6-8 \square	PGJ10-5/16 \square
PH6-M5 \square	PH3/16-01 \square	PHF6-01 \square	PHF1/4-M5 \square	PLL6-M5 \square	PLL3/16-01 \square	PLF4-02 \square	PLF3/16-01 \square	PCF6-M5 \square	PCF3/16-01 \square	PGJ8-4 \square	PGJ12-1/4 \square
PH6-M6 \square	PH3/16-02 \square	PHF6-02 \square	PHF1/4-01 \square	PLL6-01 \square	PLL3/16-02 \square	PLF6-M5 \square	PLF3/16-02 \square	PCF6-01 \square	PCF3/16-02 \square	PGJ8-6 \square	PGJ12-5/16 \square
PH6-01 \square	PH1/4-M5 \square	PHF8-01 \square	PHF1/4-02 \square	PLL6-02 \square	PLL1/4-01 \square	PLF6-M6 \square	PLF3/16-03 \square	PCF6-02 \square	PCF1/4-01 \square	PGJ8-10 \square	PGJ12-3/8 \square
PH6-02 \square	PH1/4-01 \square	PHF8-02 \square	PHF5/16-01 \square	PLL6-03 \square	PLL1/4-02 \square	PLF6-01 \square	PLF1/4-M5 \square	PCF6-03 \square	PCF1/4-02 \square	PGJ10-4 \square	PGJ1/4-5/32 \square
PH8-01 \square	PH1/4-02 \square	PHF8-03 \square	PHF5/16-02 \square	PLL8-01 \square	PLL1/4-03 \square	PLF6-02 \square	PLF1/4-01 \square	PCF8-01 \square	PCF1/4-03 \square	PGJ10-6 \square	PGJ5/16-5/32 \square
PH8-02 \square	PH5/16-01 \square	PHF10-02 \square	PHF5/16-03 \square	PLL8-02 \square	PLL5/16-01 \square	PLF6-03 \square	PLF1/4-02 \square	PCF8-02 \square	PCF5/16-01 \square	PGJ10-8 \square	PGJ5/16-1/4 \square
PH8-03 \square	PH5/16-02 \square	PHF10-03 \square	PHF3/8-02 \square	PLL8-03 \square	PLL5/16-02 \square	PLF8-01 \square	PLF1/4-03 \square	PCF8-03 \square	PCF5/16-02 \square	PGJ10-12 \square	PGJ3/8-1/4 \square
PH10-02 \square	PH5/16-03 \square	PHF12-03 \square	PHF3/8-03 \square	PLL10-01 \square	PLL5/16-03 \square	PLF8-02 \square	PLF5/16-01 \square	PCF10-02 \square	PCF5/16-03 \square	PGJ12-6 \square	PGJ3/8-5/16 \square
PH10-03 \square	PH3/8-02 \square	PHF12-04 \square	PHF1/2-03 \square	PLL10-02 \square	PLL3/8-01 \square	PLF8-03 \square	PLF5/16-02 \square	PCF10-03 \square	PCF3/8-02 \square	PGJ12-8 \square	PGJ1/2-1/4 \square
PH12-03 \square	PH3/8-03 \square	PHF5/32-M5 \square	PHF1/2-04 \square	PLL10-03 \square	PLL3/8-02 \square	PLF10-02 \square	PLF5/16-03 \square	PCF12-02 \square	PCF3/8-03 \square	PGJ12-10 \square	PGJ1/2-5/16 \square
PH12-04 \square	PH1/2-03 \square	PHF5/32-01 \square		PLL10-04 \square	PLL3/8-03 \square	PLF10-03 \square	PLF3/8-02 \square	PCF12-03 \square	PCF1/2-02 \square	PGJ16-10 \square	PGJ1/2-3/8 \square
PH16-03 \square	PH1/2-04 \square			PLL12-02 \square	PLL3/8-04 \square	PLF10-04 \square	PLF3/8-03 \square	PCF12-04 \square	PCF1/2-03 \square	PGJ16-12 \square	
PH16-04 \square				PLL12-03 \square	PLL1/2-02 \square	PLF12-02 \square	PLF3/8-04 \square	PCF16-03 \square	PCF1/2-04 \square		
				PLL12-04 \square	PLL1/2-03 \square	PLF-12-03 \square	PLF1/2-02 \square				
				PLL16-03 \square	PLL1/2-04 \square	PLF-12-04 \square	PLF1/2-03 \square				
						PLF-5/32-M5 \square	PLF1/2-04 \square				
PE 聯管 T 型		PG 不同尺寸聯管直型		PAX 歧管彎頭型		PLLJ 加長彎頭型 套筒式		PYJ Y 型 套筒式		PMF 分隔內牙直型	
											
型式 PE ϕ D \square		型式 PG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ \square		型式 PAX ϕ D-R \square		型式 PLLJ ϕ D \square		型式 PYJ ϕ D \square		型式 PMF ϕ D-Rc \square	
PE4 \square	PE5/32 \square	PG6-4 \square	PG1/4-3/16 \square	PAX4-M5 \square	PAX8-01 \square	PLLJ4 \square	PLLJ5/32 \square	PYJ4 \square	PYJ16 \square	PMF4-01 \square	PMF10-02 \square
PE6 \square	PE3/16 \square	PG8-4 \square	PG1/4-5/32 \square	PAX4-M6 \square	PAX8-02 \square	PLLJ6 \square	PLLJ1/4 \square	PYJ6 \square	PYJ1/4 \square	PMF4-02 \square	PMF10-03 \square
PE8 \square	PE1/4 \square	PG8-6 \square	PG1/4-4 \square	PAX4-01 \square	PAX8-03 \square	PLLJ8 \square	PLLJ5/16 \square	PYJ8 \square	PYJ5/16 \square	PMF6-01 \square	PMF12-02 \square
PE10 \square	PE5/16 \square	PG10-6 \square	PG5/16-3/16 \square	PAX4-02 \square	PAX10-01 \square	PLLJ10 \square	PLLJ3/8 \square	PYJ10 \square	PYJ3/8 \square	PMF6-02 \square	PMF12-03 \square
PE12 \square	PE3/8 \square	PG10-8 \square	PG5/16-1/4 \square	PAX6-M5 \square	PAX10-02 \square	PLLJ12 \square	PLLJ1/2 \square	PYJ12 \square	PYJ1/2 \square	PMF6-03 \square	PMF12-04 \square
PE16 \square	PE1/2 \square	PG12-8 \square	PG3/8-1/4 \square	PAX6-M6 \square	PAX10-03 \square					PMF8-01 \square	PMF16-03 \square
		PG12-10 \square	PG3/8-5/16 \square	PAX6-01 \square	PAX10-04 \square					PMF8-02 \square	PMF16-04 \square
		PG12-3/8 \square	PG1/2-1/4 \square	PAX6-02 \square	PAX12-02 \square					PMF8-03 \square	
		PG16-10 \square	PG1/2-5/16 \square	PAX6-03 \square	PAX12-03 \square						
		PG16-12 \square	PG1/2-3/8 \square		PAX12-04 \square						
		PG3/16-5/32 \square	PG5/8-1/2 \square								
PVX 三角彎頭型		PVU 三角聯管型		PM 分隔聯管型		PLGJ 不同尺寸彎頭型 套筒式		PWJ 不同尺寸 Y 型 套筒式		PAF 內牙歧管雙通型	
											
型式 PVX ϕ D-R \square		型式 PVU ϕ D \square		型式 PM ϕ D \square		型式 PLGJ ϕ D ₂ - ϕ D ₁ \square		型式 PWJ ϕ D ₂ - ϕ D ₁ \square		型式 PAF ϕ D-R&Rc \square	
PVX4-M5 \square	PVX8-01 \square	PVU4 \square	PVU5/32 \square	PM4 \square	PM5/32 \square	PLGJ6-4 \square	PLGJ1/4-3/16 \square	PWJ6-4 \square	PWJ1/4-5/32 \square	PAF4-M5 \square	PAF10-03 \square
PVX4-M6 \square	PVX8-02 \square	PVU6 \square	PVU3/16 \square	PM6 \square	PM3/16 \square	PLGJ8-4 \square	PLGJ1/4-6 \square	PWJ8-6 \square	PWJ5/16-1/4 \square	PAF6-01 \square	PAF12-03 \square
PVX4-01 \square	PVX8-03 \square	PVU8 \square	PVU1/4 \square	PM8 \square	PM1/4 \square	PLGJ8-6 \square	PLGJ5/16-3/16 \square	PWJ10-8 \square	PWJ3/8-5/16 \square	PAF8-02 \square	PAF12-04 \square
PVX4-02 \square	PVX10-01 \square	PVU10 \square	PVU5/16 \square	PM10 \square	PM5/16 \square	PLGJ10-6 \square	PLGJ5/16-1/4 \square	PWJ12-10 \square	PWJ1/2-3/8 \square		
PVX6-M5 \square	PVX10-02 \square	PVU12 \square	PVU3/8 \square	PM12 \square	PM3/8 \square	PLGJ10-8 \square	PLGJ3/8-1/4 \square	PWJ16-12 \square			
PVX6-M6 \square	PVX10-03 \square		PVU1/2 \square	PM16 \square	PM1/2 \square	PLGJ12-8 \square	PLGJ3/8-5/16 \square				
PVX6-01 \square	PVX10-04 \square					PLGJ12-10 \square	PLGJ1/2-5/16 \square				
PVX6-02 \square	PVX12-02 \square					PLGJ16-12 \square	PLGJ1/2-3/8 \square				
PVX6-03 \square	PVX12-03 \square					PLGJ1/4-5/32 \square	PLGJ1/2-1/2 \square				
	PVX12-04 \square										



標準型管接頭

一般環境用 — 快速接頭

PIJ 雙向接頭 套筒式		PPF 蓋形接頭		PFF 不同尺寸螺牙連接器	
					
型式 PIJ ϕD []		型式 PPF ϕD []		型式 PFF Rc ₁ -Rc ₂ []	
PIJ4 []	PIJ5/32 []	PPF4 []	PPF1/8 []	PFF01-M5 []	PFF03-02 []
PIJ6 []	PIJ3/16 []	PPF6 []	PPF5/32 []	PFF02-01 []	PFF04-02 []
PIJ8 []	PIJ1/4 []	PPF8 []	PPF3/16 []	PFF03-01 []	PFF04-03 []
PIJ10 []	PIJ5/16 []	PPF10 []	PPF1/4 []		
PIJ12 []	PIJ3/8 []	PPF12 []	PPF3/8 []		
PIJ16 []	PIJ1/2 []	PPF16 []	PPF1/2 []		
PIG 不同尺寸雙向接頭		PF 加長型螺牙連接器			
					
型式 PIG ϕD_1 - ϕD_2 []		型式 PF R-Rc []			
PIG6-4 []	PIG16-12 []	PFM5-M5 []	PF02-02 []		
PIG8-4 []	PIG3/16-5/32 []	PFM5-M5L []*	PF02-03 []		
PIG8-6 []	PIG1/4-5/32 []	PFM5-01 []	PF02-04 []		
PIG10-6 []	PIG1/4-3/16 []	PF01-M5 []	PF03-01 []		
PIG10-8 []	PIG5/16-1/4 []	PF01-01 []	PF03-02 []		
PIG12-8 []	PIG3/8-5/16 []	PF01-02 []	PF03-03 []		
PIG12-10 []	PIG1/2-3/8 []	PF01-03 []	PF03-04 []		
PIG16-10 []		PF02-M5 []	PF04-04 []		
		PF02-01 []			
		* PFM5-M5L 為 PFM5-M5 加長型。			
PP 塞頭		PTJ PT 外牙連接器 套筒式			
					
型式 PP ϕD []		型式 PTJ ϕD -R []			
PP4 []	PP5/32 []	PTJ4-M5 []	PTJ8-01 []		
PP6 []	PP3/16 []	PTJ4-01 []	PTJ8-02 []		
PP8 []	PP1/4 []	PTJ6-M5 []	PTJ8-03 []		
PP10 []	PP5/16 []	PTJ6-01 []	PTJ10-03 []		
PP12 []	PP3/8 []	PTJ6-02 []			
PP16 []	PP1/2 []				