



### 真空專用聚氨酯管 — UD 管

包裝 20m、100m 長度

訂購代號

# UD 0640 – 20 – C



① 型號 (極軟型聚氨酯直管)

② 管徑 (外徑 × 內徑) 單位: mm

代號	公制 mm				
	0425	0640	0860	1075	1290
外徑	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
內徑	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø9
最小曲半徑	8	12	27	34	38
最小安裝半徑	12	18	41	51	57

③ 配管長度 單位: m

代號	20	100
長度	20	100

 
④ 配管顏色

代號	C
顏色	透明

### 特點

- 出色的柔韌性，非常適合擺動部件的配管
- 適合需要小彎曲半徑的緊湊型配管
- 在切割配管時，約每 500mm 顯示切割標記

\* 切割標記僅供參考，無法保證尺寸準確性。




### 規格

型號	UD0425, UD0640	UD0860, UD1075, UD1290
使用流體	空氣	
最高使用壓力 *1	0.4 MPa	0.3 MPa
使用真空壓力	- 100 kPa	
使用溫度範圍	- 20~+70°C (不凍結)	

\*1. 最大工作壓力是 20°C 65%RH 時的值。對於其他溫度，使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。另外，如果配管處於擺動或彎曲等運動部位，由於分子之間產生熱量而產生自熱，溫度會升高，這可能會導致配管損壞。

\*2. 為防止配管脫落，連接快速接頭時，請務必使用嵌入環 (WR)。

### 破壞壓力曲線 (參考值)

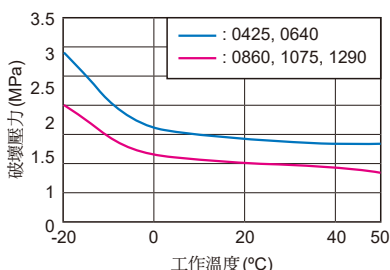

UD 真空專用聚氨酯管	
型式	
UD0425-回-C	UD1075-回-C
UD0640-回-C	UD1290-回-C
UD0860-回-C	