




### 扁管、軟質扁管 — UQ / UCQ 管

包裝 20m、100m 長度

#### 訂購代號

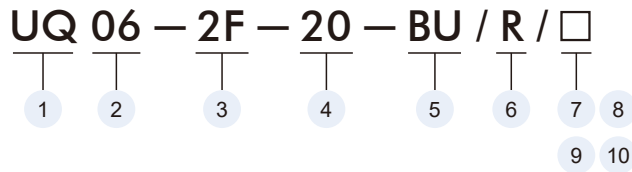

① 型號 UQ: 扁管 / UCQ: 軟質扁管

② 管徑 (外徑 × 內徑) 單位: mm

代號	公制 mm					
	03	04	06	08	10	12
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
內徑	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8

\* 外徑 ø3 僅適 UQ 型。

③ 芯數 (結合管數)

代號	2F	3F	4F	5F	6F
芯數	2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	6 芯

\* 2 芯以上 (3 芯 6 芯) 的合併排管均為接單生產。

配管外徑和芯數可生產最大長度 (接單生產) 單位: m

管外徑 mm 芯數	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
2	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	80	65
4	100	100	100	75	60	50
5	100	100	80	60	50	40
6	100	100	65	50	40	30

④ 配管長度

代號	20	100
長度	20	100

單位: m

⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 配管顏色

UQ 適用

代號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
顏色	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

UCQ 適用

 
代號	CBL	CO	CY	CG	CB	C
顏色	透明黑	透明橙	透明黃	透明綠	透明藍	透明

\* 黑色 (B) 以外的顏色組合皆為接單生產。

### 特點

- 柔軟的多芯配管  
使用軟質聚氨酯 (UB) 和超軟質聚氨酯 (UC)。
- 黑色的 2 芯配管，一側管上有識別線  
防止配管安裝錯誤。
- 可透過接單生產，自由選擇芯數、形狀和顏色  
芯數: 3 ~ 6 芯  
形狀: 並列或金字塔形  
顏色: UQ 共 10 色, UCQ 共 6 色。
- 最適用於同時給多個的氣體裝置供應
- 在切割配管時，約每 500mm 顯示切割標記

\* 切割標記僅供參考，無法保證尺寸準確性。



### 規格


型號	UQ	UCQ
使用流體	空氣、水 (有條件) *1	
最高使用壓力 *2	1.0 MPa	0.7 MPa
使用真空壓力	- 100 kPa	
使用溫度範圍	空氣: - 20~+60°C (不凍結) 水: - 15~+60°C (不凍結)	

\*1. 使用流體為水時，請務必遵守以下條件

- 使用水時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 請務必裝上嵌入環。

\*2. 最大工作壓力是 20°C 65%RH 時的值。對於其他溫度，使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。

### 破壞壓力曲線 (參考值)

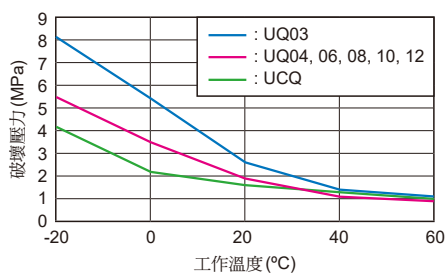




# 聚氨酯管

## 一般環境用 – 管類


扁管		
<b>UQ</b> 2 芯扁管	<b>UQ</b> 3 芯扁管	<b>UQ</b> 4 芯扁管
型式	型式	型式
UQ03-2F-□-□/□	UQ03-3F-□-□/□	UQ03-4F-□-□/□
UQ04-2F-□-□/□	UQ04-3F-□-□/□	UQ04-4F-□-□/□
UQ06-2F-□-□/□	UQ06-3F-□-□/□	UQ06-4F-□-□/□
UQ08-2F-□-□/□	UQ08-3F-□-□/□	UQ08-4F-□-□/□
UQ10-2F-□-□/□	UQ10-3F-□-□/□	UQ10-4F-□-□/□
UQ12-2F-□-□/□	UQ12-3F-□-□/□	UQ12-4F-□-□/□
<b>UQ</b> 5 芯扁管	<b>UQ</b> 6 芯扁管	
型式	型式	
UQ03-5F-□-□/□	UQ03-6F-□-□/□	
UQ04-5F-□-□/□	UQ04-6F-□-□/□	
UQ06-5F-□-□/□	UQ06-6F-□-□/□	
UQ08-5F-□-□/□	UQ08-6F-□-□/□	
UQ10-5F-□-□/□	UQ10-6F-□-□/□	
UQ12-5F-□-□/□	UQ12-6F-□-□/□	

接單生產的  
芯數及排管形狀


相同管徑 ( 並列 )

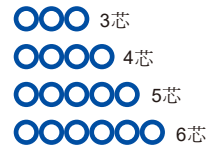

相同管徑 ( 金字塔 )

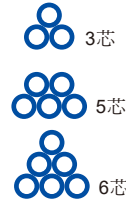

不同管徑 ( 並列 )

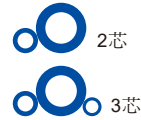

軟質扁管		
<b>UCQ</b> 2 芯軟質扁管	<b>UCQ</b> 3 芯軟質扁管	<b>UCQ</b> 4 芯軟質扁管
型式	型式	型式
UCQ04-2F-□-□/□	UCQ04-3F-□-□/□	UCQ04-4F-□-□/□
UCQ06-2F-□-□/□	UCQ06-3F-□-□/□	UCQ06-4F-□-□/□
UCQ08-2F-□-□/□	UCQ08-3F-□-□/□	UCQ08-4F-□-□/□
UCQ10-2F-□-□/□	UCQ10-3F-□-□/□	UCQ10-4F-□-□/□
UCQ12-2F-□-□/□	UCQ12-3F-□-□/□	UCQ12-4F-□-□/□
<b>UCQ</b> 5 芯軟質扁管	<b>UCQ</b> 6 芯軟質扁管	
型式	型式	
UCQ04-5F-□-□/□	UCQ04-6F-□-□/□	
UCQ06-5F-□-□/□	UCQ06-6F-□-□/□	
UCQ08-5F-□-□/□	UCQ08-6F-□-□/□	
UCQ10-5F-□-□/□	UCQ10-6F-□-□/□	
UCQ12-5F-□-□/□	UCQ12-6F-□-□/□	