

雙捲管 — ULF 管

包裝 1個/袋

訂購代號

ULF 06 - 2F - 5 - BU / R

1 2 3 4 5 6

① 型號 ULF: 聚氨酯雙捲管

② 管徑 (外徑)

單位: mm

編號	03	04	06	08	10	12
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 芯數 (結合管數) 2F: 2 芯

④ 捲曲前管長 (伸展長度)

編號	1	2.5	5	7	10
全長 m	1	2.5	5	7	10
外徑	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○

* 上表為捲曲前的管長。捲曲後尺寸請參 L 值。

⑤ 配管顏色 -1 ⑥ 配管顏色 -2

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	土黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白
	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△

* △ 為接單生產。

特點

- 可用於設備移動部件的配管。


規格

使用流體	空氣、水 (有條件) *1
最高使用壓力 *2	1 MPa (20°C 65%RH 時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	空氣: -20~+60°C (不凍結) 水: -15~+60°C (不凍結)

*1. 使用流體為水時，請務必遵守以下條件

- 使用水時，衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
- 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
- 使用水時，請務必裝上嵌入環。

*2. 最大工作壓力是 20°C 65%RH 時的值。對於其他溫度，使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。另外，如果配管處於擺動或彎曲等運動部位，由於分子之間產生熱量而產生自熱，溫度會升高，這可能會導致配管損壞。

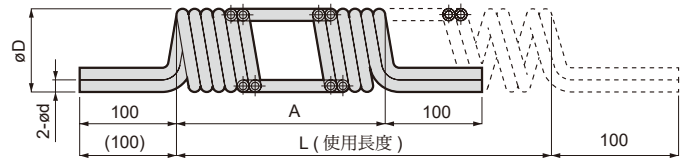

ULF		聚氨酯雙捲管 Polyurethane Twin Coiling Tube			
型式	ød	A	øD	L	
ULF03-2F-1-	3	80	21	240	
ULF03-2F-2.5-		230		700	
ULF04-2F-1-	4	90	26	270	
ULF04-2F-2.5-		230		700	
ULF04-2F-5-		510		1530	
ULF04-2F-7-		730		2200	
ULF04-2F-10-		1060		3200	
ULF06-2F-1-	6	90	38	270	
ULF06-2F-2.5-		240		720	
ULF06-2F-5-		525		1600	
ULF06-2F-7-		750		2300	
ULF06-2F-10-		1090		3300	
ULF08-2F-2.5-	8	390	42	1200	
ULF08-2F-5-		770		2300	
ULF08-2F-7-		1045		3200	
ULF08-2F-10-		1550		4700	
ULF10-2F-2.5-	10	330	58	1000	
ULF10-2F-5-		680		2100	
ULF10-2F-7-		970		3000	
ULF10-2F-10-		1380		4200	
ULF12-2F-2.5-	12	310	72	1000	
ULF12-2F-5-		650		2000	
ULF12-2F-7-		980		2800	
ULF12-2F-10-		1320		4000	