

雙捲管 / 端點接頭型捲管及其端接頭

PISCO

一般環境用 - 管類

進口代理商品

雙捲管 — ULF 管

包裝 1個/袋

訂購代號

ULF 06 - 2F - 5 - Y - G

1 2 3 4 5 6

① 品名

② 管徑 (外徑)

單位: mm

編號	03	04	06	08	10	12
尺寸	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

③ 芯數 (結合管數) 2F: 2 芯

④ 管材伸展長度 * 伸展長度為捲曲前全長, 捲曲後參 L 尺寸。


編號	1	2.5	5	7	10
長度 (m)	1	2.5	5	7	10
管外徑	ø3mm	○	○		
	ø4mm	○	○	○	○
	ø6mm	○	○	○	○
	ø8mm		○	○	○
	ø10mm		○	○	○
	ø12mm		○	○	○

⑤ 管顏色 -1 / ⑥ 管顏色 -2

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

規格

使用流體	空氣、水
最高使用壓力	0.8 MPa (20°C 65%RH 時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60°C (不凍結)

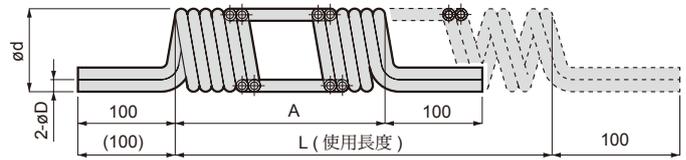

型式	ød	A	øD	L
ULF03-2F-1-□□	3	80	21	240
ULF03-2F-2.5-□□		230		700
ULF04-2F-1-□□	4	90	26	270
ULF04-2F-2.5-□□		230		700
ULF04-2F-5-□□		510		1530
ULF04-2F-7-□□		730		2200
ULF04-2F-10-□□		1060		3200
ULF06-2F-1-□□	6	90	38	270
ULF06-2F-2.5-□□		240		720
ULF06-2F-5-□□		525		1600
ULF06-2F-7-□□		750		2300
ULF06-2F-10-□□		1090		3300
ULF08-2F-2.5-□□	8	390	42	1200
ULF08-2F-5-□□		770		2300
ULF08-2F-7-□□		1045		3200
ULF08-2F-10-□□		1550		4700
ULF10-2F-2.5-□□	10	330	58	1000
ULF10-2F-5-□□		680		2100
ULF10-2F-7-□□		970		3000
ULF10-2F-10-□□		1380		4200
ULF12-2F-2.5-□□	12	310	72	1000
ULF12-2F-5-□□		650		2000
ULF12-2F-7-□□		980		2800
ULF12-2F-10-□□		1320		4000

端點接頭型捲管 — ULT 管 及其端接頭 — PCT 接頭

包裝 1個/袋

訂購代號

ULT 8 - 02 - 2.5 - Y

1 2 3 4 5

① 品名

② 管徑 (外徑)
8: ø8mm

⑤ 配管顏色
Y: 黃 * 可特別訂購其它顏色。

③ 牙徑

02: R1/4, Rc1/4

④ 管材伸展長度


單位: mm

編號	2.5	5	7	10
尺寸	2.5	5	7	10

* 伸展長度為捲曲前全長, 捲曲後參 L 尺寸。

規格

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

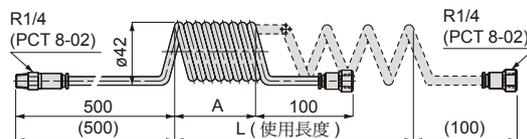

ULT				PCT	
端點接頭型捲管及其端接頭				端接頭	
Coiling Tube with Twin-proof Joint				Twin-proof Joint	
型式	管外徑	管內徑	A	L	型式
ULT8-02-2.5-Y	8	5	145	470	PCT8-02
ULT8-02-5-Y			330	1100	
ULT8-02-7.5-Y			520	1600	
ULT8-02-10-Y			710	2200	