



真空吸盤


吸盤直徑： $\varnothing 0.7, \varnothing 1, \varnothing 1.5, \varnothing 2, \varnothing 3, \varnothing 4$ mm

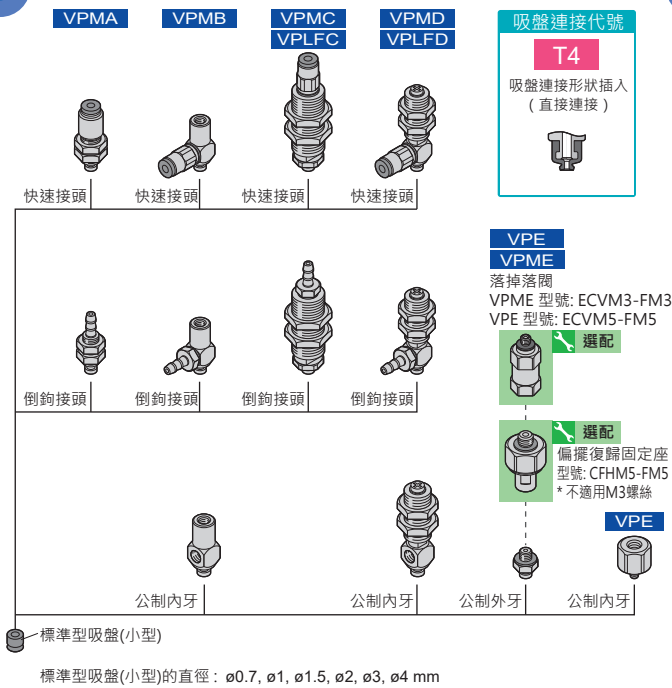

吸盤直徑： $\varnothing 1, \varnothing 2, \varnothing 3, \varnothing 4$ mm

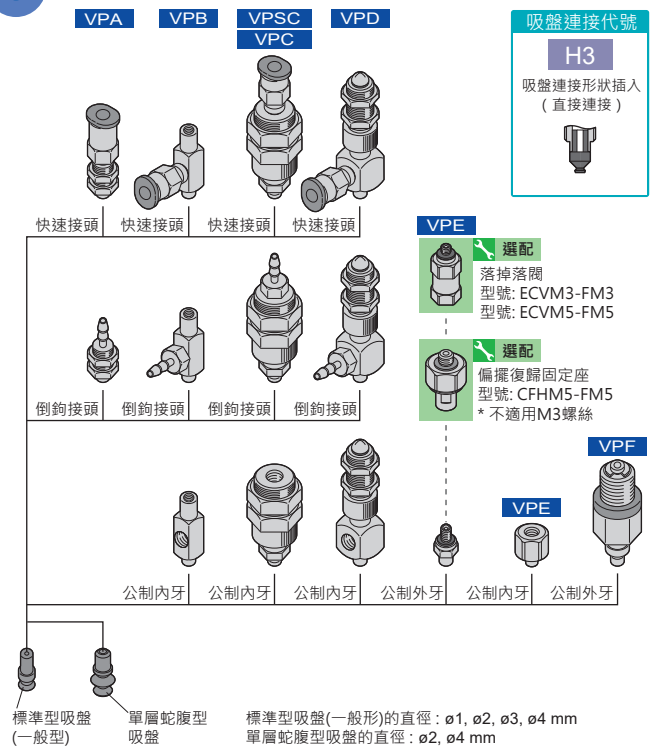

吸盤直徑： $\varnothing 6, \varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 15, \varnothing 20$ mm

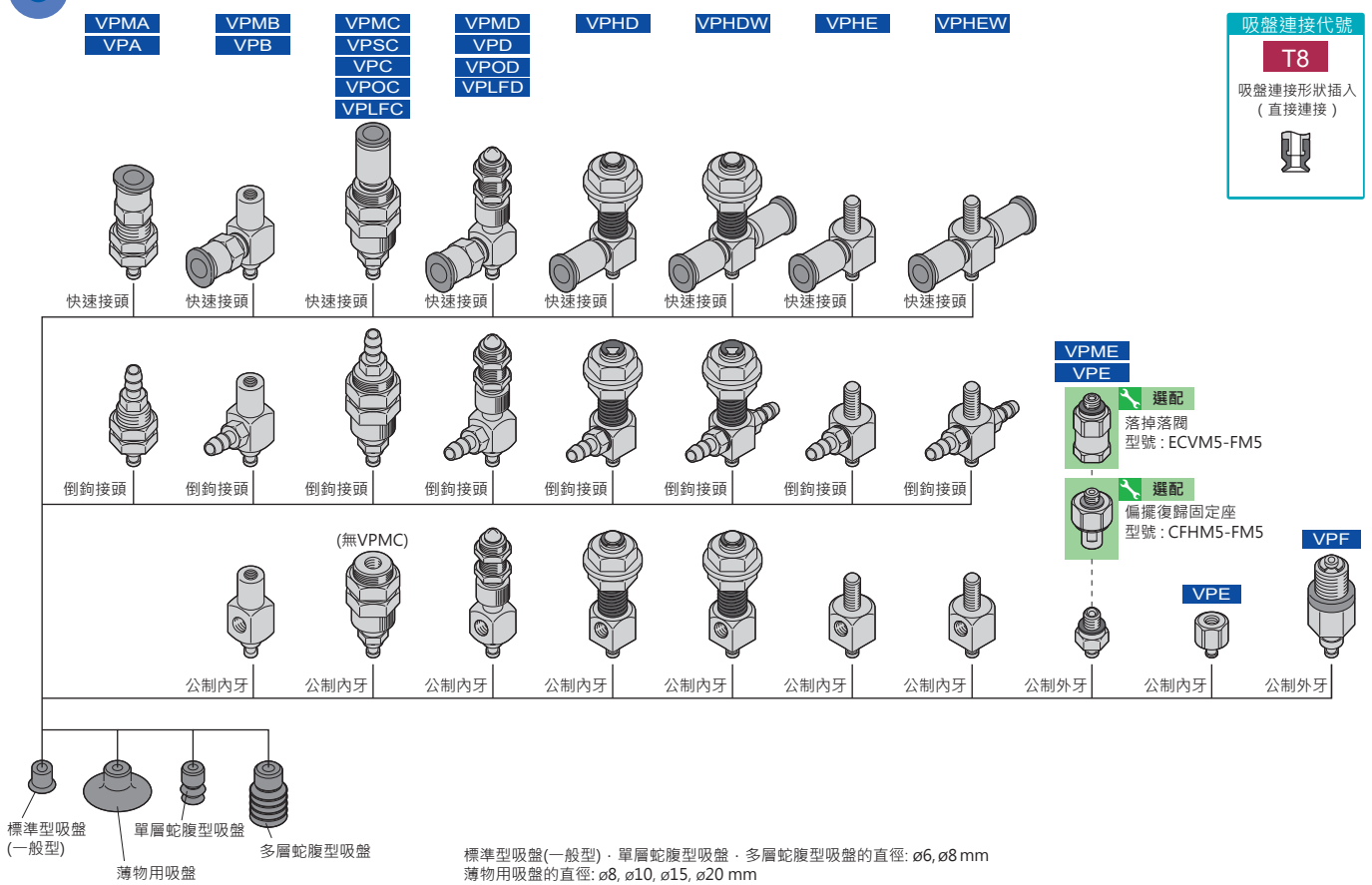



組成結構圖




真空吸盤

吸盤直徑：ø4, ø6, ø8, ø10, ø15 mm


- VPMA
VPA
- VPMB
VPB
- VPMC
VPC
VPOC
VPLFC
- VPMD
VPD
VPOD
VPLFD
- VPHC
- VPHD
- VPHDW
- VPHE
- VPHEW

吸盤連接代號

M4
吸盤連接形狀
螺牙式
(吸盤螺絲連接)

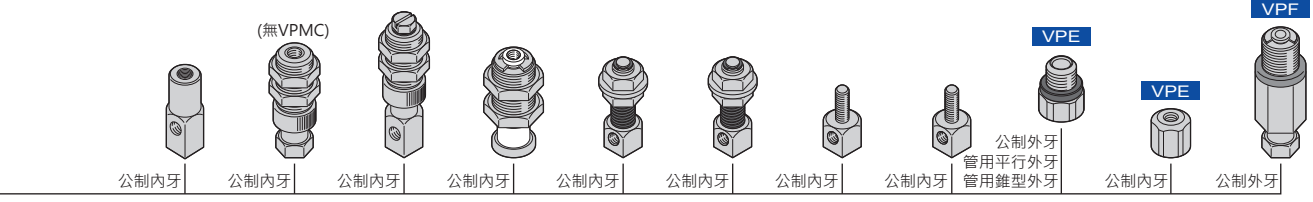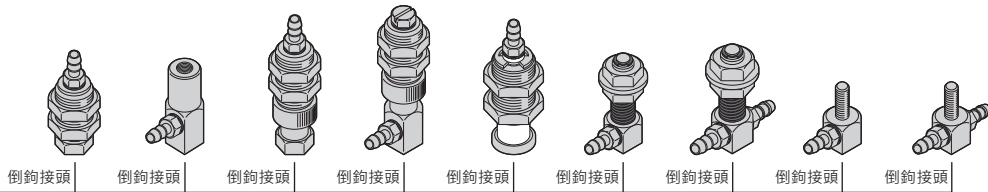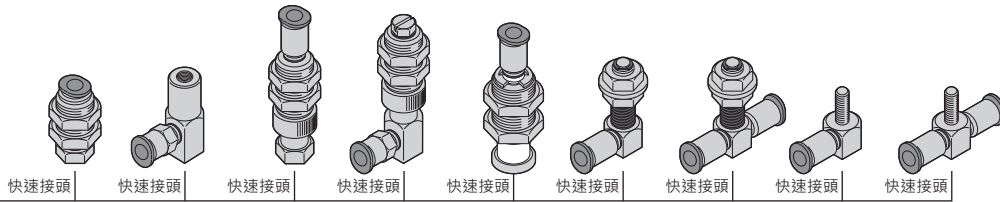

*偏擺固定座和偏擺復歸固定座不能安裝在無痕吸盤上。

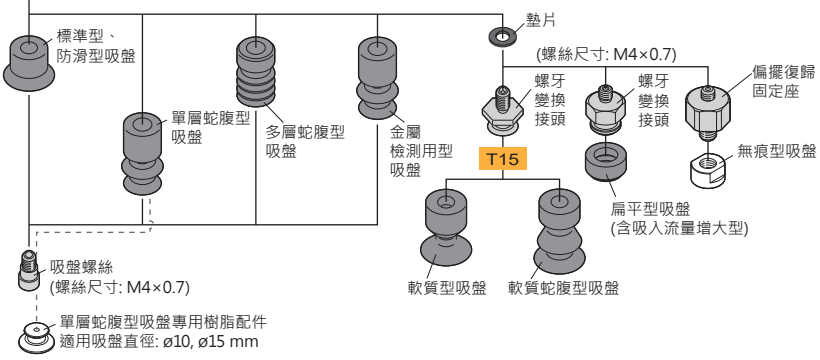

- 標準型吸盤直徑: ø10, ø15 mm
- 防滑型吸盤直徑: ø10 mm
- 單層蛇腹型吸盤直徑: ø10, ø15 mm
- 多層蛇腹型吸盤直徑: ø10 mm
- 金屬檢測用型吸盤直徑: ø10, ø15 mm
- 軟質型吸盤直徑: ø4, ø6, ø8, ø10, ø15 mm
- 軟質蛇腹型吸盤直徑: ø6, ø8, ø10, ø15 mm
- 扁平型吸盤直徑: ø10, ø15 mm (含吸入流量增大型)
- 無痕型吸盤直徑: ø10 mm




 
吸盤直徑：ø10, ø15, ø20, ø25, ø30, ø35, ø40, ø50 mm

- VPMA
VPA
- VPMB
VPB
- VPMC
VPC
VPOC
VPLFC
- VPMD
VPD
VPOD
VPLFD
- VPHC
- VPHD
- VPHDW
- VPHE
- VPHEW




吸盤連接代號

M6

吸盤連接形狀
螺牙式
(吸盤螺絲連接)

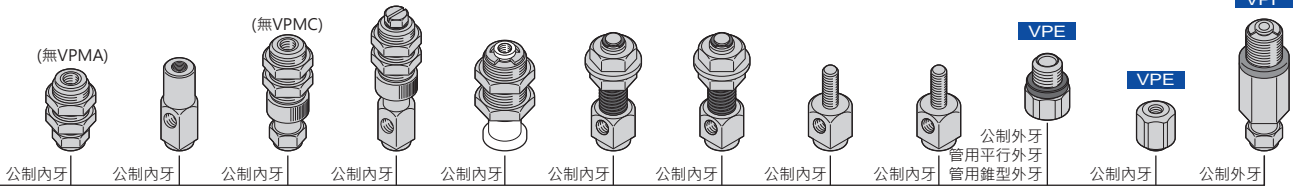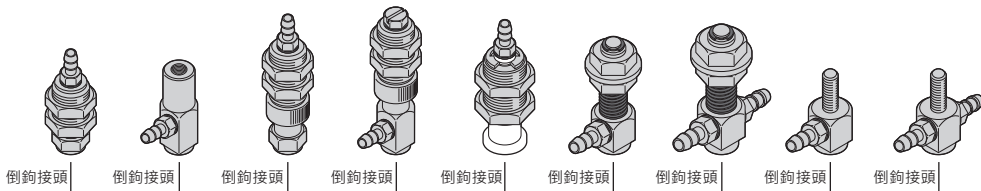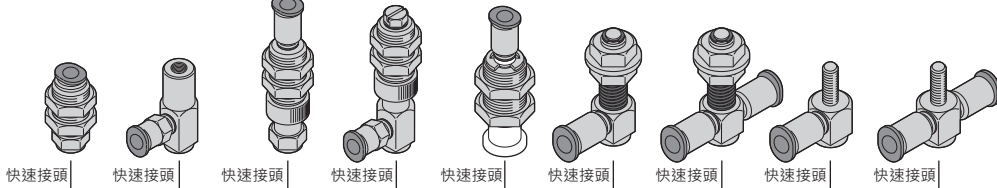

*偏擺固定座和偏擺復歸固定座不能安裝在無痕吸盤上。

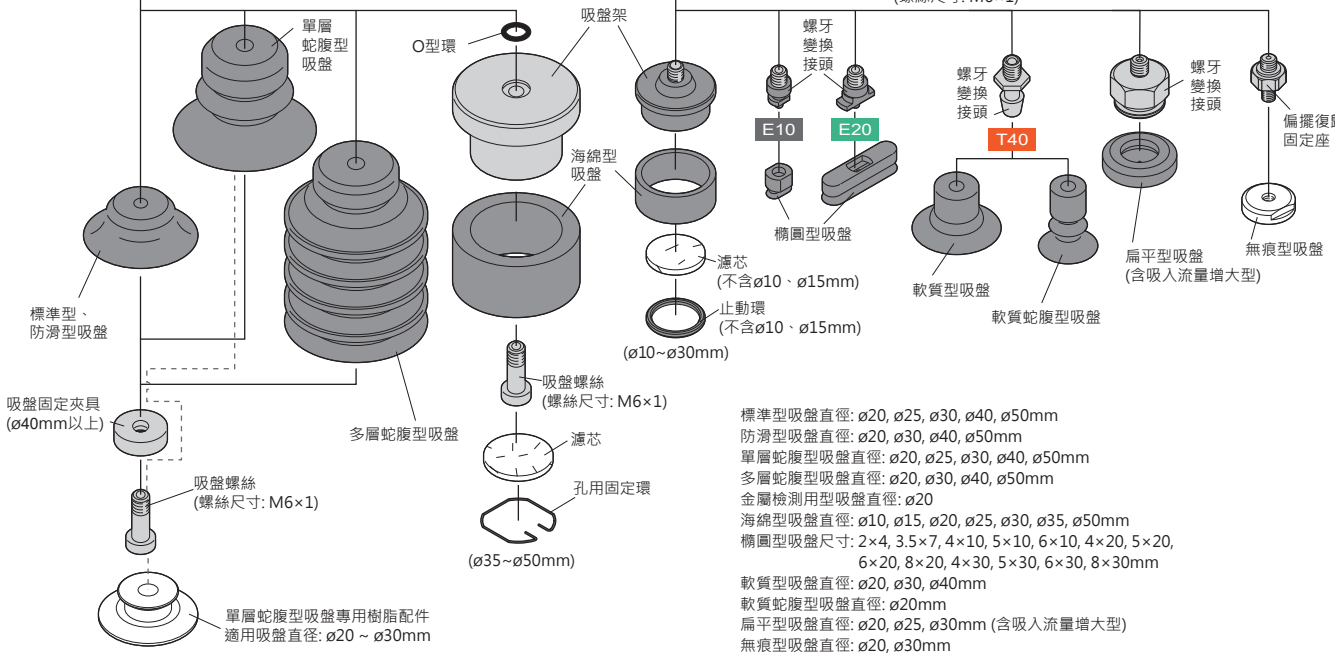  



組成結構圖

真空吸盤

吸盤直徑：ø60, ø70, ø80, ø100 mm

VPA

VPB


VPC

VPD

吸盤連接代號

M10

吸盤連接形狀
螺牙式
(吸盤螺絲連接)

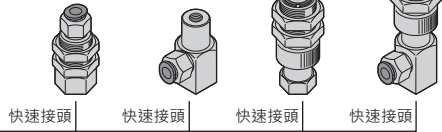

快速接頭 快速接頭 快速接頭 快速接頭



VPE

管平行內牙

管平行內牙

管平行內牙

管平行內牙



管平行內牙 管平行內牙 管平行內牙 管平行內牙 公制外牙 管平行外牙 管錐型外牙




落掉落開
型號: ECVM10-FM10

選配



偏擺固定座
型號: FH60
FH60-15

選配

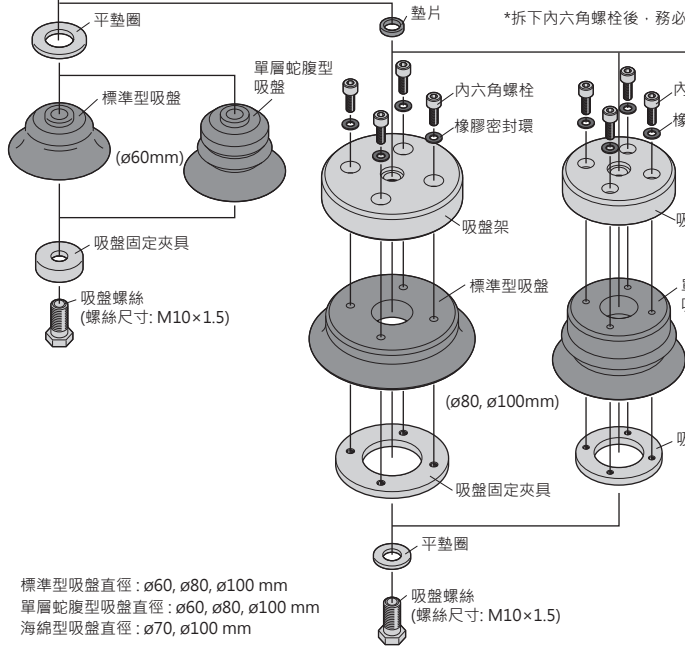

*拆下內六角螺栓後，務必更換橡膠密封環。

標準型吸盤直徑：ø60, ø80, ø100 mm
單層蛇腹型吸盤直徑：ø60, ø80, ø100 mm
海綿型吸盤直徑：ø70, ø100 mm

吸盤直徑：ø50, ø200 mm

VPA

VPB


VPC

VPD

吸盤連接代號

M20

吸盤連接形狀
螺牙式
(吸盤螺絲連接)

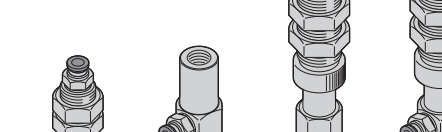

快速接頭 快速接頭 快速接頭 快速接頭



VPE

管平行內牙


管平行內牙

管平行內牙

管平行內牙



管平行內牙 管平行內牙 管平行內牙 管平行內牙 管平行外牙 管錐型外牙

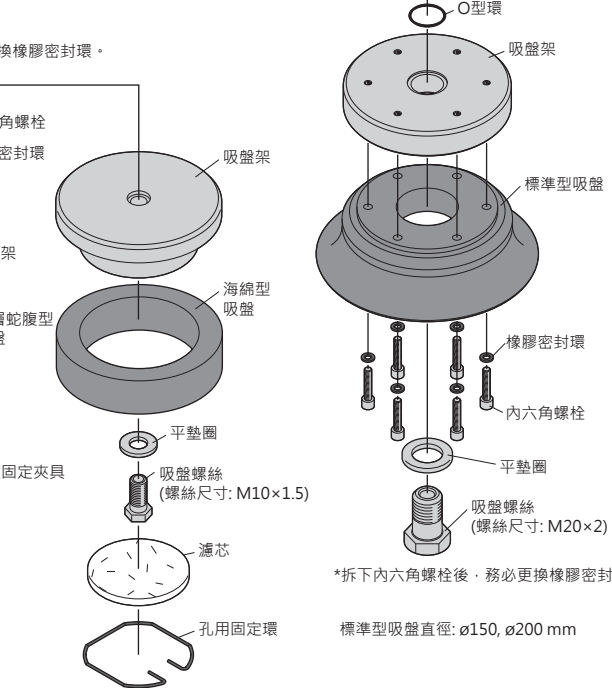


*拆下內六角螺栓後，務必更換橡膠密封環。

標準型吸盤直徑：ø150, ø200 mm

真空吸盤

吸盤直徑： $\varnothing 4, \varnothing 6, \varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 15$ mm (軟質型、軟質蛇腹型專用)

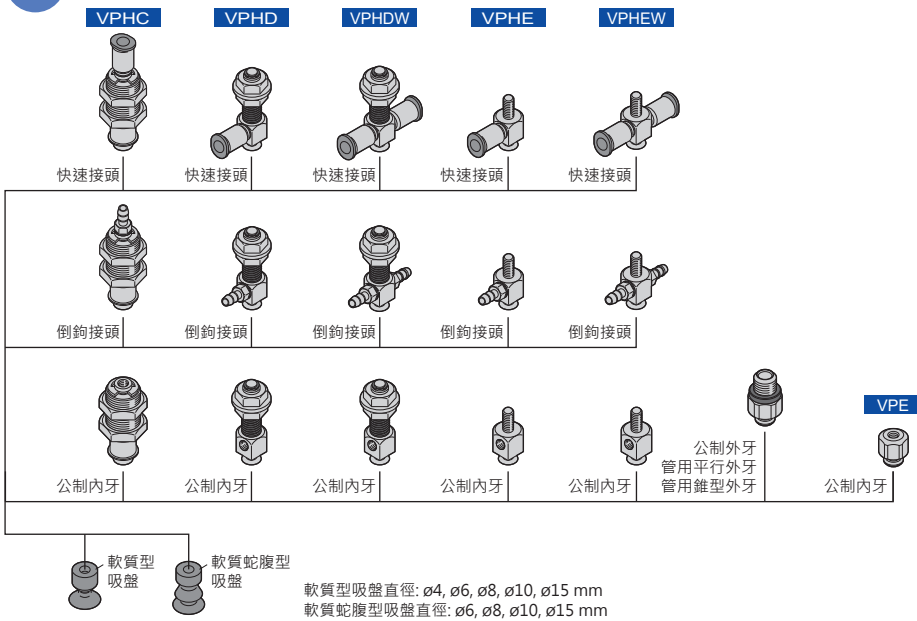


吸盤連接代號

T15

吸盤連接形狀插入
(直接連接)



吸盤直徑： $\varnothing 20, \varnothing 30, \varnothing 40$ mm (軟質型、軟質蛇腹型專用)

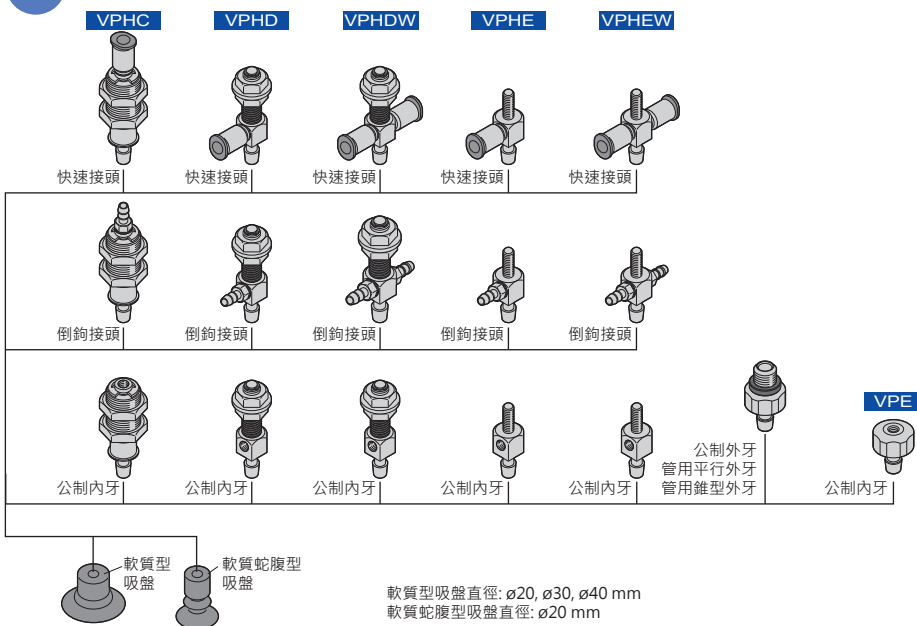


吸盤連接代號

T40


吸盤連接形狀插入
(直接連接)




吸盤直徑: $\phi 20, \phi 25\text{mm}$ (包裝袋用型專用)

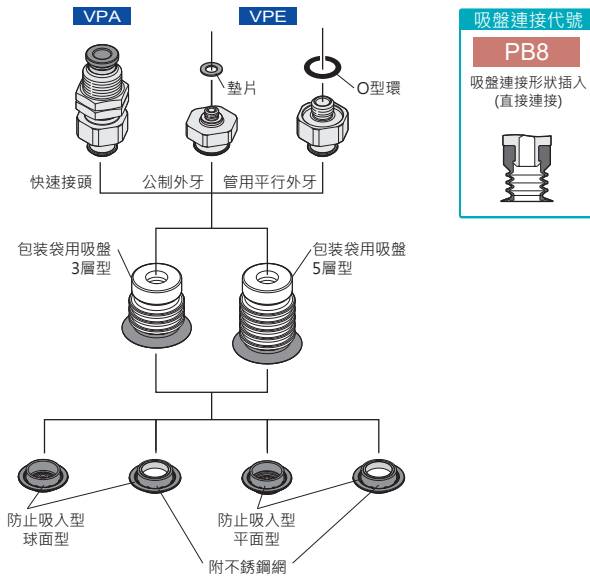

吸盤直徑: $\phi 30, \phi 40, \phi 50\text{mm}$ (包裝袋用型專用)

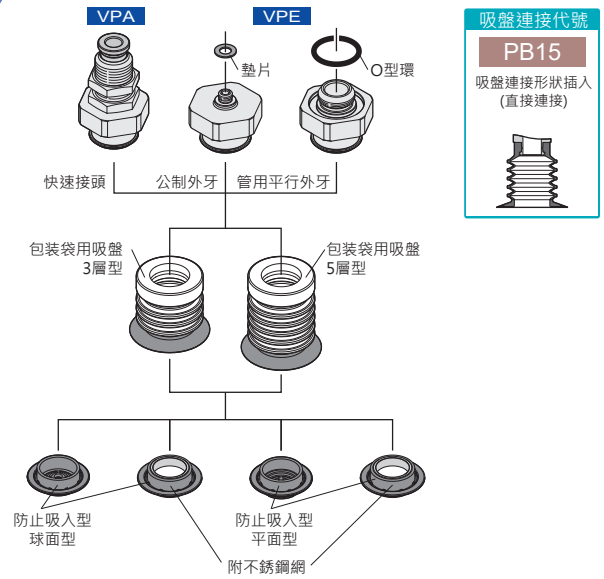

吸盤尺寸: 2×4, 3.5×7, 4~6×10mm (橢圓型專用)

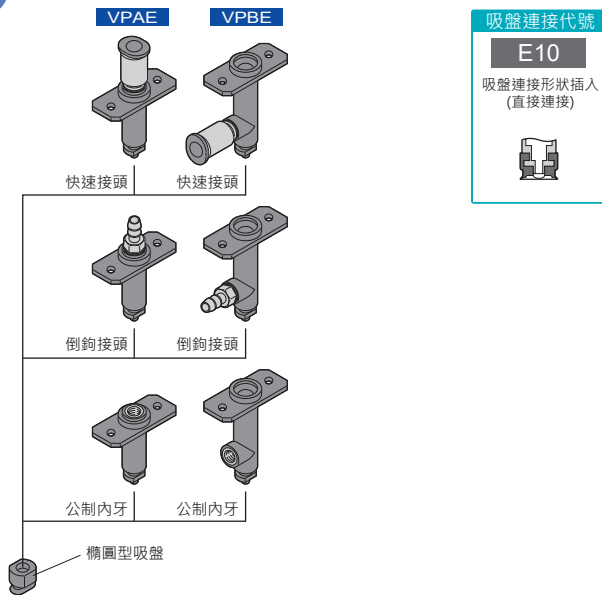

吸盤尺寸: 4~8×20, 4~8×30mm (橢圓型專用)

