

M124R-FA serie



CABLE CON CONECTOR / M12 (MACHO) – M12 (HEMBRA)

mindman




Especificación

Modelo	M124R-FA	
Pasador exterior hembra		
Núm. de contactos	4	4
Tensión nominal	125V DC/AC	
Corriente nominal	3A	
Material de contacto	Latón (chapado en Au)	
Material principal de contacto	PVC	
Color de la carcasa	Gris	
Material del cable	ø4.2, PVC	
Color del cable	Gris	
Temperatura ambiente	-20°C~+60°C (Sin congelación)	
Cable conductor	0.34mm ² / 22AWG	
Clase de protección de contacto	IP 67	

Ejemplo de pedido

M124R – FA – PVC – 3M

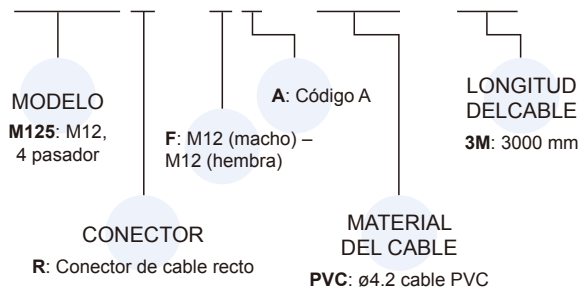

Dimensiones

